 
 


# アルミフレーム用エコノミー後入れボルト/先入れボルト -5シリーズ(溝幅6mm)用




# アルミフレーム用長ナット -5シリーズ(溝幅6mm)用



◎ CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■後入れボルトの安価タイプをご用意いたしました。(後入れボルトHATLSN5-4に比べ約50%ダウン)

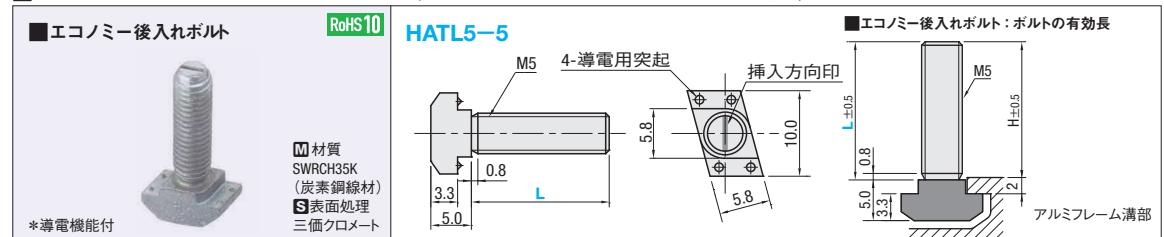


型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	¥基準単価	¥スライド単価	型式
				1~29コ	30~149 150~600	- L
<b>HATL5-5</b>	<b>12</b>	<b>11.7</b>	<b>5シリーズ</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>HATL5-5 - 17</b>

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

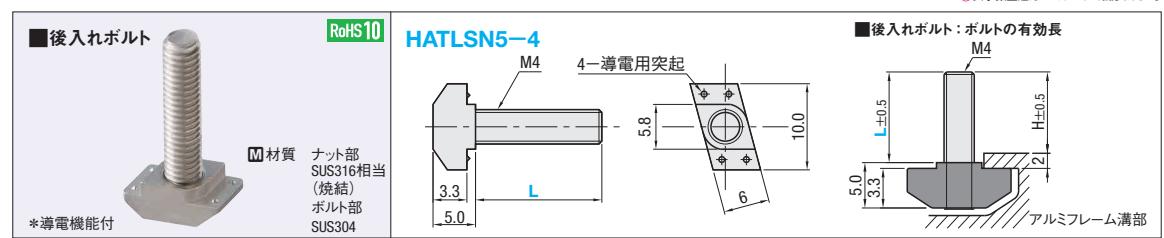


型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	¥基準単価	¥スライド単価	型式
				1~29コ	30~149 150~600	- L
<b>HATLSN5-4</b>	<b>12</b>	<b>11.7</b>	<b>5シリーズ</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>HATLSN5-4 - 17</b>

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

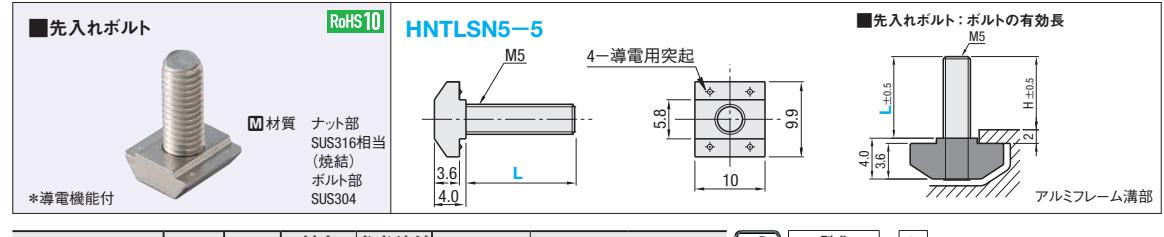


型式	L	H	対応フレーム(シリーズ)	参考締付トルク(N・m)	¥基準単価	¥スライド単価	型式
				1~29コ	30~149 150~600		- L
<b>HNTLSN5-5</b>	<b>12</b>	<b>10.8</b>	<b>5シリーズ</b>	<b>6.8</b>	<b>130</b>	<b>124</b>	<b>HNTLSN5-5 - 12</b>

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

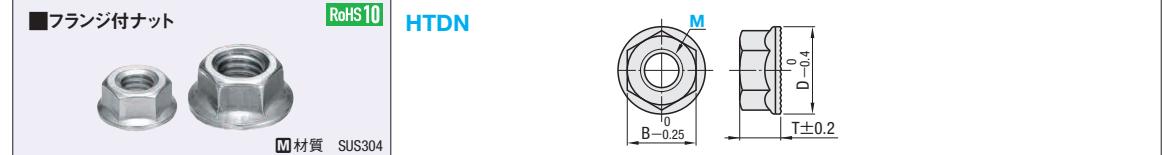


型式	B	T	D	¥基準単価	¥スライド単価	型式	
Type	M			1~499コ	500~999 1000~1500	HTDN5	
<b>HTDN</b> (ステンレス)	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4.2</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>19</b>

 
在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

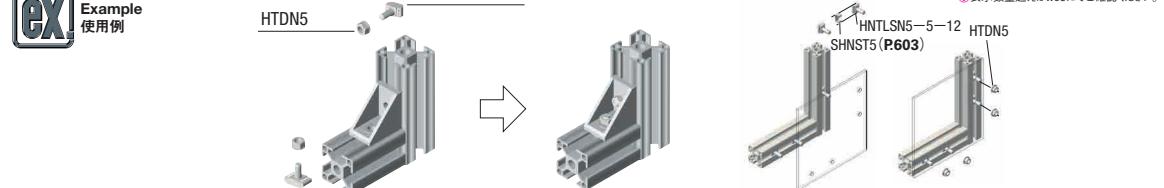

# アルミフレーム用長ナット -5シリーズ(溝幅6mm)用





◎ CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

①締付トルク ■ P570



Type	先入れ	後入れ	M材質	S表面処理	参考締付トルク
HNTLF5	HNTALF5		S10C相当	三価クロメート	6.8
HNTLP5	HNTALP5		SUS303相当	—	—
HNTLS5	HNTALS5				
SHNTLF5	—				
SHNTLP5	SHNTALP5				
SHNTLS5	SHNTALS5				

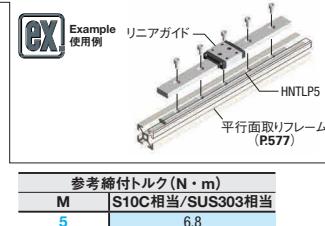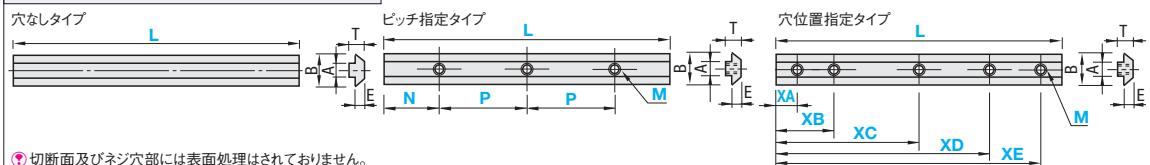参考締付トルク(N・m)  
M S10C相当/SUS303相当  
5 6.8

■穴なしタイプ

型式	L 指定 1mm単位	HNTLF5		SHNTLF5				
		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上			
(先入れ) HNTLF5 SHNTLF5	(後入れ) HNTALF5 SHNTALF5	50~2000 (後入れ) 50~1000	80	298	170	580	80	298

■ピッチ指定タイプ

型式	L 指定 1mm単位	M	N 指定 1mm単位	P 指定 1mm単位	タップ数 S	HNTLP5	SHNTLP5	HNTALP5	SHNTALP5
						¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上
(先入れ) HNTLP5 SHNTLP5	(後入れ) HNTALP5 SHNTALP5	50~2000 (後入れ) 50~1000	3 4 5	5~N~L~5 2M~P~L~2M 2~S~20	80	290	220	750	80 290 220 750

■穴位置指定タイプ

型式	L 指定 1mm単位	M	XA~XE 指定 1mm単位	HNTLS5	SHNTLS5	HNTALS5	SHNTALS5	
				¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	
(先入れ) HNTLS5 SHNTLS5	(後入れ) HNTALS5 SHNTALS5	50~2000 (後入れ) 50~1000	3 4 5	5~L~5	80	290	220	750

③タップ穴は1コ~5コまで指定することが出来ます。

型式	HNTLF5 - 1800 HNTALF5 - 400	HNTLP5 - 200 - M3 - N10 - P30 - 7 HNTALP5 - 210 - M5 - N8 - P15 - 8	HNTLS5 - 1050 - M5 - XA20 - XB105 SHNTLS5 - 1050 - M5 - XA20 - XB105 - XC250 - XD500 - XE755 HNTALS5 - 1000 - M5 - XA25 - XB55 - XC78 - XD975 - XE92	HNTLG5 - 400 - M5 - XA10 - XB70	参考加工費
					ピッチ指定タイプ ¥基準単価/1穴 HNTLP5・HNTALP5 250 SHNTLP5・SHNTALP5 380
3 日目出荷					3本以上で1明細行当たり一律1,350円



型式	長ナットL寸固定タイプ HNTK5	L寸固定穴なしタイプ HNTLG5	L寸固定穴付タイプ HNTLG5	参考締付トルク (N・m)
				M S10C相当/SUS303相当
				5 6.8

■L寸固定穴なしタイプ

型式	¥基準単価	¥スライド単価
HNTK5	310	300 280

■L寸固定穴付タイプ

型式	¥基準単価	¥スライド単価
HNTLG5	160	160 152
SHNTLG5 (ステンレス)	310	300 280

Alteration	Code	Spec.	Type	¥/1Code
六角穴付止めねじ セッテッド	SET	六角穴付止めねじを セッテッドします。 Type 止めねじ 個数 HNTLG MSSK 4 SHNTLG MSSU 4	HNTLG5	50