 


ALUMINUM FRAMES -6 SERIES-

30・60mm角 6シリーズアルミフレーム

-3列溝以上-




①カタログ規格外品はごちら P137

■特長:「1列×3列」「2列×4列」の溝数をもつフレームです。力がかかる箇所では、こうした形状のフレームが有効です。





RoHS10

HFS6-6090

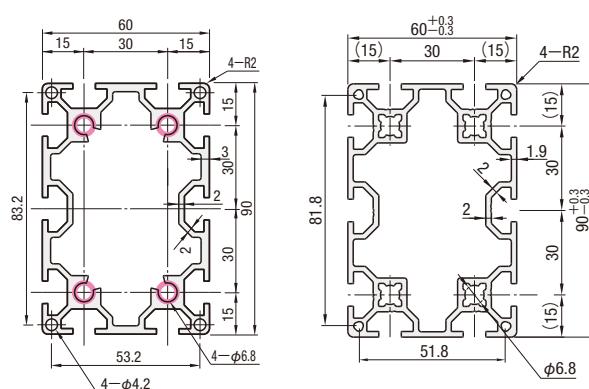

NEFS6-6090

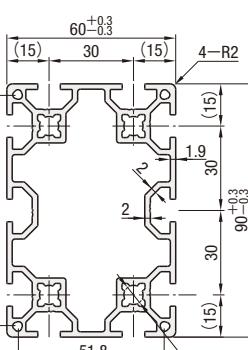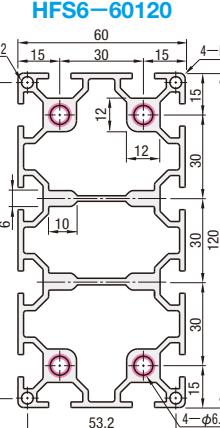NEFS6-60120
HFS6-60120

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥スライド単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥スライド単価/m 300mm以上			
				lx	ly							
NEFS6	6090	50~4000	3.10	1147	52.6×10 ⁴	111.0×10 ⁴	880	836	792	2,940	2,790	2,640
HFS6	6090	50~4000	4.53	1677	69.0×10 ⁴	246.7×10 ⁴	1,230	1,168	1,107	4,130	3,920	3,710
HFS6	60120	50~4000	3.10	1147	52.6×10 ⁴	111.0×10 ⁴	980	931	882	3,270	3,100	2,940
HFS6	60120	50~4000	4.53	1677	69.0×10 ⁴	246.7×10 ⁴	1,370	1,301	1,233	4,590	4,360	4,130

①アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。

P137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm P570)

■固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価	¥スライド単価	
			lx	ly			
KNEFS6	6090	4000 (有効長さ)	1147	52.6×10 ⁴	111.0×10 ⁴	10,600	10,070
			1677	69.0×10 ⁴	246.7×10 ⁴	14,870	14,120
KHFS6	6090	4000 (有効長さ)	1147	52.6×10 ⁴	111.0×10 ⁴	11,780	11,190
			1677	69.0×10 ⁴	246.7×10 ⁴	16,530	15,700

Order
注文例
HFS6-6090 - 800
KHFS6-60120 - 4000

Delivery
出荷日
1 日目出荷

■指定長フレーム
ご注文切
1 日目出荷
ストーク T 当日出荷 無料
正午迄 P134

Price
価格
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS6-6090 - 800=980円

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS6-6090 - 800
3,270×0.8=2,610円(1円単位は切り捨て)

Alteration
追加工
指定長フレームは各種追加工をご利用可能ですが、追加工詳細は、P799をご覧ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
ご注文切
1 日目出荷
ストーク T 当日出荷 無料
正午迄 P134

 
Price
価格
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS6-6090 - 800=980円

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS6-6090 - 800
1,230×0.8=960円(1円単位は切り捨て)

Alteration
追加工
指定長フレームは各種追加工をご利用可能ですが、追加工詳細は、P799をご覧ください。

ALUMINUM FRAMES -6 SERIES-

30・60mm角 6シリーズアルミフレーム



-その他形状-

①カタログ規格外品はごちら P137


②CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 角度をつけたい時や、外側をRにしたい時にご利用頂けます。



Type	M材質	表面処理
NEFS6	KNEFS6	A6063S-T5
NFSR6	KNFSR6	
EFS6	KEFS6	
HFS6	KHFS6	
HFSR6	KHFSR6	
HFS	KA6	
HFSR	KA6	
HFS45TR6	KHFS45TR6	

①切削面・追加工部には表面処理がされていません。
②タブ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

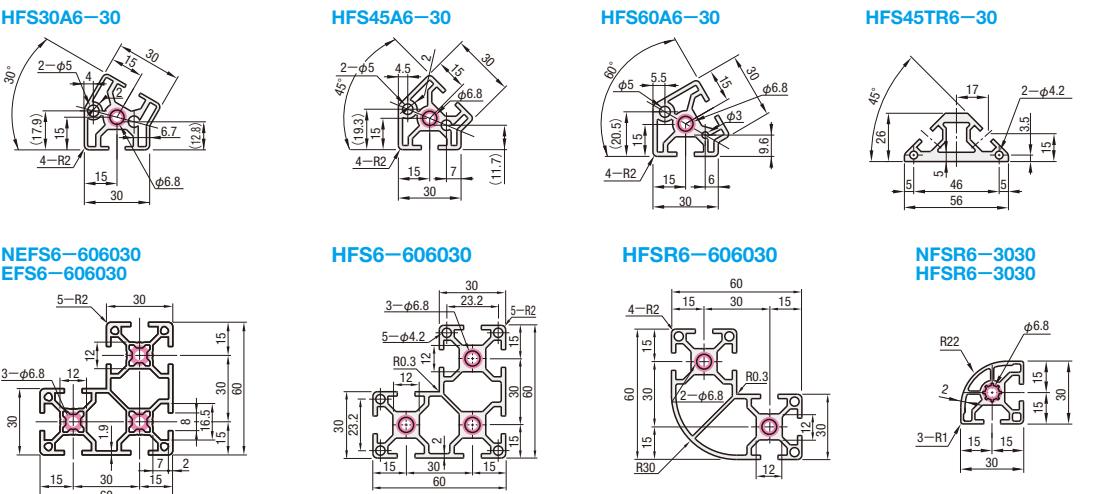

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥スライド単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥スライド単価/m 300mm以上		
				lx	ly						
HFS30A6	30	50~4000	1.11	412	3.15×10 ⁴	3.86×10 ⁴	360	340	320	1,230	1,160
HFS45A6		1.08	401	3.21×10 ⁴	3.72×10 ⁴	350	330	310	1,180	1,120	1,060
HFS60A6		1.1	410	3.33×10 ⁴	3.70×10 ⁴	360	340	320	1,220	1,150	1,090
NEFS6		2.21	819	27.38×10 ⁴	27.38×10 ⁴	670	630	600	2,310	2,190	2,070
EFS6		2.33	864	27.3×10 ⁴	27.3×10 ⁴	750	720	680	2,570	2,450	2,320
HFS6		1.97	732	27.75×10 ⁴	27.75×10 ⁴	660	620	590	2,230	2,110	2,000
NFSR6		0.82	306	2.42×10 ⁴	2.42×10 ⁴	240	220	210	830	780	740
HFSR6		1.33	492	3.42×10 ⁴	9.47×10 ⁴	450	420	400	1,520	1,440	1,360
HFS45TR6											

①アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
P137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm P570)

■固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価	¥スライド単価	
			lx	ly			
KHFS30A6	30	4000 (有効長さ)	412	3.15×10 ⁴	3.86×10 ⁴	4,430	4,200
			401	3.21×10 ⁴	3.72×10 ⁴	4,250	4,030
KHFS45A6	410	4000 (有効長さ)	410	3.33×10 ⁴	3.70×10 ⁴		