


④カタログ規格外品はこちら P.137


■特長：設備架台などにご利用される標準的なフレームです。

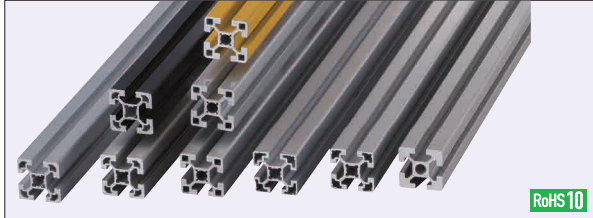


Type	固定長	材質	表面処理
GNFS8	KGFS8	A6063S-T6相当	白アルマイト処理
GFSS8	KGFS8	A6061SS-T6相当	
NEFS8	KNEFS8	A6063S-T5	黒アルマイト処理
NFSL8	KNFSL8		
NEFSB8	KNEFSB8		黒アルマイト処理
EFSS8	KEFS8		白アルマイト処理
HFSS8	KHFS8		
HFSL8	KHFSL8		
EFSSB8	KEFSB8		黒アルマイト処理
HFSSB8	KHFSB8		
HFSLB8	KHFSLB8		
CAF8	KCAF8		クリア塗装 (アルマイト処理+透明塗装)
HFSSY8	KHFSY8		焼付塗装(黄色)

- 切断面・追加加工には表面処理がされていません。
- HFSSY8の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
- タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


NEFS8-4040
NEFSB8-4040(黒アルマイト)
EFS8-4040
EFSB8-4040(黒アルマイト)

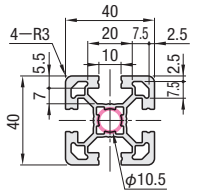


NFSL8-4040
HFSL8-4040(ライトタイプ)
HFSLB8-4040
(ライトタイプ・黒アルマイト)

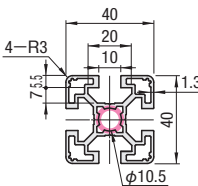

HFS8-4040
HFSB8-4040(黒アルマイト)
CAF8-4040(クリア塗装)
HFSY8-4040(焼付塗装・黄色)

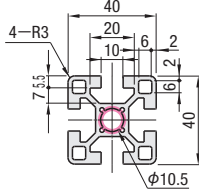

GNFS8-4040(高剛性)
GFS8-4040(高剛性)

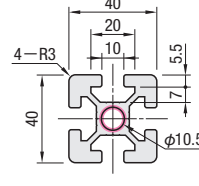

■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴ I _x I _y	¥基準単価 300mm未満 1～9本	¥スライド単価 300mm未満 10～49	¥基準単価/m 300mm以上 1～9本	¥スライド単価/m 300mm以上 10～49	¥基準単価/m 300mm以上 50～160
NEFS8 NEFSB8(黒アルマイト) EFS8 EFSB8(黒アルマイト) HFS8 HFSB8(黒アルマイト) CAF8(クリア塗装) HFSS8(焼付塗装・黄色) HFSL8(ライトタイプ) HFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト) GNFS8(高剛性) GFS8(高剛性)	50～4000	1.61	596	10.5×10 ⁴ 10.5×10 ⁴	390 500 440 550 450 550 510 590 660	370 475 410 520 420 520 480 550 620	350 450 390 490 400 490 310 370 480 530	1,320 1,710 1,380 1,840 1,510 1,850 1,190 1,330 1,710 1,980 2,220	1,250 1,620 1,300 1,740 1,430 1,750 1,910 2,270 1,620 1,870 2,100

- アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
- P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。

■固定長フレーム(1000mm)

④固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴ I _x I _y	¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 20～120
KHFS8	4040	1000	640 10.4×10 ⁴ 10.4×10 ⁴	1,510	1,430

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.170

④固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴ I _x I _y	¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～20
KNEFS8 KNEFSB8(黒アルマイト) KEFS8 KEFSB8(黒アルマイト) KHFS8 KHFSB8(黒アルマイト) KCAF8(クリア塗装) KHFSY8(焼付塗装) KNFSL8 KHFSL8(ライトタイプ) KHFSLB8(ライトタイプ・黒アルマイト) KGNFS8(高剛性) KGFS8(高剛性)	4000 (有効長さ)	596 640 478 806	10.5×10 ⁴ 10.4×10 ⁴ 7.54×10 ⁴ 13.76×10 ⁴	4,760 6,180 4,970 6,620 5,440 6,660 7,270 9,000 4,310 4,790 6,450 7,120 8,000	4,520 5,870 4,710 6,280 5,160 6,320 6,900 8,550 4,090 4,550 6,120 6,760 7,600



L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS8-4040-180=450円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS8-4040-600
1,510×0.6m=900円
(1円単位は切り捨て)

■指定長フレーム

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～79	80～160
出荷日	通常	＋1日 お見積り

■固定長フレーム(1000mm)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～120	121～
出荷日	通常	＋1日 お見積り

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～20	21～
出荷日	通常	＋1日 お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長：設備架台などにご利用される標準的なフレームです。




NEFSF8-4040
EFSF8-4040
EFSFB8-4040
(黒アルマイト)

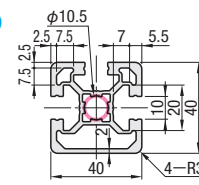


NEFST8-4040
EFST8-4040
EFSTB8-4040
(黒アルマイト)

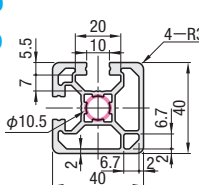


EFSH8-4040

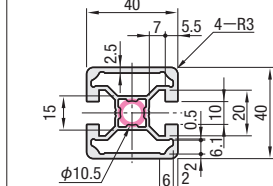


HFSF8-4040
HFSFB8-4040
(黒アルマイト)

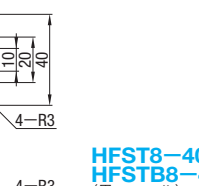


HFST8-4040
HFSTB8-4040
(黒アルマイト)

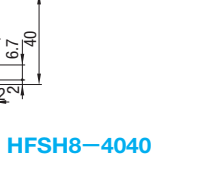


HFSH8-4040

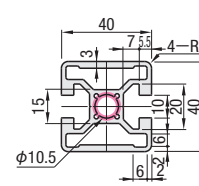


GFSF8-4040
(高剛性)

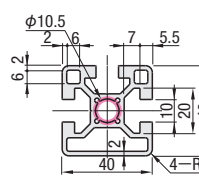


GFST8-4040
(高剛性)

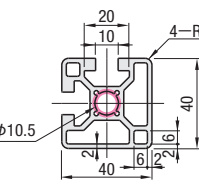

EFSC8-4040

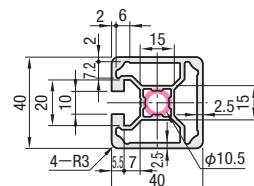

HFSC8-4040

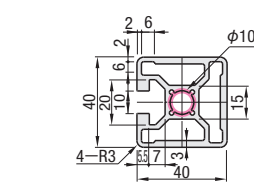

■指定長フレーム

型式		L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上		
					ℓx	ℓy	1～9本	10～49	50～160	1～9本	10～49	50～160	1～9本	10～49	50～160
NEFSF8	4040	■商品によって6000mmまで対応可能です。 P137の「カタログ規格外品サービス のご案内」をご覧の上F&Aカタログ規 格外担当窓にご連絡ください。 ♡対応できないフレームもあります。	1.53	568	9.96×10 ⁴	10.12×10 ⁴	370	351	333	1,290	1,220	1,160			
EFSF8							420	390	370	1,440	1,360	1,290			
EFSFB8(黒アルマイト)							590	560	530	1,960	1,860	1,760			
HFSF8							440	410	390	1,480	1,400	1,330			
HFSFB8(黒アルマイト)			600	570	540	2,000	1,900	1,800							
GFSF8(高剛性)			670	630	573	2,260	2,140	2,030							
NEFST8			380	361	342	1,280	1,210	1,150							
EFST8			430	400	380	1,430	1,360	1,290							
EFSTB8(黒アルマイト)			410	380	369	1,880	1,780	1,690							
HFST8			420	390	370	1,450	1,370	1,300							
HFSTB8(黒アルマイト)			630	590	560	940	890	840							
GFSH8(高剛性)			690	650	589	2,330	2,210	2,090							
EFSH8			480	450	430	1,630	1,540	1,460							
HFSH8			490	460	440	1,660	1,570	1,490							
EFSC8			490	460	440	1,640	1,550	1,470							
HFSC8			500	470	450	1,670	1,580	1,500							

- アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
- P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm) P.170

④固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴ I _x I _y	¥基準単価 1～9本	¥スライド単価 10～20
KNEFSF8 KEFSF8 KEFSFB8(黒アルマイト) KHFSF8 KHFSFB8(黒アルマイト) KGFSF8(高剛性) KNEFST8 KEFST8 KEFSTB8(黒アルマイト) KHFSST8 KHFSSTB8(黒アルマイト) KGFSST8(高剛性) KEFSH8 KHFSH8 KEFSC8 KHFSCH8	4000 (有効長さ)	568 601 820 558 596 846 579 612 571 617	9.96×10 ⁴ 9.63×10 ⁴ 14.61×10 ⁴ 9.92×10 ⁴ 9.86×10 ⁴ 14.57×10 ⁴ 10.37×10 ⁴ 9.74×10 ⁴ 10.22×10 ⁴ 9.97×10 ⁴	4,760 5,250 7,050 5,330 7,200 8,140 4,680 5,210 6,790 5,300 7,640 8,390 5,860 5,980 5,900 6,020	4,480 4,980 6,700 5,060 6,840 7,730 4,440 4,950 6,450 5,030 7,250 7,970 5,570 5,680 5,600 5,710



L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFSF8-4040-180=440円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFSF8-4040-600
1,480×0.6m=880円
(1円単位は切り捨て)

■指定長フレーム

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～79	80～160
出荷日	通常	＋1日 お見積り

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～20	21～
出荷日	通常	＋1日 お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。