 


コーナーブラケット・コーナーブラインドブラケット

-8シリーズ・40角(溝幅10mm)アルミフレーム用-





CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 端面タッパ加工したフレームを2方向・3方向に接続します。フレームキャップの機能も含んでいます。



■コーナーブラケットセット



2方向タイプ HBLCS8-B

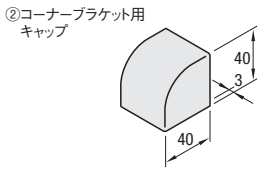
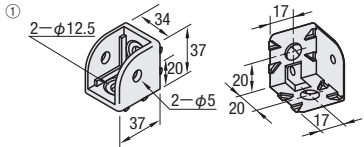


(六角穴付ボルト2本付属)

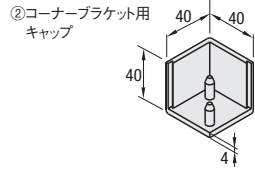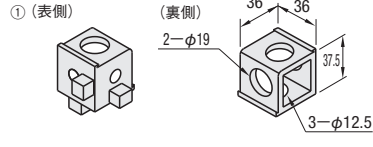3方向タイプ HBLCR8-B (キャップ: 黒)
HBLCR8-S (キャップ: グレー)

HBLCR8-□は亜鉛ダイキャストのため100℃以下でご使用ください。

HBLCD8-S (キャップ: グレー)

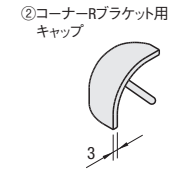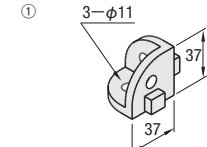

(ボタンボルト3本付属)

Type	材質	表面処理
HBLCS8	①ADC12 ②ポリアミド	—
HBLCR8	①ZDC2 ②ポリアミド	三価クロメート
HBLCD8	①SCS13 ②ポリアミド	—

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HBLCS8-B	64	CBS12-30	2	800	590	560
HBLCR8-B	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCR8-S	84	CBS12-30	3	1623	702	667
HBLCD8-S	64	ボタンボルトM10×30	3	3026	795	756



注文例

型式
HBLCS8-B

出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分

標準対応

個別対応

小口

大口

数量

1~120

121~

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長: 追加加工無しでインナー接続可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含まれます。

■コーナーブラインドブラケット



コーナーブラインドブラケット


2方向タイプ

HBLBCA8

SHBLBCA8

(ステンレス)

80角アルミフレームには使用できません。

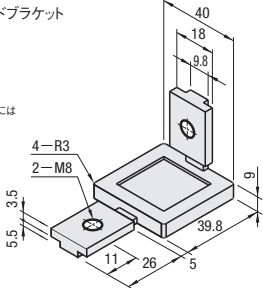

コーナーブラインドブラケット


3方向タイプ

HBLBCB8

SHBLBCB8

(ステンレス)

80角アルミフレームには使用できません。

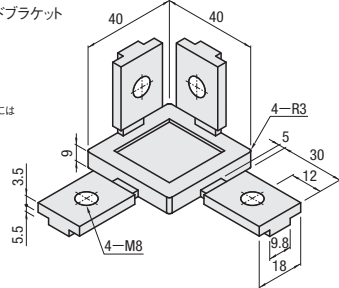

Type	材質	表面処理
HBLBCA8	S45C	三価クロメート
SHBLBCA8	SCS13	—
HBLBCB8	S45C	三価クロメート
SHBLBCB8	SCS13	—



型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~150
HBLBCA8	128	セットスクリューM8×10	2	700	880	836
SHBLBCA8 (ステンレス)					920	874
HBLBCB8	180	セットスクリューM8×10	4	1400	960	910
SHBLBCB8 (ステンレス)					990	940



■コーナーブラインドブラケット使用例

右図の様に組む場合のフレーム長さ(単位mm)

- ・Wに使用するフレーム長さL
- ・L=W-(フレームの太さ×2)
- ・Dに使用するフレーム長さL
- ・L=D-(フレームの太さ×2)
- ・Hに使用するフレーム長さL
- ・L=H-18 (コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)

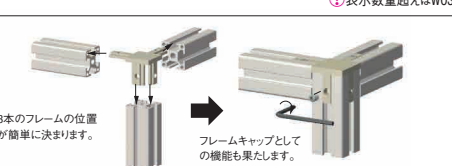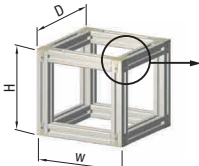

3本のフレームの位置が簡単に決まります。

フレームキャップとしての機能も果たします。



ブラインドブラケット・フリーアングルブラケット

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-

CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 追加加工無しで溝内部にブラケットを隠せます。

■ブラインドブラケット

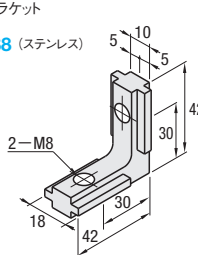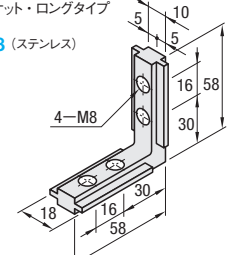
ブラインドブラケット
HBLBS8
SHBLBS8 (ステンレス)ブラインドブラケット・ロングタイプ
HBLBSL8
SHBLBSL8 (ステンレス)

Type	材質	表面処理
HBLBS8	S45C	三価クロメート
SHBLBS8	SCS13	—
HBLBSL8	S45C	三価クロメート
SHBLBSL8	SCS13	—

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HBLBS8	70	セットスクリューM8×10	2	1274	429	408
SHBLBS8 (ステンレス)						
HBLBSL8	87	セットスクリューM8×10	4	1554	700	665
SHBLBSL8 (ステンレス)						

Example
使用例

■ブラインドブラケット使用方法

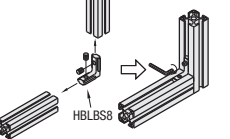


■特長: 後入れタイプのブラインドブラケットです。

■後入れブラインドブラケット



Type	構成部品	材質
HABLBS8	後入れBB本体 後入れBBナット セットスクリュー	SCS13 SUS304焼結合金 SUS304

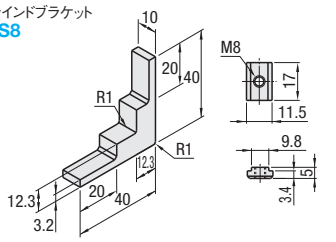後入れブラインドブラケット
HABLBS8

型式 Type	質量 (g)	付属品	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HABLBS8	47	ナット・セットスクリューM8×6	2	700	710	675


Example
使用例

■後入れブラインドブラケットの使用例

①後入れBB本体をフレームの溝へはめします。

②後入れBBナット2コを斜めにしながら後入れBB本体の両端に入れます。


③後入れBB本体と後入れBBナットをセットスクリューで固定します。

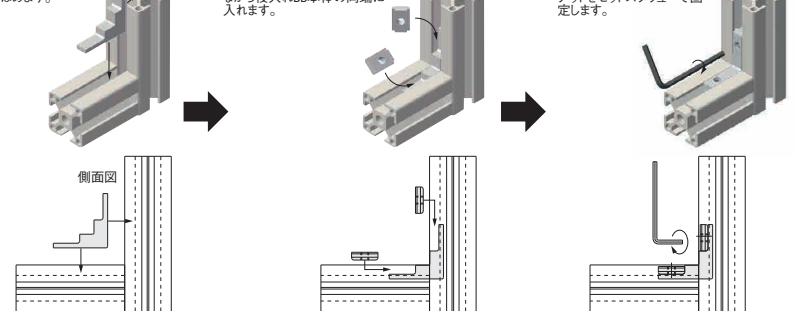

■特長: 40角と30角のフレームを接続可能なブラインドブラケットです。

■異種サイズフレーム接続
ブラインドブラケット

Type	材質	表面処理
HBLBS8-6	S45C	三価クロメート

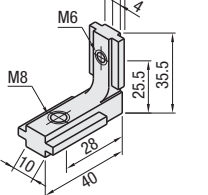ブラインドブラケット40-30角接続用
HBLBS8-6

型式	質量 (g)	接続フレーム シリーズ	付属セットスクリュー	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~120
HBLBS8-6	50	HFS8とHFS6 HFS8-45とHFS6	M6×8 1個 M8×10 1個	690	660



注文例

型式
HBLBS8

出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分

標準対応

個別対応

小口

大口

数量

1~150

151~

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。