

規格追加 赤文字表示

SLOT COVERS 溝カバー

樹脂タイプ・樹脂ソフトタイプ・エラストマタイプ・軟質塩化ビニールタイプ

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

1.5mのセット品を追加しました。既存品2mと比べて13%お安くっております。

■溝カバー

Type	材質	耐熱温度(°C)
HSCA HSCAS	ポリエチレン(黒・ライトグレー・黄・赤・青・緑・アイボリー)	-40~80
HACL HACLS	低密度ポリエチレン(黒・ライトグレー・黄)	-75~130
HSCB	スチレン系エラストマ(シオアA60)(ライトグレー)	0~60
HSCV	PVC(黒・ライトグレー)	0~60

①HSCA(ポリエチレン)、HACL(低密度ポリエチレン)は、20°Cの温度変化で0.5%程度伸縮する可能性があります。

RoHS10

■溝カバー (樹脂・樹脂ソフト)

5シリーズ用: HSCA5, HSCA6, HSCA8, HSCA845, HSCA845, HSCA845, HSCA845, HSCA845

6シリーズ用: HSCA6, HSCA6, HSCA6, HSCA6, HSCA6, HSCA6, HSCA6, HSCA6

8シリーズ用: HSCA8, HSCA8, HSCA8, HSCA8, HSCA8, HSCA8, HSCA8, HSCA8

8-45シリーズ用: HSCA845, HSCA845, HSCA845, HSCA845, HSCA845, HSCA845, HSCA845, HSCA845

①プレート受けカバーは溝カバーを反転して使用します。5シリーズ用は3mmプレート受け、6・8・8-45シリーズ用は5mmプレート受けとして利用できます。
②HACL(樹脂ソフト)は、HSCA(樹脂)に比べ軟らかい素材を使用しています。フレームを組んだ後でも挿入しやすくなっています。(詳細はP817下部)

■溝カバー (エラストマ)

5シリーズ用: HSCB5

6シリーズ用: HSCB6

8、8-45シリーズ用: HSCB8

■溝カバー (軟質塩化ビニール)

5シリーズ用: HSCV5

6シリーズ用: HSCV6

8、8-45シリーズ用: HSCV8

①HSCVは防塵タイプの為、通常品(HSCA)に比べ装着しにくくなっております。

固定サイズ(樹脂・樹脂ソフト・エラストマ・軟質塩化ビニール)

型式	Type	No.	色	長さ m	対応フレーム (シリーズ)	¥基準単価 1~8本	¥スライド単価 9~100
HSCA (樹脂タイプ)	5	B	(黒)	2	5シリーズ	181	170
	6	S	(ライトグレー)		6シリーズ	194	175
	8	Y	(黄)		8シリーズ	239	211
	845	W	(アイボリー)		8-45シリーズ	250	235
HACL (樹脂ソフトタイプ)	5	B	(黒)	2	5シリーズ	187	178
	6	S	(ライトグレー)		6シリーズ	207	187
	8	Y	(黄)		8シリーズ	255	230
	845	W	(アイボリー)		8-45シリーズ	264	251
HSCB (エラストマ)	5	S	(ライトグレー)	2.7	5シリーズ	350	330
	6	S	(ライトグレー)		6シリーズ	400	380
	8	S	(ライトグレー)		8シリーズ	820	800
HSCV (軟質塩化ビニール)	5	B	(黒)	5	5シリーズ	580	560
	6	S	(ライトグレー)		6シリーズ	630	610
	8	S	(ライトグレー)		8シリーズ	20,800	20,800
	845	W	(アイボリー)		8-45シリーズ	770	750

固定サイズ5本セット(樹脂・樹脂ソフト)

型式	Type	No.	色	SET	長さ m	対応フレーム (シリーズ)	¥基準単価
HSCAS (樹脂タイプ)	5	B	(黒)	SET5	1.5	5シリーズ	590(¥118/本)
	6	S	(ライトグレー)			6シリーズ	630(¥126/本)
	8	Y	(黄)			8シリーズ	780(¥156/本)
HACLS (樹脂ソフトタイプ)	5	B	(黒)	SET5	1.5	5シリーズ	610(¥122/本)
	6	S	(ライトグレー)			6シリーズ	680(¥136/本)
	8	Y	(黄)			8シリーズ	830(¥160/本)

①カッターで切断できます。
②長さ1.5mとなります。
③表中価格は、5本合計の価格となります。

固定サイズ100本セット(樹脂・樹脂ソフト)

型式	Type	No.	色	SET	長さ m	対応フレーム (シリーズ)	¥基準単価
HSCA (樹脂タイプ)	5	B	(黒)	SET100	2	5シリーズ	15,400(¥154/本)
	6	S	(ライトグレー)			6シリーズ	15,800(¥158/本)
	8	Y	(黄)			8シリーズ	19,000(¥190/本)
	845	W	(アイボリー)			8-45シリーズ	21,000(¥210/本)
HACL (樹脂ソフトタイプ)	5	B	(黒)	SET100	2	5シリーズ	15,800(¥158/本)
	6	S	(ライトグレー)			6シリーズ	17,200(¥172/本)
	8	Y	(黄)			8シリーズ	20,800(¥208/本)
	845	W	(アイボリー)			8-45シリーズ	22,400(¥224/本)

①長さ2mとなります。
②表中価格は、100本合計の価格となります。

単品とセット品の価格差について

(例)材質:樹脂、色:黒の溝カバー

型番	本数	長さ(m)	基準単価	メートル単価
HSCA5-B	1	2	181	91
HSCA5-B-SET5	5	1.5	590	79
HSCA5-B-SET100	100	2	15,400	77

Order 注文例

型式 - 色 - SET
HSCA6 - B
HSCA5 - S - SET5
HSCA5 - B - SET100

Delivery 出荷日

2 日日出荷

溝カバー(樹脂・樹脂ソフト・エラストマ・100本セット)

Order 注文例

型式 - 色 - SET
HSCA6 - B
HSCA5 - S - SET5
HSCA5 - B - SET100

Delivery 出荷日

2 日日出荷


溝カバー(軟質塩化ビニール5本セット)

Order 注文例

型式 - 色 - SET
HSCV6 - B
HSCV5 - S - SET5
HSCV5 - B - SET100

Delivery 出荷日

2 日日出荷

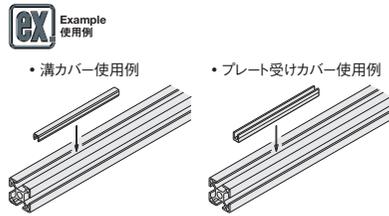

○HSCA・HSCAS(樹脂)、HACL・HACLS(樹脂ソフト)の軟性比較

測定方法	HSCA・HSCAS	HACL・HACLS
たわみ量 mm	0.5	2

【測定方法】
HSCA・HSCAS、HACL・HACLSを横向きに置き、上から500gの荷重をかけて、たわみ量を測定。

SLOT COVERS 溝カバー

スポンジタイプ・アルミ薄型タイプ・アルミタイプ

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

■スポンジタイプ

5シリーズ用: HSCJ5, HSCJF5

6シリーズ用: HSCJ6, HSCJF6

8、8-45シリーズ用: HSCJ8, HSCJF8

Type	材質	色	耐熱温度
HSCJ	クロロレンゴムスポンジ	黒	100°C
HSCJF	シリコンゴムスポンジ	朱	200°C

①スポンジタイプの溝カバーは、曲げアルミフレーム(P578・626・683)にもご利用いただけます。

固定サイズ(スポンジ)

型式	Type	No.	色	長さ m	対応フレーム (シリーズ)	①クロロレンゴムスポンジ		②シリコンゴムスポンジ	
						¥基準単価 1~8本	¥スライド単価 9~50	¥基準単価 1~8本	¥スライド単価 9~50
HSCJ	5	B	(黒)	12	5シリーズ	3,400	3,230	6,400	6,080
	6	R	(朱)		6シリーズ	4,800	4,560	10,400	9,880
	8	R	(朱)		8シリーズ 8-45シリーズ	6,000	5,700	14,800	14,060

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

指定サイズ(スポンジ)

型式	Type	No.	色	長さ 指定1mm単位	対応フレーム (シリーズ)	①クロロレンゴムスポンジ		②シリコンゴムスポンジ	
						¥基準単価/m 1~50本	¥基準単価/m 51~50本	¥基準単価/m 1~50本	¥基準単価/m 51~50本
HSCJF	5	B	(黒)	100~3000	5シリーズ	530	750	630	1,020
	6	R	(朱)		6シリーズ	630	1,020	720	1,330
	8	R	(朱)		8シリーズ 8-45シリーズ	720	1,330		

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式 - 色 - 長さ
HSCJ6 - B - 12
HSCJF8 - R - 500

Delivery 出荷日

2 日日出荷

Price 価格

基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HSCJF6-B-800 630×0.8m=504円
(1円単位は切り捨て)

数量区分

数量	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

アルミ薄型タイプ

■アルミタイプ

Type	材質	表面処理
HSCZ5 - HSCZ8	アルミ(A6063S-T5)	アルマイト処理

■溝カバー (アルミ薄型)

5シリーズ用: HSCZ5

6シリーズ用: HSCZ6

8シリーズ用: HSCZ8

8-45シリーズ用: HSCZ845

■溝カバー (アルミ)

5シリーズ用: HSCM5

6シリーズ用: HSCM6

8、8-45シリーズ用: HSCM8

指定サイズ(アルミ薄型)

型式	Type	No.	長さ 指定1mm単位	対応フレーム (シリーズ)	質量 g/m	¥基準単価		¥スライド単価	
						300mm未満 1~9本	300mm以上 10~19	300mm未満 20~50	300mm以上 1~9本
HSCZ	5	B	50~2500	5シリーズ	45	450	320	660	500
	6	S		6シリーズ	63	490	360	690	530
	8	Y		8シリーズ	103	520	380	710	550
	845	W		8-45シリーズ	105	520	380	710	550

基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HSCZ8-800 710×0.8m=568円(1円単位は切り捨て)

Order 注文例

型式 - 長さ
HSCZ5 - 100
HSCM5 - 100

Delivery 出荷日

1 日日出荷

Price 価格

基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HSCZ8-800 710×0.8m=568円(1円単位は切り捨て)

数量区分

数量	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

指定サイズ(アルミ)

型式	Type	No.	長さ 指定1mm単位	対応フレーム (シリーズ)	質量 g/m	¥基準単価/m	
						1~50本	51~50本
HSCM	5	B	50~4000	5シリーズ	60	1,050	69
	6	S		6シリーズ	69	1,250	69
	8	Y		8シリーズ 8-45シリーズ	126	1,540	126



①組んだフレームに後入れすることも可能です。(木槌または樹脂ハンマーを使用して挿入してください。)