


超硬ブロック材

外形公差を変更しました。



RoHS 10

ZCT
ZJT

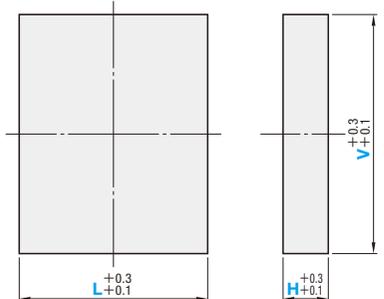

ZCT
M 材質 V30 (HIP)
H 硬度 88~91HRA

ZJT
M 材質 V40 (HIP)
H 硬度 87~89HRA

| 型式 | H \ V | | | | | | | | | | | | L |
|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|--|---|
| | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 100 | | | |
| ZCT | 03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 50 ^② 60 ^② 70 | |
| | 04 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 05 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 06 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 08 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 10 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 13 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 16 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| | 20 | | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 25 | | | | | | | | | | ○ | | | |

②L寸50・60の場合は、V寸100のみ選択可能です。

| 型式 | H \ V | | L |
|-----|-------|---|----------------------|
| | 100 | | |
| ZJT | 03 | ○ | 40 50 60 70 |
| | 04 | ○ | |
| | 05 | ○ | |
| | 06 | ○ | |
| | 08 | ○ | |
| | 10 | ○ | |
| | 13 | ○ | |
| | 16 | ○ | |
| | 20 | ○ | |
| 25 | ○ | | |



Order
注文例

| 型式 | V | H | - | L |
|-----|-----|----|---|----|
| ZCT | 20 | 06 | - | 40 |
| ZJT | 100 | 08 | - | 60 |




Delivery
出荷日

📦 在庫品



Example
使用例

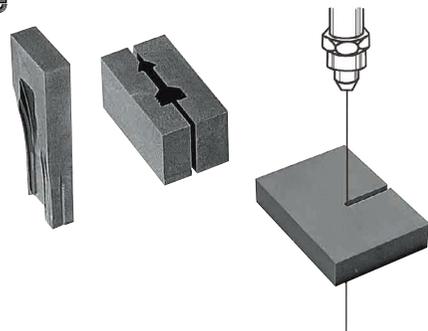

●パンチ・ダイ・各種ゲージなど
にご利用いただけます。