


DOGS  
ドグ  
ーL寸指定タイプ／角型ー

DOGS -NUT TYPE-PLATE TYPE-  
ドグ  
ーナット型・プレート型ー


■円錐型



DGSMF (キリ穴止めねじ円錐型)

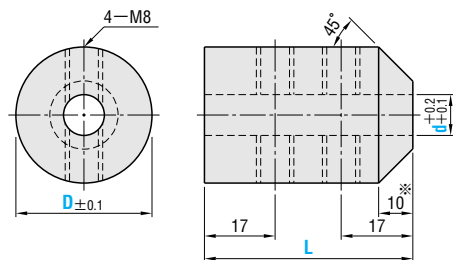

DMSMF (タップ穴止めねじ円錐型)

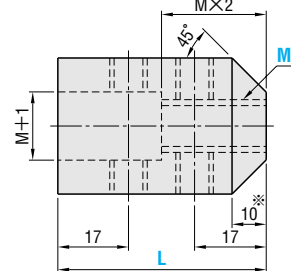


63/


■円板型



DSSF (キリ穴止めねじ円板型)

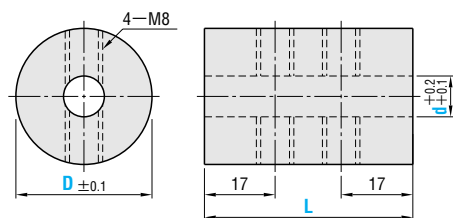

DMGF (タップ穴止めねじ円板型)

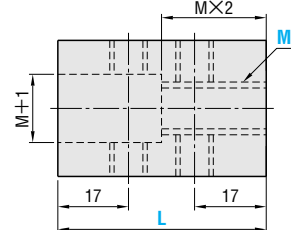

| Type                     | M 材質 | S 表面処理  | A 付属品                    |
|--------------------------|------|---------|--------------------------|
| DGSMF・DSSF<br>DMSMF・DMGF | S45C | 四三酸化鉄皮膜 | 止めねじ4本<br>止めねじ4本・黄銅ボール4個 |

RoHS

型番 是非対応

※D寸30は8になります。

| Catalog No.<br>Type | D  | L 指定<br>10mm単位 | d  | M(並目) | ¥単価 1~4コ                  |
|---------------------|----|----------------|----|-------|---------------------------|
|                     |    |                |    |       | L50~100 L110~150 L160~200 |
| DGSMF               | 30 | 50~200         | 10 | 12 16 | 2,940 4,060 5,430         |
|                     | 40 |                |    |       | 3,180 4,420 5,850         |
|                     | 50 |                |    |       | 3,520 4,860 6,450         |
| DMSMF               | 30 | 50~200         | 10 | 12 16 | 3,320 4,430 5,800         |
|                     | 40 |                |    |       | 3,580 4,770 6,220         |
|                     | 50 |                |    |       | 3,910 5,230 6,850         |
| DSSF                | 30 | 50~200         | 10 | 12 16 | 2,780 3,910 5,280         |
|                     | 40 |                |    |       | 3,000 4,220 5,660         |
|                     | 50 |                |    |       | 3,310 4,650 6,230         |
| DMGF                | 30 | 50~200         | 10 | 12 16 | 3,170 4,280 5,650         |
|                     | 40 |                |    |       | 3,400 4,580 6,030         |
|                     | 50 |                |    |       | 3,690 5,020 6,630         |



Order  
注文例

Catalog No. — L — d・M  
DSSF50 — 200 — 12



Delivery  
出荷日


3 日目発送



Price  
価格

| 数量  | 1~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
|-----|-----|-----|-------|-------|
| 値引率 | 価格表 | 5%  | 10%   | 15%   |


①寸法によっては右図の形状になります。  
(DGSMF・DSSFのみ)

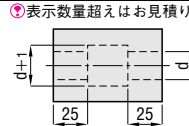


■角型



DGKB

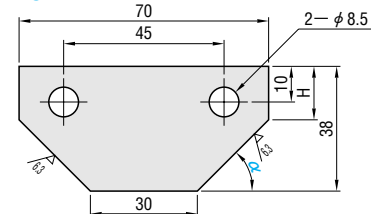

DGKLB

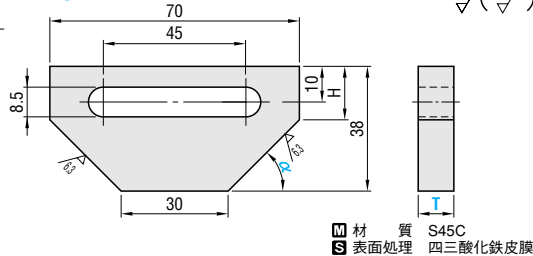

12.5/(63/)

| Catalog No.<br>Type | T  | (α°) | H    | ¥単価 1~9本    |
|---------------------|----|------|------|-------------|
|                     |    |      |      | DGKB DGKLB  |
| DGKB<br>DGKLB       | 9  | 30   | 26.5 | 1,130 1,530 |
|                     |    | 45   | 18   |             |
|                     | 16 | 30   | 26.5 | 1,470 1,850 |
|                     |    | 45   | 18   |             |



Order  
注文例

Catalog No. — α  
DGKB9 — 30



Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷




Price  
価格

| 数量  | 1~9 | 10~19 | 20~29 | 30~49 |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 値引率 | 価格表 | 5%    | 10%   | 15%   |


①表示数量超過はお見積り

■ナット型


RoHS

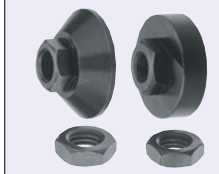

DGNS (円錐型)

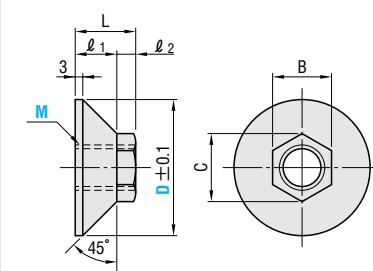

DGNT (円板型)

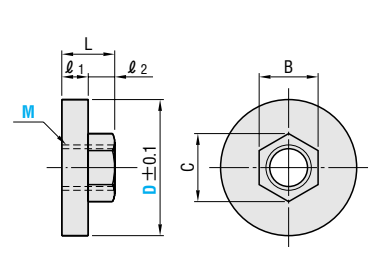

63/

| Type         | M 材質  | S 表面処理  | A 付属品         |
|--------------|-------|---------|---------------|
| DGNS<br>DGNT | SS400 | 四三酸化鉄皮膜 | 小型六角ナット(3種)1個 |

| Catalog No.<br>Type | D  | M (並目) | L  | ℓ1 | ℓ2 | B  | C    | ¥単価 1~9コ | 10~ |
|---------------------|----|--------|----|----|----|----|------|----------|-----|
| DGNS                | 30 | 10     | 14 | 8  | 6  | 14 | 16.2 | 500      | 480 |
|                     | 40 | 12     | 18 | 11 | 7  | 17 | 19.6 | 630      | 600 |
|                     |    | 16     |    | 10 | 8  | 22 | 25.4 |          |     |
|                     | 50 | 12     | 20 | 13 | 7  | 17 | 19.6 | 770      | 730 |
| DGNT                | 30 | 10     | 14 | 8  | 6  | 14 | 16.2 | 500      | 480 |
|                     | 40 | 12     | 17 |    | 7  | 17 | 19.6 | 630      | 600 |
|                     |    | 16     | 18 |    | 8  | 22 | 25.4 |          |     |
|                     | 50 | 12     | 17 |    | 7  | 17 | 19.6 | 770      | 730 |
|                     |    | 16     | 18 |    | 8  | 22 | 25.4 |          |     |

①表示数量超過はお見積り


■プレート型

RoHS



DGPB (SPCC)

DGPS (SUS304)

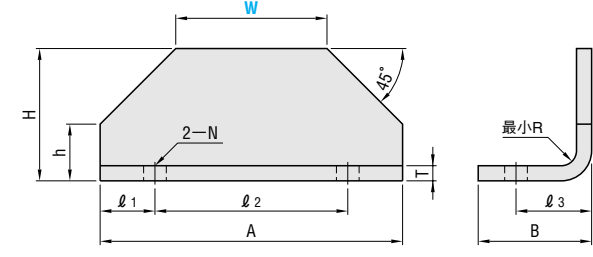

| Type         | M 材質           | S 表面処理       |
|--------------|----------------|--------------|
| DGPB<br>DGPS | SPCC<br>SUS304 | 四三酸化鉄皮膜<br>— |

| Catalog No.<br>Type          | W  | A   | B  | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | H  | h  | N   | T         | ¥単価 1~9コ  | 10コ~      |
|------------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------|-----------|-----------|
|                              |    |     |    |    |    |    |    |    |     | DGPB DGPS | DGPB DGPS | DGPB DGPS |
| DGPB (SPCC)<br>DGPS (SUS304) | 20 | 50  |    |    | 30 |    |    |    |     | 3.2 3.0   |           |           |
|                              | 30 | 60  | 22 | 10 | 40 | 14 | 25 | 10 | 4.5 |           | 500       | 550       |
|                              | 40 | 70  |    |    | 50 |    |    |    |     |           |           | 480       |
|                              | 50 | 90  |    |    | 60 |    |    |    |     |           |           | 520       |
|                              | 60 | 100 | 30 | 15 | 70 | 20 | 35 | 15 | 5.5 |           | 550       | 650       |
|                              | 70 | 110 |    |    | 80 |    |    |    |     |           |           | 620       |

①表示数量超過はお見積り



Order  
注文例

Catalog No. — M  
DGNS40 — 12



Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



Example  
使用例

