

A5052Pハイプレジジョン・A5083P 切り板

ハイプレジジョン材とは、板厚精度を高め、加工歪みを軽減させた材料です。A5083Pは、非熱処理合金の中で最高強度を持ち、耐食性・溶接性も良好です。



Delivery
出荷日



1~3 日目発送

※ミス稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

型式例

材質記号	管理記号	板厚	A(長さ)	B(幅)	T(板厚)
A5052HP	KQ	10	100	50	10
材質記号	管理記号	板厚	A(長さ)	B(幅)	T(板厚)
A5083P	K	10	100	50	10

①51個以上は出荷日が異なる場合があります。

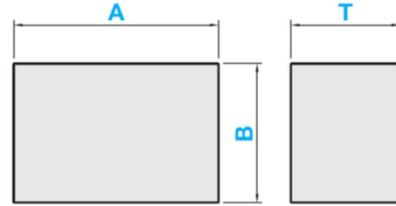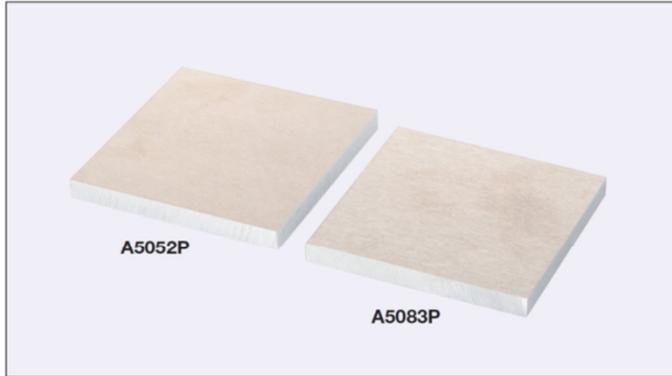

A5052Pハイプレジジョン

■板厚

T	公差	質別記号
4	±0.04	H112
5		
6		
8	±0.05	
10		
12		
15		
16	±0.08	
18		
20		
22		
25	±0.1	
30		
35		
40		
45		±0.15
50		

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
4	15~1250	15~2000	0~+2
5~50	15~1525		

A5083P

■板厚

T	公差	質別記号	T	公差	質別記号
3	±0.18	O	45	±1.3	O
4	±0.5		50		
5			55		
6	±0.55		60	±1.9	
8	±0.6		65		
10	±0.7		70		
12	±0.8		80		
15			90		
16			100		
20			110		
25	±0.9		120		
30	±1		130		
35			150		
40	±1.1		160		

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
3~160 下記サイズ除く	15~1525	15~2000	0~+2
25	15~1250		



流通量の少ないA5083Pを取り扱い！
欲しいサイズを1個～、在庫削減にご活用ください。