




SKH51
薄肉
片肉厚0.3mm~

STRAIGHT EJECTOR SLEEVES
ストレートエジェクタスリーブ
-逃げテーパタイプ-


追加加工価格も数量スライド適用 P.49

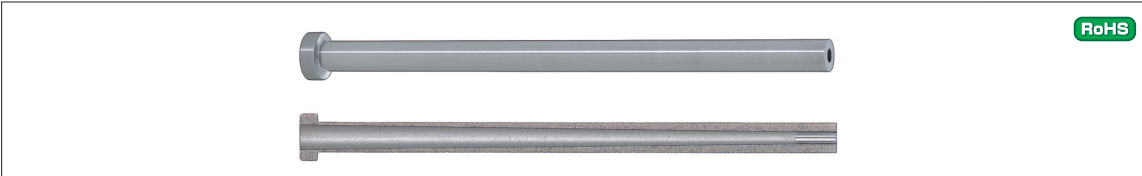

RoHS

型 式	P公差	V公差	対応センターピン軸径公差	同軸度
ESVX	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +0.005 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$	◎ φ0.003
ESVXN	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +0.005 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$	◎ φ0.005

b1 (軸径精度保証範囲)
(詳細 P.1511)
x1 max.=10

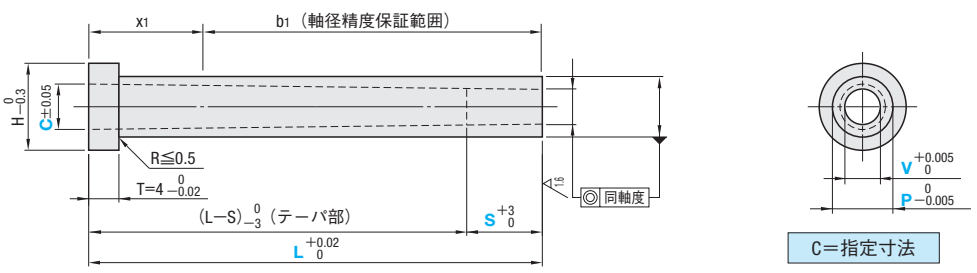

C=指定寸法

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1513)
総焼入品(ツバ部焼きなまし処理なし)

H	T	型 式		指定0.01mm単位				S 指定1mm単位	
		Type	No.	L	P	V	C		
6	4	ESVX ESVXN	3	20.00~110.00	2.50~3.00	1.0≤V≤P-0.6	V+0.2≤C≤P-0.4	2≤S≤V×3	
7			4						3.01~4.00
8			5						4.01~5.00
9			6						5.01~6.00
10			7						6.01~7.00
11			8						7.01~8.00



Order 注文例
型式 - L - P - V - C - S
ESVX5 - 70.00 - P4.50 - V3.50 - C4.00 - S3



Delivery 出荷日
3 日発送



型 式	¥基準単価 1~9本	
Type	No.	¥
ESVX	3	8,750
	4	8,930
	5	9,110
	6	9,300
	7	9,490
8	9,790	

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

型 式	¥基準単価 1~9本	
Type	No.	¥
ESVXN	3	8,450
	4	8,630
	5	8,810
	6	9,000
	7	9,190
8	9,490	

表示数量超えは価格・出荷日お見積り



Alterations 追加加工
型式 - L - P - V - C - S - (KC・WKC...etc.)
ESVX5 - 70.00 - P4.50 - V3.50 - C4.00 - S3 - KC2.5

追加加工詳細 P.283

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	100
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	300
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2	200
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2	300
	SKC	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2	400
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	300
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 ① (4-TC)≤Lmax.-L ② 2.0≤TC<4 L, (L-S)寸法は指定寸法通り	200
	HC	HC=指定0.1mm単位 ① 軸径P≤HC<H ② ツバ径公差の関係でストレートになる ケースがあります。	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 ① P+1≤HCC<H-0.3	400

エジェクタスリーブ
ハイス鋼
SKH51