 


ダイス鋼
SKD61+窒化処理
P^{-0.01}/_{-0.02}


TAPERLESS ONE-STEP CENTER PINS

テーパレス1段センターピン

一軸径(P)0.1mm指定 先端(A)公差⁻⁰/_{-0.02}タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49




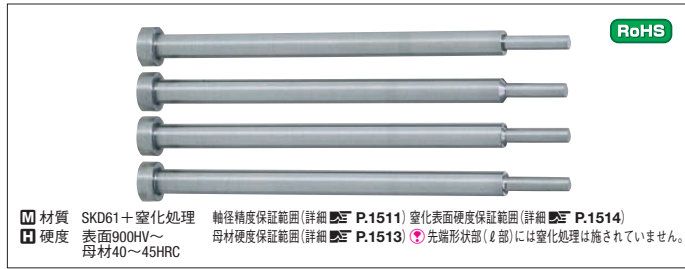


RoHS







材質 SKD61+窒化処理 軸径精度保証範囲 (詳細 P.1511) 窒化表面硬度保証範囲 (詳細 P.1514)
硬度 表面900HV〜 母材硬度保証範囲 (詳細 P.1513) 先端形状部(ℓ部)には窒化処理は施されていません。
母材40〜45HRC

Type	公差 P	ツバ厚 (T)	公差 ツバ厚 (T)	対応エジェクタスリーブの穴径公差
CPNSG-5	-0.01 -0.02	4mm (T4)	⁰ / _{-0.02} (L>300 …T ^{-0.05} / _{-0.05})	+0.01もしくはH7 詳細 P.1515
CPJSG-5	P>12 …P ^{-0.01} / _{-0.03}	6・8mm (JIS)	⁰ / _{-0.05}	

Step (段形状) 下図B~Eより選択

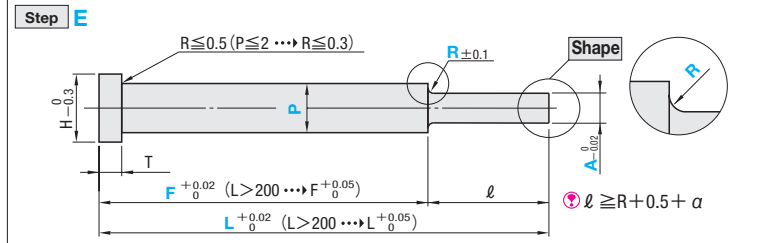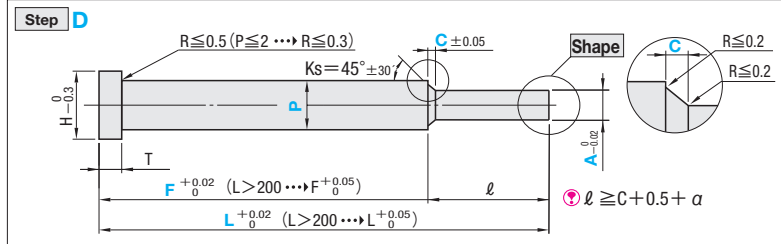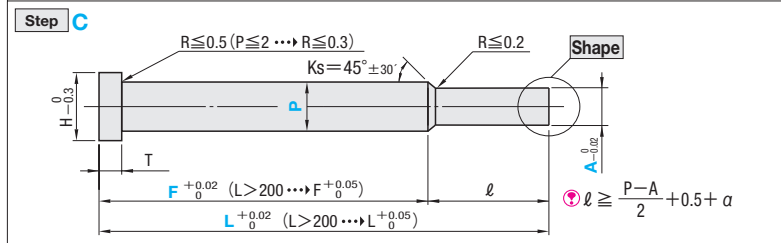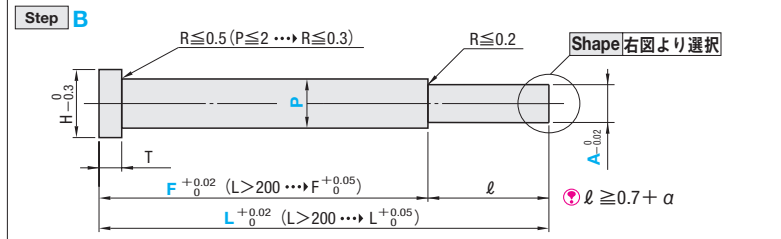

Shape (先端形状)

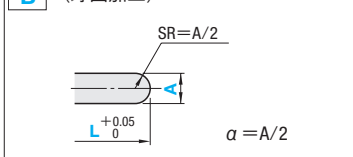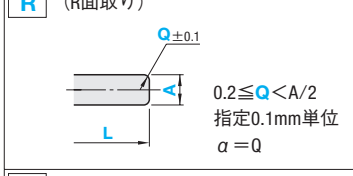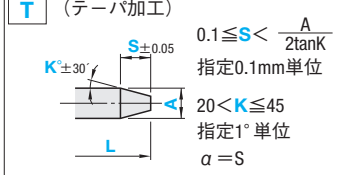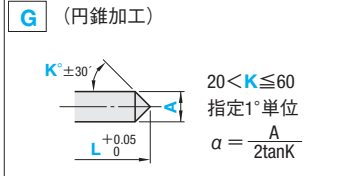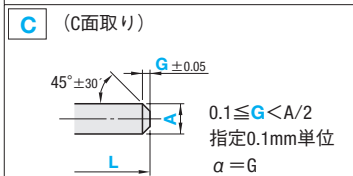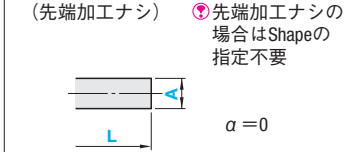

Order 注文例 型式 - L - P - F - A - C(R) - 先端寸法(K・S・G・Q) CPNSG-5ER6 - 350.00 - P5.9 - F330.00 - A4.95 - R0.5 - Q1.5

Delivery 出荷日 5 日目発送 ストック B 500円/1本 P.48 同一サイズ3本以上は一律1,350円

H	T	Type		Step	Shape	No.	指定0.1mm単位		指定0.01mm単位		Amin.	C・R	ℓ max.
		ツバ厚4mm	ツバ厚JIS				L	P	F	A			
4	4	-	-	-	-	2	70.00~400.00 (500.00)	1.5~1.9	F≥50.00	P-0.02>A≥Amin.	0.70	Step Dのみ	ℓ ≤ 12×A and ℓ ≤ 35
5						2.5		2.0~2.4					
6						3		2.5~2.9					
7						3.5		3.0~3.4					
						4		3.5~3.9					
						4.5		4.0~4.4					
8						8	70.00~500.00	5	4.5~4.9	2.00	Step Eのみ		
9						9		5.0~5.4					
						10		5.5~5.9					
10						11		6.0~6.4					
						12		6.5~6.9					
11						13		7.0~7.9					
15						15		8.0~9.9					
17						17		10.0~11.9					
						20		12.0~14.9					
						21		15.0~15.9					

ℓ min.は規格図参照 (通常 α=0) ℓ寸の () はCPJSG-5のみ。 ℓ Step EはP≥2

Alterations 追加加工 型式 - L - P - F - A - C(R) - 先端寸法(K・S・G・Q) - (KC・WKC...etc.) CPNSG-5ER6 - 350.00 - P5.9 - F330.00 - A4.95 - R0.5 - Q1.0 - KC3.0

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2	60		HC	HC=指定0.1mm単位 P≤HC<H ツバ径公差の関係でストレートになる ケースがあります。	200
	WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2	120		HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≤HCC<H-0.3	400
	KAC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180		TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≤TC<T T-TC≤Lmax-L (L,F寸法は指定寸法通り)	200
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2	120		NC	ノック穴加工 H≥4に適用 NHC・NHN・RR 以外の併用不可	200
	DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2	180		NCW	ノック穴加工+スプリングピン打込 H≥4に適用 NHC・NHN・RR 以外の併用不可	200
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180		NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.398 H≥2に適用	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≤KTC<H/2	240		NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.398 H≥2に適用	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	RR				RR	通常R0.2以下をR0.3~0.5に変更 (強度が向上)指定方法 RR Step B・C・Dに適用 P-A≥1.0 Step Dの場合C≥0.5	300

■ Shape 加工ナシ価格表 Shape C・G・T・R・B形状選択の場合、表中価格+先端形状価格(右表)となります。

Type	¥基準単価 1~4本																Shape	先端形状価格	
	CPNSG-5								CPJSG-5										
	L70.00~200.00	L200.01~300.00	L300.01~400.00	L400.01~500.00	B	C	D	E	B	C	D	E	B	C	D	E			
2	2,130	2,310	2,470	-	2,210	2,390	2,540	-	2,370	2,610	2,730	-	-	-	-	-	C形状	C	表中価格+400円
2.5・3	2,270	2,450	2,610	2,490	2,350	2,530	2,690	2,560	2,510	2,740	2,880	2,740	-	-	-	-	G形状	G	表中価格+400円
3.5・4	2,490	2,670	2,840	2,700	2,560	2,750	2,920	2,780	2,740	2,960	3,100	2,960	2,960	3,140	3,330	3,160	T形状	T	表中価格+400円
4.5	2,560	2,740	2,910	2,780	2,640	2,820	2,990	2,860	2,820	3,030	3,180	3,030	3,040	3,210	3,400	3,230	R形状	R	表中価格+500円
5	2,700	2,970	3,160	3,010	2,780	3,060	3,230	3,100	2,960	3,240	3,380	3,280	3,180	3,440	3,540	3,490	B形状	B	表中価格+500円
5.5	2,800	3,040	3,200	3,060	2,880	3,110	3,280	3,140	3,060	3,280	3,370	3,320	3,280	3,500	3,590	3,540			
6	2,900	3,090	3,260	3,130	2,980	3,180	3,350	3,220	3,170	3,350	3,440	3,390	3,380	3,570	3,660	3,610			
6.5	3,070	3,260	3,450	3,310	3,180	3,370	3,550	3,410	3,350	3,560	3,650	3,600	3,570	3,770	3,860	3,820			
7	3,160	3,330	3,520	3,390	3,250	3,440	3,620	3,490	3,420	3,630	3,710	3,670	3,640	3,840	3,920	3,880			
8	3,240	3,440	3,600	3,470	3,340	3,540	3,720	3,580	3,580	3,770	3,940	3,820	3,830	4,020	4,190	4,060			
10	3,500	3,700	3,880	3,740	3,660	3,850	4,030	3,900	3,920	4,090	4,370	4,140	4,260	4,440	4,720	4,500			
12	4,200	4,570	4,450	4,640	4,330	4,700	4,580	4,780	4,620	4,970	4,950	5,040	4,990	5,350	5,320	5,420			
15	4,710	5,250	4,930	5,200	4,770	5,290	5,070	5,330	5,050	5,570	5,430	5,590	5,420	5,940	5,810	5,970			
16	5,220	5,870	5,390	5,760	5,210	5,820	5,540	5,880	5,470	6,110	5,890	6,140	5,860	6,480	6,270	6,510			

■ 単価算出例 ex.) CPNSG-5BC2-200.00...の場合 2,130円 + 400円 = 2,530円 (表中単価) (先端形状価格)