

面カットガス抜きストレートコアピン

—軸径(D)固定/軸径(P)指定タイプ—

SKH51



追加加工価格も数量スライド適用 P.47

Type	Type		材質 硬度	Group	公差	
	軸径(D)固定	軸径(P)指定			DorP	L
GW-CPX-L GWS-CPX-L	GW-CPXB-L GWS-CPXB-L	SKH51 58~60HRC	標準	標準	-0.01 -0.02	+0.02 0
GW-CPH-L GWS-CPH-L	GW-CPHB-L GWS-CPHB-L				0 -0.005	0 0
GW-CPV-L GWS-CPV-L	GW-CPVB-L GWS-CPVB-L	SKH51 58~60HRC	精級	精級	0 -0.005	+0.01 0

① E±0.01の有効範囲は先端から10mm以下になります。

■軸径(D)固定タイプ

H	型式		L 指定0.01mm単位	E 指定0.01mm単位	SV
	Type	D			
2	1面カット GW-CPX-L GW-CPH-L GW-CPV-L	0.5	15.00~60.00	0.02~0.05	L: 15.00~50.00 SV: L-10 50.01~80.00 40 80.01~120.00 50
3		0.6			
3		0.7			
3		0.8			
3		0.9			
4		1			
5		1.2			
6		1.5			
6		2			
7	4面カット(D≥1) GWS-CPX-L GWS-CPH-L GWS-CPV-L	3.5	15.00~120.00	0.02~0.05	L: 15.00~50.00 SV: L-10 50.01~80.00 40 80.01~120.00 50
8		4			
9		4.5			
9		5			
10		6			
11		7			
15		8			
15		10			
18		13			

■軸径(P)指定タイプ

H	型式		L 指定0.01mm単位	P		E 指定0.01mm単位	SV
	Type	No.		標準	精級		
3	1面カット GW-CPXB-L GW-CPHB-L GW-CPVB-L	0.6	15.00~100.00	0.50~0.59	0.500~0.595	0.02~0.05	L: 15.00~50.00 SV: L-10 50.01~80.00 40 80.01~120.00 50
		1		0.60~0.99	0.600~0.995		
		1		1.00~1.49	1.000~1.495		
		2		1.50~1.99	1.500~1.995		
		2		2.00~2.49	2.000~2.495		
		3		2.50~2.99	2.500~2.995		
		3		3.00~3.49	3.000~3.495		
		4		3.50~3.99	3.500~3.995		
		4		4.00~4.49	4.000~4.495		
8	4面カット(P≥1.000) GWS-CPXB-L GWS-CPHB-L GWS-CPVB-L	5	15.00~120.00	4.50~4.99	4.500~4.995	0.02~0.05	L: 15.00~50.00 SV: L-10 50.01~80.00 40 80.01~120.00 50
		6		5.00~5.99	5.000~5.995		
		7		6.00~6.99	6.000~6.995		
		8		7.00~7.99	7.000~7.995		
		8		8.00~9.99	8.000~9.995		
		10		10.00~12.99	10.000~12.995		
		10		10.00~12.99	10.000~12.995		
		13		10.00~12.99	10.000~12.995		
		13		10.00~12.99	10.000~12.995		

Order 注文例

型式	L	P	E
GW-CPV-L3	18.36		E0.02
GW-CPVB-L1	20.05	P0.995	E0.02

Delivery 出荷日

3	日目発送
ストックT	1,000円/本
ストックA	500円/本

① 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Price 価格

数量	1~4	5~12	13~19	表示数量を超えては価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	

■軸径(D)固定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本					
	1面カット			4面カット		
D	GW-CPX-L	GW-CPH-L	GW-CPV-L	GWS-CPX-L	GWS-CPH-L	GWS-CPV-L
0.5	1,070	1,070	1,160			
0.6	890	890	1,100			
0.7	840	840	1,050			
0.8	800	800	1,020			
0.9	770	770	970			
1	750	750	940	1,950	1,950	2,140
1.2・1.5・2	720	720	920	1,920	1,920	2,120
2.5	750	750	910	1,950	1,950	2,110
3	770	770	940	1,970	1,970	2,140
3.5	820	820	1,000	2,020	2,020	2,200
4	840	840	1,040	2,040	2,040	2,240
4.5・5	900	900	1,100	2,100	2,100	2,300
6	920	960	1,190	2,120	2,160	2,390
7	940	980	1,210	2,140	2,180	2,410
8	1,110	1,170	1,580	2,310	2,370	2,780
10	1,240	1,310	1,830	2,440	2,510	3,030
13	1,620	1,730	3,150	2,820	2,930	4,350

■軸径(P)指定タイプ

Type	¥基準単価 1~4本					
	1面カット			4面カット		
No.	GW-CPXB-L	GW-CPHB-L	GW-CPVB-L	GWS-CPXB-L	GWS-CPHB-L	GWS-CPVB-L
0.6	2,340	1,420	1,430			
1	1,600	1,050	1,430			
1.5・2	1,600	1,050	1,340	2,800	2,250	2,540
2.5	1,620	1,060	1,270	2,820	2,260	2,470
3	1,660	1,080	1,300	2,860	2,280	2,500
3.5	1,920	1,210	1,470	3,120	2,410	2,670
4	1,960	1,230	1,490	3,160	2,430	2,690
4.5	2,000	1,250	1,510	3,200	2,450	2,710
5	2,080	1,360	1,650	3,280	2,560	2,850
6	2,120	1,390	1,700	3,320	2,590	2,900
7	2,200	1,440	1,760	3,400	2,640	2,960
8	2,480	1,580	1,930	3,680	2,780	3,130
10	2,840	1,780	2,200	4,040	2,980	3,400
13	4,000	2,420	3,450	5,200	3,620	4,650

Alterations 追加加工

型式	L	P	E	(KC・WKC...etc.)
GW-CPV-L3	18.36		E0.02	WKC1.5
GW-CPVB-L1	20.05	P0.995	E0.02	TRN

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	KC	1面ツバカット (DorP)/2 ≤ KC < H/2 (DorP) ≥ 0.6 ツバカット加工の指定単位について (1) ツバカット加工を軸径に合わせて指定する時 指定単位 軸径(D)固定 0.05mm単位可 軸径(P)指定 標準: 0.005mm単位可 精級: 0.0025mm単位可 (2) ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm ツバカットは面カットの1面を基準とします。	100
	WKC	2面ツバカット (DorP)/2 ≤ WKC < H/2 (DorP) ≥ 0.6	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット (DorP)/2 ≤ KAC < H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ (DorP) ≥ 0.6 KAC < KBC < H/2	300

① ツバカットは面カットの1面を反時計回りに90°の位置に加工します。


■特長

ガスが発生しやすい樹脂を使用する金型において、キャビティの内部からコアピンのクリアランスを經由してガスを逃がす効果があります。



製品形状部に組み付け、ガスを逃がします。

ガスがクリアランスから排出されます。(4面カット時の例)
※ → はガスの流れ

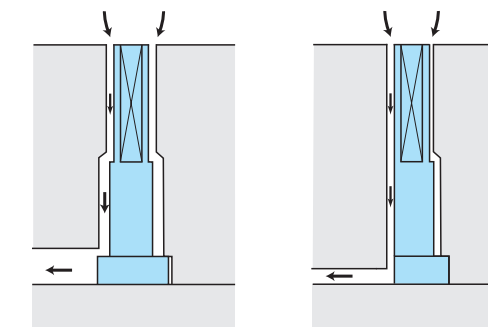

<追加加工SVC>

ワイヤーカットによるプレート加工の際は追加加工SVCをご利用ください。