



MOLD COUPLERS - SOCKETS · PLUGS -


両バルブ SPカップリング

-ソケット・プラグ- ~耐熱180℃~

パック商品


☑ ミスミのダブルバルブ冷却用SPカプラと互換性があります。

■ソケット

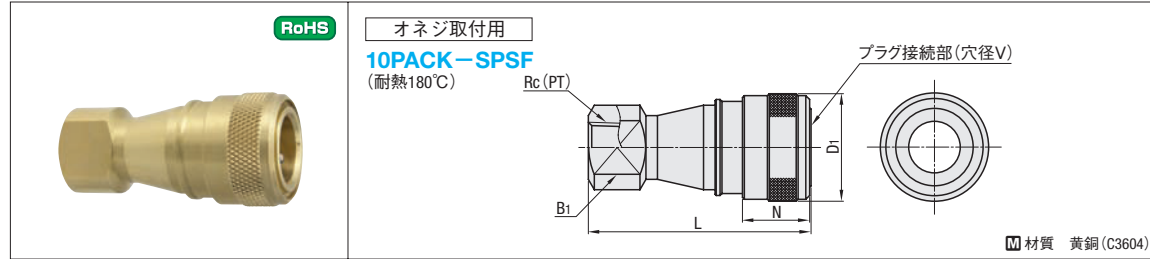


対応プラグ	プラグとの接続部			L	二面対辺 B1	テーバメネジ Rc(PT)	型式		¥基準単価 10PACK
	穴径V	N	D1				Type	No.	
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=14	14	17.5	28	58	17	1/4	10PACK-SPSF	2	21,440
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=19	19	20	35	65	21	3/8		3	35,360

■プラグ

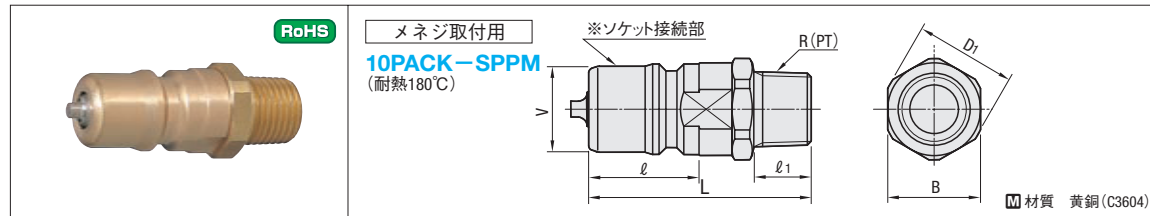

対応ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーバオネジ R(PT)	l1	型式		¥基準単価 10PACK
	穴径V	ℓ						Type	No.	
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=14	14	22	43.5	18.5	17	1/4	12	10PACK-SPPM	2	10,080
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=19	19	25.2	50.4	23	21	3/8	13		3	16,240

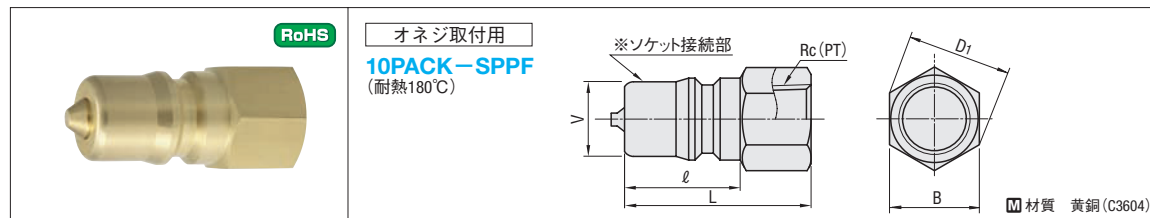

対応ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーバメネジ Rc(PT)	型式		¥基準単価 10PACK
	穴径V	ℓ					Type	No.	
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=14	14	22	35.5	18.5	17	1/4	10PACK-SPPF	2	7,840
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=19	19	25.2	39.9	23	21	3/8		3	12,400

☑ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

☑ 耐熱は180℃で、水・油ともに使用できます。

☑ SPカップリングは、ダブルバルブ構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。



Order 注文例

型式 10PACK-SPSF2



Delivery 出荷日

3 日目発送



MOLD COUPLERS - SOCKETS · PLUGS -


両バルブ SPカップリング

-ステンレスソケット・プラグ- ~耐熱180℃~

パック商品


☑ ミスミのダブルバルブ冷却用SPカプラと互換性があります。

■ソケット

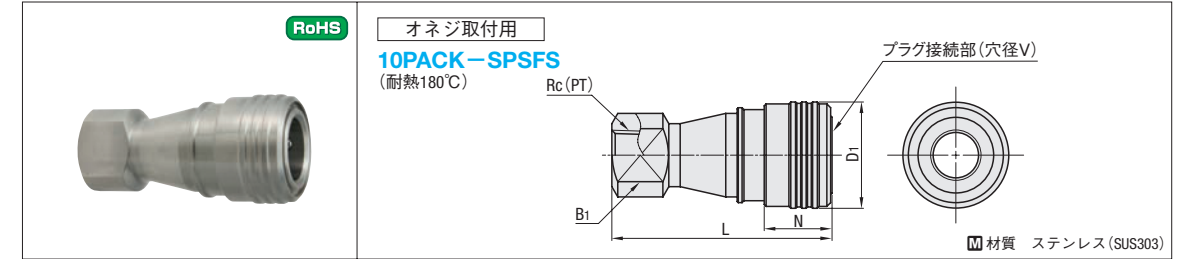


対応プラグ	プラグとの接続部			L	二面対辺 B1	テーバメネジ Rc(PT)	型式		¥基準単価 10PACK
	穴径V	N	D1				Type	No.	
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=14	14	17.5	28	58	17	1/4	10PACK-SPSFS	2	36,560
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=19	19	20	35	65	21	3/8		3	46,320

■プラグ

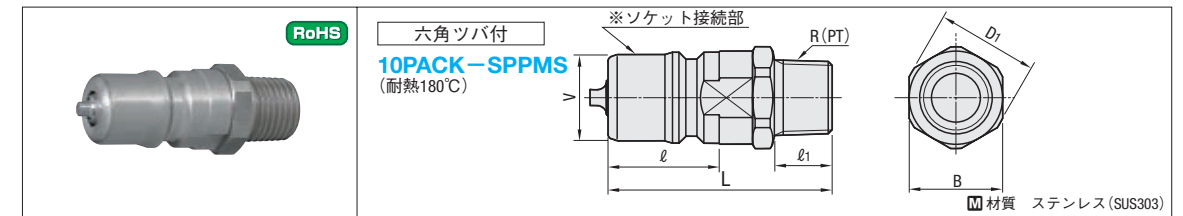

対応ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーバオネジ R(PT)	l1	型式		¥基準単価 10PACK
	V	ℓ						Type	No.	
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=14	14	22	43.5	18.5	17	1/4	12	10PACK-SPPMS	2	20,640
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=19	19	25.2	50.4	23	21	3/8	13		3	28,240

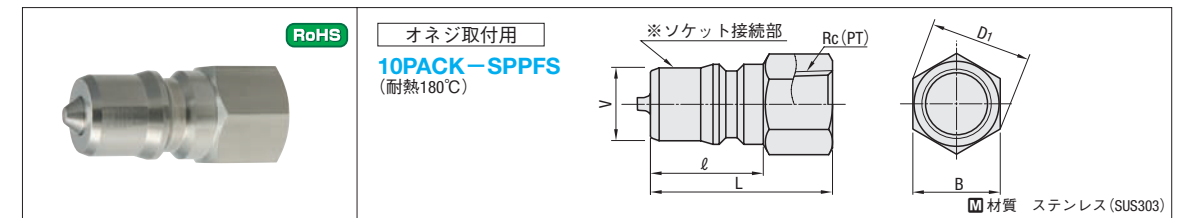

対応ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	六角対辺 B	テーバメネジ Rc(PT)	型式		¥基準単価 10PACK
	V	ℓ					Type	No.	
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=14	14	22	35.5	18.5	17	1/4	10PACK-SPPFS	2	15,680
・SPカップリング ・SPカプラ 先端径V=19	19	25.2	39.9	23	21	3/8		3	19,520

☑ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

☑ 耐熱は180℃で、水・油ともに使用できます。

☑ SPカップリングは、ダブルバルブ構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。

☑ ステンレス製の為、錆びにくく丈夫です。



Order 注文例

型式 10PACK-SPSFS2



Delivery 出荷日

3 日目発送

冷却関連部品①
カラ・ワンタッチ継手