


溝付ガイドレール

-V寸基準タイプ(ガイド溝高さ5mm・8mmタイプ)-

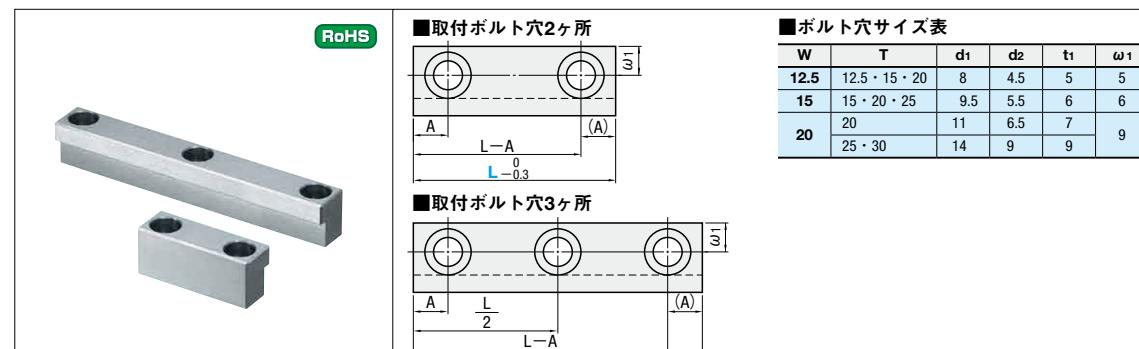

型式	M 材質	H 硬度	ガイド溝高さ=S	V	R
GR5SV	SKS3	53~56HRC	5	(W-2.5)	
GR5MV	HPM2T相当	37~41HRC			R≤0.8
GR8SV	SKS3	53~56HRC	8	(W-4.5)	
GR8MV	HPM2T相当	37~41HRC			R≤0.8

⑨ ガイド溝高さ10mm・12mm・15mmタイプとは
S寸公差が異なりますので、ご注意ください。

型式	T 選択	L	ボルト穴数	A	B	C
GR5SV GR5MV	12.5	40	2	7.5	—	—
		50 60 70	3		—	—
	15	80	4	30	50	—
		40 50 60	2		—	—
GR8SV GR8MV	15	70 80 90 100	3	7.5	—	—
		40 50 60	2		—	—
	20	70 80 90	3	10	—	—
		60 70 80 90	2		—	—
	25	100 110 120	3		—	—




■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 基準単価 1~9 5%	10~19 10% お見積り	20~ WOSにてご確認ください。


W	T	¥ 基準単価 1~9本							
		L40~90		L100~120		GR5SV GR8SV		GR5MV GR8MV	
12.5	12.5	3,740	3,560	—	—	—	—	—	—
	15	3,790	3,670						
15	20	3,790	3,670	5,850	5,210	—	—	—	—
	20	3,790	3,670						
20	25	3,930	3,760	6,130	5,300	—	—	—	—
	30	3,930	3,760						
25	25	4,230	3,820	6,500	5,500	—	—	—	—
	30	4,330	3,870						

Example 使用例 ガイド溝の部分でスライドコアの横方向の位置決めを行うことができます。

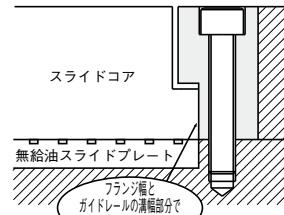

両溝付ガイドレール

-フリー指定タイプ-

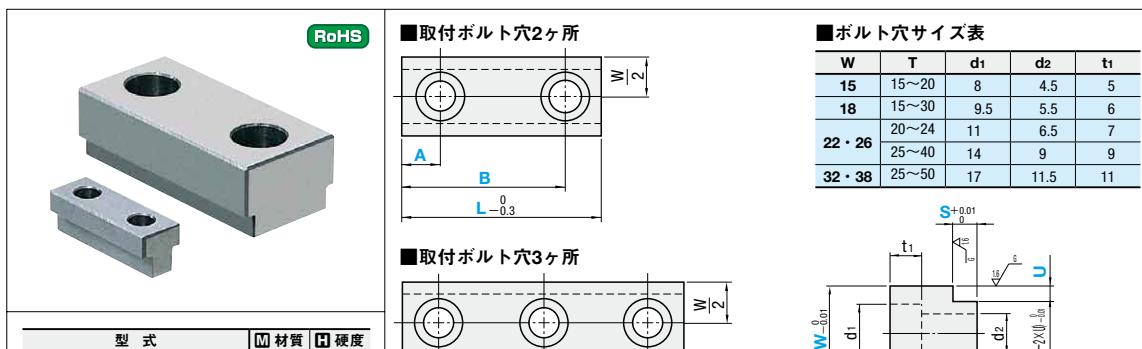

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

■取付ボルト穴4ヶ所

■溝高さSと溝幅Uの設定基準

■取付ボルト穴3ヶ所

■取付ボルト穴4ヶ所

<p