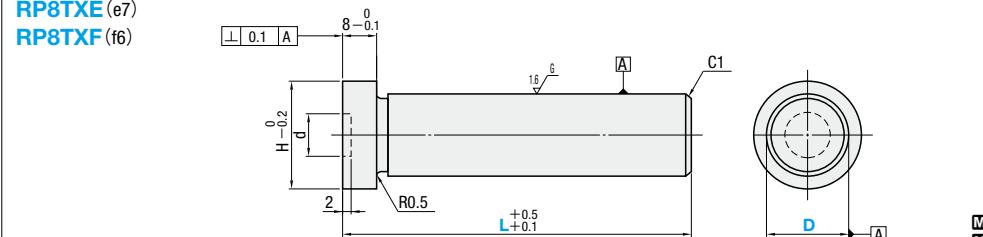


中・大型用リターンピン

ーザグリ穴付タイプ

RP8TXE (e7)
RP8TXF (f6)

片端面もしくは両端面にセンター穴がつく場合があります。

H	d	D	D公差		型式		L 指定0.1mm単位
			RP8TXE (e7)	RP8TXF (f6)	Type	D	
20	10.5	15	-0.032 -0.050	-0.016 -0.027	RP8TXE (e7)	15	100.0~400.0
25		20	-0.040 -0.061	-0.020 -0.033		20	100.0~600.0
30	15.5	25			RP8TXF (f6)	25	100.0~700.0
35	20.5	30				30	100.0~700.0
40	25.5	35	-0.050 -0.075	-0.025 -0.041		35	100.0~700.0

(D=30・35のL70.1以上は廃止いたしました。)

Order 注文例 型式 - L RP8TXE20 - 582.5 Delivery 3 日目出荷 ご注文締切
出荷日 ストローク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P48
(3本以上で1明細行当たり一律2,160円)

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
(*)表示数量超えはWOSにてご確認ください。


型式		¥基準単価 1~9本										
Type	D	L	L100.0 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~250.0	L250.1 ~300.0	L300.1 ~350.0	L350.1 ~400.0	L400.1 ~450.0	L450.1 ~500.0	L500.1 ~550.0	L550.1 ~600.0
RP8TXE	15	1,380	1,560	1,790	2,060	2,160	2,580	—	—	—	—	
	20	1,460	1,630	1,920	2,200	2,490	2,770	3,250	4,010	4,550	5,310	
	25	1,630	1,870	2,160	2,470	2,820	3,150	3,630	4,200	5,030	6,550	
	30	1,820	2,110	2,390	2,680	3,150	3,530	4,200	5,150	6,070	7,400	
	35	4,960	4,960	4,960	4,960	5,640	6,330	7,620	8,910	10,110	11,410	
RP8TXF	15	1,450	1,630	1,860	2,140	2,230	2,660	—	—	—	—	
	20	1,540	1,710	2,000	2,280	2,570	2,850	3,330	4,090	4,750	5,510	
	25	1,710	1,950	2,230	2,550	2,900	3,230	3,710	4,280	5,230	6,750	
	30	1,900	2,190	2,470	2,760	3,230	3,610	4,280	5,230	6,270	7,600	
	35	5,040	5,040	5,040	5,040	5,720	6,400	7,700	8,990	10,310	11,610	

型式		¥基準単価 1~9本										
Type	D	L	L600.1 ~650.0	L650.1 ~700.0								
RP8TXE	25	7,880	9,210									
	30	9,110	11,010									
RP8TXF	25	8,080	9,410									
	30	9,310	11,210									
	35	12,970	14,310									


Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	NCH	ザグリなしタイプに変更します。	-200

中・大型用リターンピン

ータップ付タイプ

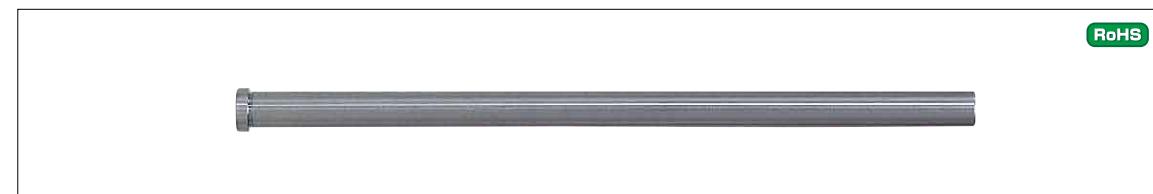

RP8TSM

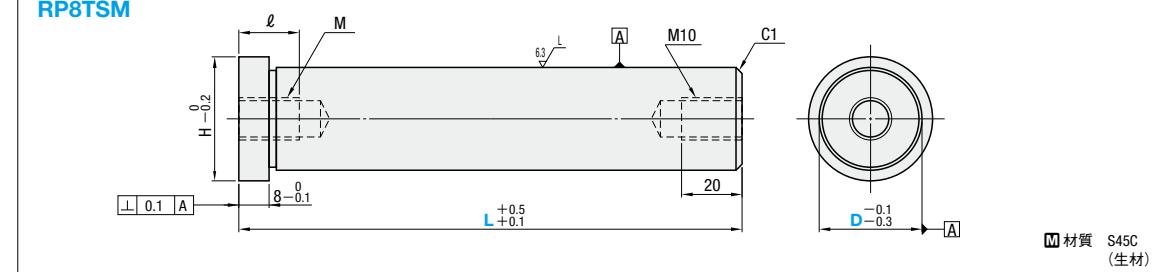

RP8TSM

H	ツバ部タップサイズ		型式		L 指定1mm単位
	M	l	Type	D	
30	8	15	RP8TSM	25	100~700
35	10	20		30	100~700
37	10	20		32	100~700
45	10	20		40	100~700

(RP8TSMは(旋盤仕上げの為)リターンピン用スプリングと併用するとスプリング(内径)にキズがつき破損することがあります。
選択時にはご注意ください。)

Order 注文例 型式 - L RP8TSM30 - 342 Delivery 出荷日 3 日目出荷 ご注文締切
ストローク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P48
(3本以上で1明細行当たり一律2,160円)

RP8TSM

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~19 20~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
(*)表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価 1~9本										
Type	D	L	L100. ~150.	L150. ~200.	L201. ~250.	L251. ~300.	L301. ~350.	L351. ~400.	L401. ~450.	L451. ~500.	L501. ~550.	L551. ~600.
RP8TSM	25	2,080	2,260	2,470	2,700	3,190	3,990	4,790	5,810	6,840	7,970	
	30	2,220	2,430	2,710	2,990	4,590	5,290	5,990	6,770	7,550	8,910	
	32	2,500	2,790	3,560	3,850	4,850	5,670	6,500	7,440	8,370	10,030	
	40	3,960	4,280	4,990	5,420	6,840	7,770	8,690	9,550	10,400	11,900	

型式 ¥基準単価 1~9本

Type	D	L601. ~650.	L651. ~700.
------	---	----------------	----------------

25	9,090	9,660
----	-------	-------

30	10,260	10,910
----	--------	--------

32	11,690	12,510
----	--------	--------

40	13,400	14,750
----	--------	--------

型式 - L - (NM1・NM2・NM3)
RP8TSM25 - 199 - NM1

Alterations Code Spec. ¥/1Code

	NM1	先端のタップ加工をタップなしに変更します。 ※ NM2・NM3との併用不可	-200
--	-----	--	------

	NM2	ツバ側のタップ加工をタップなしに変更します。 ※ NM1・NM3との併用不可	-200
--	-----	---	------

	NM3	先端のタップ加工とツバ側のタップ加工を タップなしに変更します。 ※ NM1・NM2との併用不可	-400
--	-----	--	------