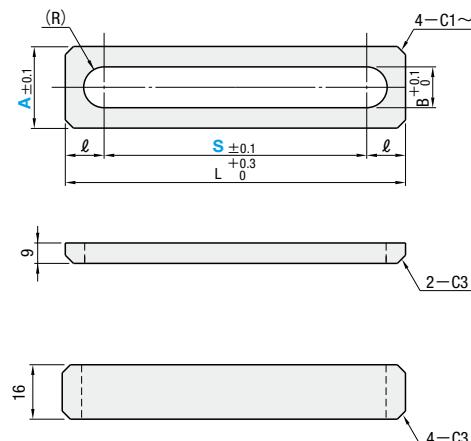


## 引張りリンク

-ロングストロークタイプ-

追加工価格も数量スライド適用 P.49

TLK  
TLKH

B	$\ell$	L	型式		指定5mm単位	Order 注文例	型式 - S	
			Type	A			TLK25 - 100	Delivery 出荷日
11	14.5	S+29	TLK	19	50~230 (250)			3 日目出荷
14	17	S+34	TLK	25	50~270 (300)			
17	18.5	S+37	TLKH	32	80~350 (400)			
21	20.5	S+41	TLKH	38	100~400 (450)	(*)	PM 6:00迄	P.48



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~9 10~19 20~49 50~100	101~
値引率	5% 10% 15% お見積り	(*) 表示数量超えは WOSにてご確認ください。


 
型式			¥基準単価 1~9本							
Type	A	SC50~75 SC80~150 SC155~200 SC205~250 SC255~300 SC305~350 SC355~400 SC405~450	660	700	890	1,080	—	—	—	—
TLK	19	660	700	890	1,080	—	—	—	—	—
	25	700	750	940	1,130	1,320	—	—	—	—
	32	—	990	1,180	1,370	1,560	1,800	2,120	—	—
	38	—	1,080	1,270	1,460	1,650	1,890	2,130	3,030	—
TLKH	19	1,420	1,530	1,640	1,760	—	—	—	—	—
	25	1,530	1,640	1,760	1,870	2,300	—	—	—	—
	32	—	1,760	1,840	1,990	2,370	2,460	—	—	—
	38	—	1,870	1,990	2,100	2,450	2,570	2,790	—	—



Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	SC	SC=指定1mm単位 TLK/TLKH19 50<SC<230 (250) TLK/TLKH25 50<SC<270 (300) TLK/TLKH32 80<SC<350 (400) TLK/TLKH38 100<SC<400 (450) (*) (SC) は TLKのみ適用	1,000



- 引張りリンク、ロングストロークタイプは、ボルトにより固定しないので、型閉時は図1のような状態になります。

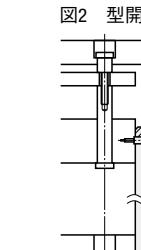

従って、ストローク量が多くとれ、型高さを低くすることもできます。

引張りリンクを止める際、専用ボルト (LKB/LKBH)、リンク用リテナ (LKR/LKRH)、(LKT) をご使用になりますと、破損等の事故が防止できます。

LKB/LKBH,LKR/LKRH,LKT P.1160


専用リテナ (LKT) を使用する時、リテナのツバ部が1mmの段となりリンクとプレートが接触することなく型閉め・型開きができます。

追加工価格も数量スライド適用 P.49

## 引張りリンク

-ストローク調整タイプ-

追加工価格も数量スライド適用 P.49

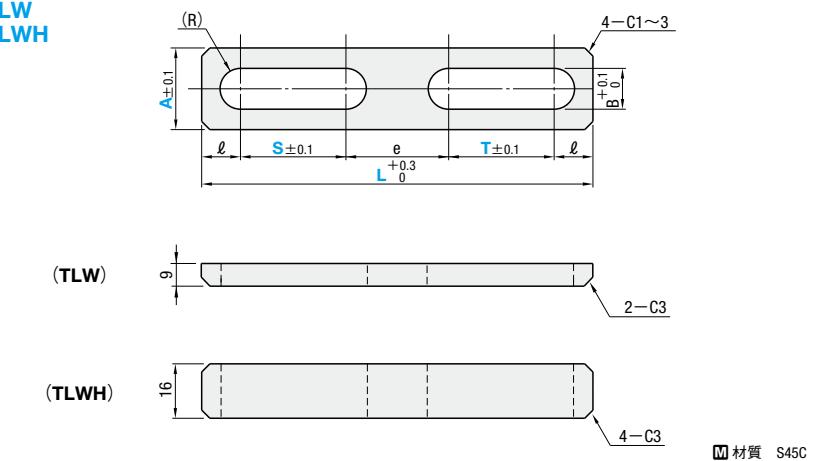TLW  
TLWH

B	$\ell$	型式			指定5mm単位			e min.
		Type	A	L	S	T		
11	15	TLW	19	100~320	15~130	40~140	25	
14	17.5	TLW	25	115~335	15~135	40~140	25	
17	18.5	TLWH	32	140~385	25~140	50~180	28	
21	20.5	TLWH	38	150~410	25~150	50~185	34	

(\*) L-2 ℓ-S-T ≥ e min.



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~9 10~19 20~49 50~100	101~
値引率	5% 10% 15% お見積り	(*) 表示数量超えは WOSにてご確認ください。

型式			¥基準単価 1~9本							
Type	A	SC100~165 SC170~215 SC220~265 SC270~315 SC320~335 SC340~385 SC390~410	2,220	2,370	2,680	2,700	3,020	—	—	—
TLW	19	2,220	2,370	2,680	2,700	3,020	—	—	—	—
	25	2,310	2,530	2,750	2,870	3,120	—	—	—	—
	32	2,400	2,690	2,820	3,060	3,220	3,440	—	—	—
	38	2,680	2,870	3,010	3,250	3,520	3,720	3,780	—	—
TLWH	19	2,910	3,170	3,440	3,560	3,870	—	—	—	—
	25	3,150	3,430	3,700	3,860	4,180	—	—	—	—
	32	3,250	3,620	3,760	4,050	4,270	4,550	—	—	—
	38	3,620	3,620	3,990	4,270	4,650	4,880	4,940	—	—



Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	SC	SC=指定1mm単位 TLK/TLKH19 50<SC<230 (250) TLK/TLKH25 50<SC<270 (300) TLK/TLKH32 80<SC<350 (400) TLK/TLKH38 100<SC<400 (450) (*) (SC) は TLKのみ適用	1,000
	TC	TC=指定1mm単位 TLW 40<TC<140 TLWH 50<TC<180 TLWH 50<TC<185	1,000



■TLW・TLWH取付例

●専用リテナ (LKT) 使用時

