


価格改定

新価格



RoHS

LJPSH(六角ツバ付ロングタイプ)

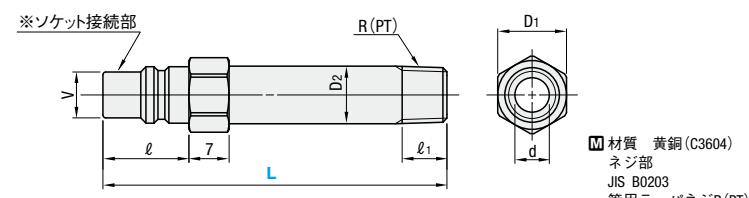


P.1173のソケットに対応

■材質 黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジR(PT)

RoHS

LJPS(六角穴付ロングタイプ)

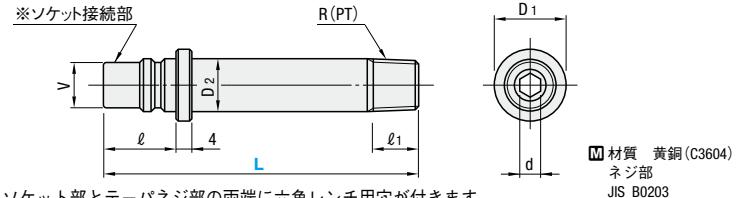

P.1173のソケットに対応

■材質 黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203
管用テーパネジR(PT)

※ソケット部とテーパネジ部の両端に六角レンチ用穴が付きます。
六角レンチ用穴は、両先端部途中まで、穴全体に貫通してはおりません。

対応 ソケット	ソケットとの接続部		D1	D2	d	テーパネジ R(PT)	l1	型式		L
	V	l						Type	No.	
金型カプラシリーズ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	12	10	6	1/8	9	六角ツバ付ロング LJPSH(黄銅)	1	100 110 120 130 140 150 200
			14	13.2		1/4	11	2		
	8	15	14	10	○5	1/8	9	六角穴付ロング LJPS(黄銅)	1	40~115 (指定5mm単位)
						1/4	11	2		
								120~200 (指定10mm単位)		

型式	¥基準単価 1~9本						型式	¥基準単価 1~9本					
	Type	No.	L	L100	L110	L120	L130	L140	L150	L160	L170	L180	
LJPSH	1		690	910	910	920	920	930	930	1,570			
	2		710	930	940	950	960	970	970	1,610			

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L	D1	内径丸穴 d1	適用ホース	ホース取付部 a	E	型式		¥基準単価 1~9本
	V	l							Type	No.	
金型カプラシリーズ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	42	12	5	1/4	8	21	ホース取付用 KPH(黄銅)	2	240
				15	6	3/8	12	21		3	

① 対応ソケット: ミスミ金型カプラ KPM・JPSH・JPS・LJPS・LJPSH・KPH・KPP・LSP・LSPM **P.1174~1176**

日東金型カプラ K□□SH(例K02SH)・K□□TSH・K□□SM(例K02SM)・K□□TSM・K□□SF・K□□TSF・K□□SHL

② 接続対応早見表 **P.1169** ③ ソケット・プラグ概要 **P.1171・1172・1509~1512**

④ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

Order
注文例

型式	-	L
LJPSH2	-	100
LJPS 2	-	100
KPH 2		

Delivery
出荷日

在庫品
翌日出荷 **P.47**

Price
価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) **P.47**

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9	10~50
値引率	5%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Price
価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) **P.47**

数量区分

標準対応

個別対応 大口

数量

1~9

10~50

51~


値引率

5%

お見積り

RoHS


LSPM(L形スイベルタイプ 一流量一定タイプ)

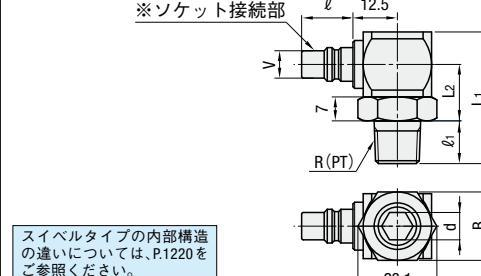

P.1173のソケットに対応

RoHS

LSP(L形スイベルタイプ)

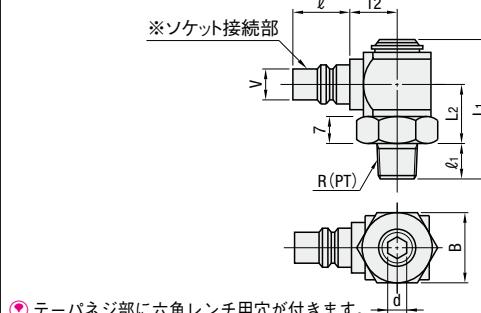

P.1173のソケットに対応

対応 ソケット	ソケットとの接続部		L1	L2	六角対辺 B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	l1	型式		¥基準単価 1~9本
	V	l							Type	No.	
金型カプラシリーズ ソケット穴径 V=8 各サイズ共通	8	15	35.5	16.5	20	○6	1/8	9.5	L形スイベルタイプ 一流量一定タイプ LSPM(黄銅)	1	980
			38.5			○8	1/4	12.5		2	
			39.5			3/8	13.5		L形スイベルタイプ LSP(黄銅)	3	1,650
			36.5	15.75	19	○6	1/8	9.5		1	770
			39.5			○8	1/4	12.5		2	
			42.5	17.75		3/8	13.5			3	

① 対応ソケット: ミスミ金型カプラ KSH・KTSH・KSM・KTSM・KFF・KTFF・F120-KSH・F120-KSM・F120-KFF・F120-KSHL・F120-KTSBL **P.1173**

日東金型カプラ K□□SH(例K02SH)・K□□TSH・K□□SM(例K02SM)・K□□TSM・K□□SF・K□□TSF・K□□SHL

② 接続対応早見表 **P.1169** ③ ソケット・プラグ概要 **P.1171・1172・1509~1512**

④ 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

⑤ 水温120°C以下でご使用ください。

Order
注文例

型式
LSPM 1
LSP 2

Delivery
出荷日

在庫品
翌日出荷 **P.47**

Price
価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) **P.47**

数量区分

標準対応

個別対応 大口

数量

1~9

10~100

101~

値引率

5%

お見積り

数量区分

標準対応

個別対応 大口

数量

1~9

10~50

51~

お見積り

数量区分

標準対応

個別対応 大口

数量

1~9

10~100

101~

値引率

5%

お見積り

数量区分

標準対応

個別対応 大口

数量

1~9