


金型用ステンレスカプラ -ソケット-

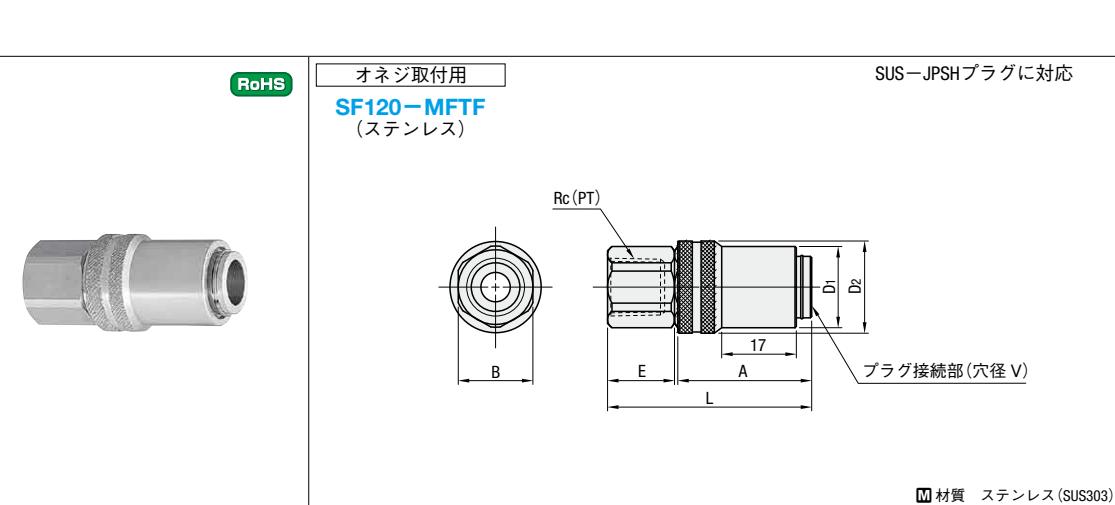


| 対応 プラグ | プラグとの接続部 | | D ₂ | L | A | E | 六角対辺 B | テーパネジ Rc(PT) | 型 式 | | ¥基準単価 1~9本 |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|------|----|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|---------------|
| | V | D ₁ | | | | | | | Type | No. | |
| SUS-JPSH プラグ先端径 V=8 | 8 | 18.5 | 21 | 46.5 | 27 | 15.25 | 17 | 1/4 | SF120-MFTF (ステンレス) | 2 | 3,930 |

① 対応プラグ：金型ステンレスカプラ・プラグ SUS-JPSH **P.1190**

② 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

③ 水温120°C以下でご使用ください。

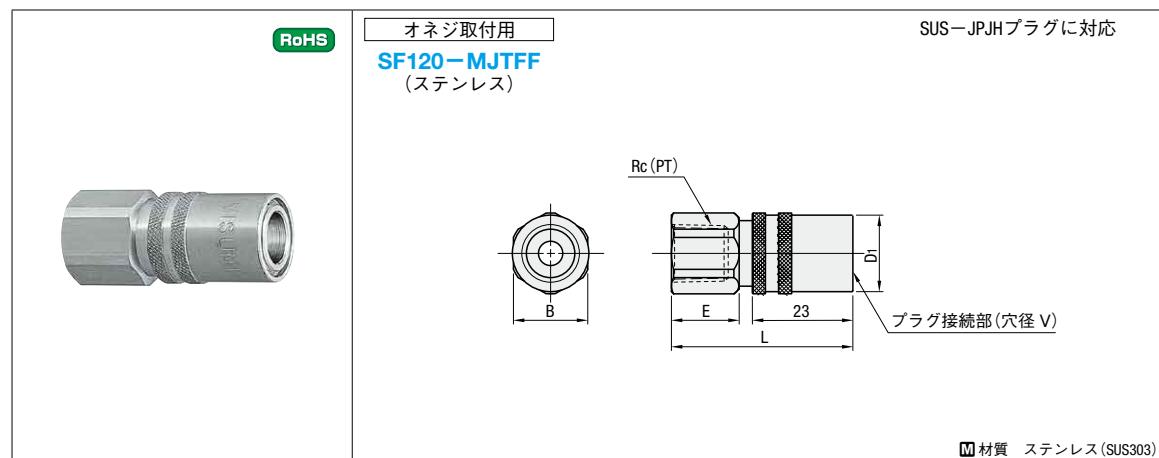

| 対応 プラグ | プラグとの接続部 | | L | E | 六角対辺 B | テーパネジ Rc(PT) | 型 式 | | ¥基準単価 1~9本 |
|-----------------------------|----------|----------------|------|------|-----------|-----------------|-----------------------|-----|---------------|
| | V | D ₁ | | | | | Type | No. | |
| SUS-JPJH プラグ先端径 V=9.4 | 9.4 | 17.5 | 41.5 | 15.5 | 17 | 1/4 | SF120-MJTF (ステンレス) | 2 | 3,260 |

① 対応プラグ：金型ステンレスカプラ・プラグ SUS-JPJH **P.1190**

② 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

③ 水温120°C以下でご使用ください。

**Order
注文例**
SF120-MFTF
SF120-MJTF

**Delivery
出荷日**

在庫品 翌日出荷 **P.47**

① ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。


**Price
価格**

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) **P.47**

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 大口 |
|------|------|---------|
| 数量 | 1~9 | 10~100 |
| 値引率 | 5% | お見積り |

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。


金型ステンレスカプラ -プラグ-

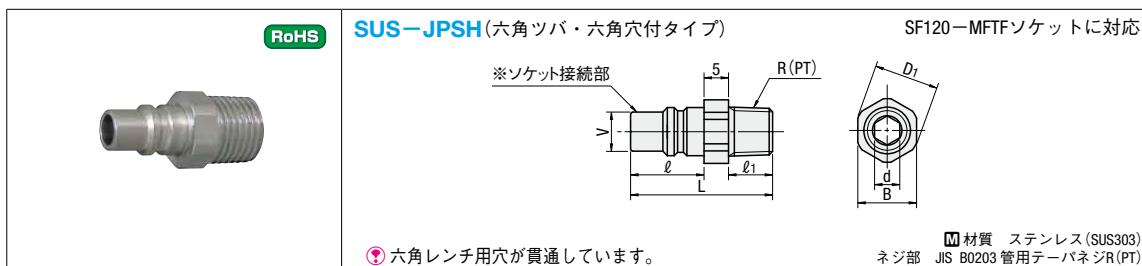

| 対応 ソケット | ソケットとの接続部 | | L | D ₁ | 六角対辺 B | 六角レンチ穴 ○d | テーパネジ R(PT) | ℓ ₁ | 型 式 | | ¥基準単価 1~9本 |
|-----------------------------|-----------|----|--------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----|---------------|
| | V | ℓ | | | | | | | Type | No. | |
| SF120-MFTF ソケット穴径 V=8 | 8 | 15 | 29 | (13.5) | 12 | ○5 | 1/8 | 9 | 六角ツバ・六角穴付 | 1 | 780 |
| | | 31 | (15.5) | 14 | | ○5 | 1/4 | 11 | SUS-JPSH(ステンレス) | 2 | 800 |


① 対応ソケット：金型ステンレスカプラ・ソケット SF120-MFTF **P.1189**

② 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

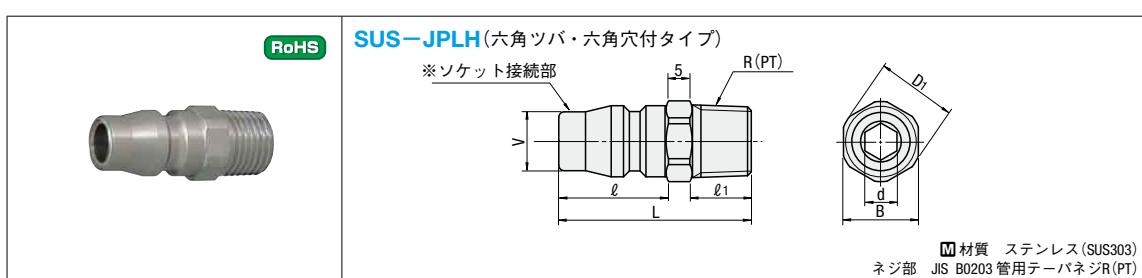

| 対応 ソケット | ソケットとの接続部 | | L | D ₁ | 六角対辺 B | 六角レンチ穴 ○d | テーパネジ R(PT) | ℓ ₁ | 型 式 | | ¥基準単価 1~9本 |
|--------------------------------|-----------|----|--------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----|---------------|
| | V | ℓ | | | | | | | Type | No. | |
| SF120-MKSH ソケット穴径 V=10.9 | 10.9 | 20 | 34 | (15.5) | 14 | ○6 | 1/8 | 9 | 六角ツバ・六角穴付 | 1 | 920 |
| | | 36 | (15.5) | 14 | | ○6 | 1/4 | 11 | SUS-JPLH(ステンレス) | 2 | 950 |

① 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

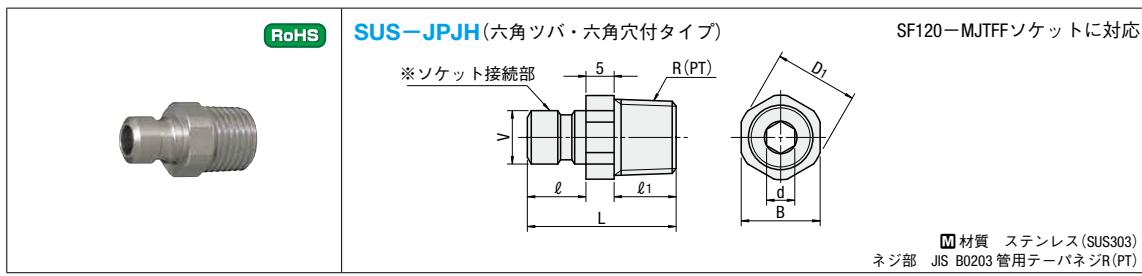

| 対応 ソケット | ソケットとの接続部 | | L | D ₁ | 六角対辺 B | 六角レンチ穴 ○d | テーパネジ R(PT) | ℓ ₁ | 型 式 | | ¥基準単価 1~9本 |
|-------------------------------|-----------|------|--------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----|---------------|
| | V | ℓ | | | | | | | Type | No. | |
| SF120-MJTF ソケット穴径 V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 24.4 | (13.5) | 12 | ○5 | 1/8 | 9 | 六角ツバ・六角穴付 | 1 | 780 |
| | | 26.4 | (15.5) | 14 | | ○5 | 1/4 | 11 | SUS-JPJH(ステンレス) | 2 | 800 |

① 対応ソケット：金型ステンレスカプラ・ソケット SF120-MJTF **P.1189**

② 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。



| 対応 ソケット | ソケットとの接続部 | | L | D ₁ | 六角対辺 B | 六角レンチ穴 ○d | テーパネジ R(PT) | ℓ ₁ | 型 式 | | ¥基準単価 1~9本 |
|-----------------------------|-----------|----|--------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----|---------------|
| | V | ℓ | | | | | | | Type | No. | |
| SF120-MFTF ソケット穴径 V=8 | 8 | 15 | 29 | (13.5) | 12 | ○5 | 1/8 | 9 | 六角ツバ・六角穴付 | 1 | 780 |
| | | 31 | (15.5) | 14 | | ○5 | 1/4 | 11 | SUS-JPSH2(ステンレス) | 2 | 800 |

① 対応ソケット：金型ステンレスカプラ・ソケット SF120-MFTF **P.1189**

② 常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。