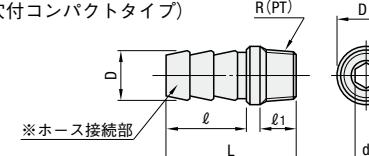


## HOSE NIPPLES

## ホースニップル

-六角穴付タイプ(六角レンチ取付用)-

NPWN (六角穴付タイプ)  
NPWNC (六角穴付コンパクトタイプ)


※六角レンチ用穴が貫通しています。

■材質 黄銅(C3604)  
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

ホース取付部 D l	D1 L	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	l1	型式		¥基準単価 1~9本
					Type	No.	
12.6 22.5	13 14	34.5 36.5	○6 ○8	1/8 1/4	NPWN	1	85
						2	95
13.2 27	18	46	○8	3/8		3	130
12.6 22.5	18	40.5	○6	3/8	NPWNC	3	130

※常圧980kPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。

NPWS (ショートタイプ)

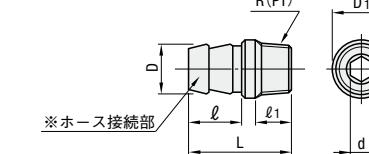


※六角レンチ用穴が貫通しています。

■材質 黄銅(C3604)  
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

ホース取付部 D l	D1 L	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	l1	型式		¥基準単価 1~9本
					Type	No.	
12.6 16.5	13 14	28.5 31.5	○6 ○8	1/8 1/4	NPWS	1	75
						2	85

※常圧980kPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。

NPWL (六角穴付ロングタイプ)

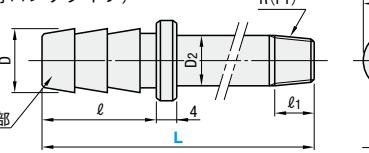

※ホース接続部とテーパネジ部の両端に六角レンチ用穴が付きます。

■材質 黄銅(C3604)  
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)


ホース取付部 D l	D1 D2	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	l1	型式		L	¥基準単価 1~9本
					Type	No.		
12.6 22.5	14 13.2	10 13.2	○6 ○8	1/8 1/4	NPWL	1	50~200	800 1,050 1,400 1,800
						2		

※常圧980kPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。型式  
NPWN 1  
NPWS 2  
NPWNC 3

Example 使用例 ● NPWN・NPWNC・NPWS・NPWL・LSNM・LSN

型式 - L  
NPWL 2 - 120在庫品 翌日出荷 P.47  
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47  
数量区分 標準対応 個別対応 大口  
数量 1~9 10~99 100~  
値引率 基準単価 5% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

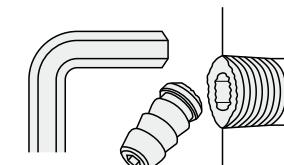

万一、ホースニップルが折損した場合、内径側に六角レンチ用の穴が切ってあるため、取り外しが簡単に行えます。

## HOSE NIPPLES

## L-SHAPED HOSE NIPPLES


## ホースニップル/L形スイベルホースニップル

-スパナ取付用-

-耐熱120°Cタイプ-




NPW (スパナ取付用)

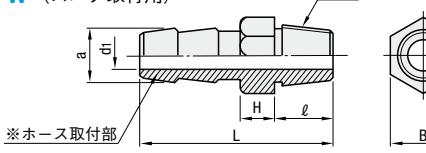■材質 黄銅(C3604)  
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

ホース取付部 a	d1	L	六角対辺		H	テーパネジ R(PT)	l	型式		¥基準単価 1~9本
			B	H				Type	No.	
12	6	38	14	7	1/8	1/4	10	NPW	1	140
			8	7					2	160
	15	48	17	8					3	250

※常圧980kPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。


NPL (スパナ取付用ロングタイプ)

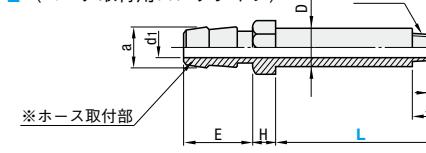■材質 黄銅(C3604)  
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

ホース取付部 a	d1	E	L	六角対辺		H	テーパネジ R(PT)	l	S	d	型式		¥基準単価 1~9本
				B	H						Type	No.	
12	6	21	10.5	14	7	1/8	1/4	10	3.97	9.728	NPL	1	400
				13.8	8				6.01	13.157		2	550
	15	28	16.8	17	8				12	6.35		3	760

※常圧980kPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。


LSNM (L形スイベルタイプー流量一定タイプ)

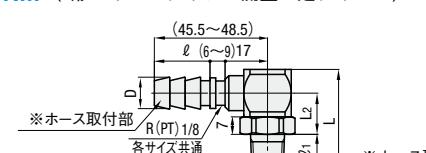

スイベルタイプの内部構造の違いについては、P.1220をご参照ください。

■材質 本体: 黄銅(C3604)  
内部部品: 黄銅(C2700W)  
フッ素ゴム フッ素系グリス■材質 黄銅(C3604)  
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

LSN (L形スイベルタイプ)

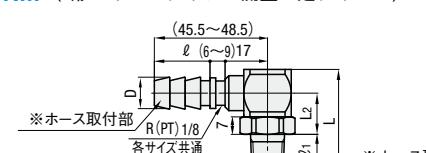

スイベルタイプの内部構造の違いについては、P.1220をご参照ください。

■材質 本体: 黄銅(C3604)  
内部部品: 黄銅(C2700W)  
フッ素ゴム フッ素系グリス■材質 黄銅(C3604)  
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

ホース取付部 D l	L	L2	六角対辺		B	六角レンチ穴 ○d	テーパネジ R(PT)	l1	型式		¥基準単価 1~9本
			L	L2					Type	No.	
12.6 22.5	35.5 38.5 39.5 36.5 42.5	16.5 20 19	○6	1/8	9.5	1/4	12.5	13.5	LSNM	1	980
			○8	1/4						2	1,530
			○8	3/8						3	810
			○5	1/8						2	1,350
			○6	1/4						3	

※常圧980kPa(10kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご使用ください。

※水温120°C以下でご使用ください。

