 
 



冷却用ネジ変換ジョイント



JEMM(オネジ・オネジ変換ジョイント)
JEMMR(オネジ・オネジ変換ジョイントー六角穴付タイプ)

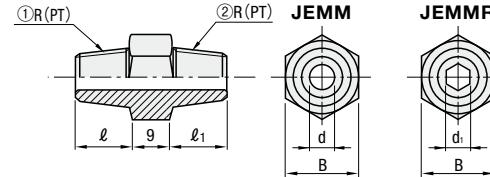

■材質 黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R(PT)

| B | d | 六角レンチ穴 ○d ₁ | l | l ₁ | ① R(PT) | ② R(PT) | 型式 | | ¥基準単価 1~9本 | | |
|----|---|---------------------------|----|----------------|------------|------------|------|-----|------------|-------|--|
| | | | | | | | Type | No. | JEMM | JEMMR | |
| 14 | 6 | ○ 6 | 10 | 10 | 1/8 | 1/8 | 11 | 400 | 450 | | |
| | | | | | | | 12 | 450 | 520 | | |
| | | | | | | | 13 | 550 | 650 | | |
| | 8 | ○ 8 | | 10 | 1/4 | 1/4 | 22 | 500 | 570 | | |
| | | | | | | | 23 | 550 | 650 | | |
| | | | | | | | 33 | 600 | 690 | | |

※常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。



■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47


| 数量区分 | | 標準対応 | | | 個別対応 大口 |
|------|------|-------|-------|--------|---------|
| 数量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

JEFS(メネジ・メネジ変換ジョイント)
JEFSR(メネジ・メネジ変換ジョイントー六角穴付タイプ)

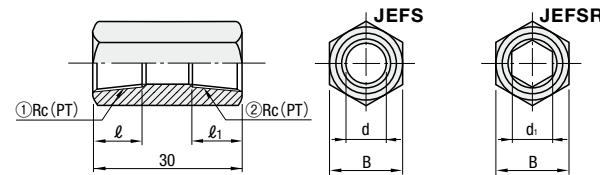

■材質 黄銅(C3604) ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ Rc(PT)

| B | d | 六角レンチ穴 ○d ₁ | l | l ₁ | ① Rc(PT) | ② Rc(PT) | 型式 | | ¥基準単価 1~9本 | |
|----|---|---------------------------|----|----------------|-------------|-------------|------|-----|------------|-------|
| | | | | | | | Type | No. | JEFS | JEFSR |
| 17 | 6 | ○ 6 | 10 | 10 | 1/8 | 1/8 | 11 | 400 | 480 | |
| | | | | | | | 12 | 450 | 520 | |
| | | | | 12 | 1/4 | 1/4 | 22 | 500 | 550 | |
| | | | | | | | 23 | 550 | 600 | |

※常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。




■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47

| 数量区分 | | 標準対応 | | | 個別対応 大口 |
|------|------|-------|-------|--------|---------|
| 数量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

JEMF(メネジ・オネジ変換ジョイント)
JEMFR(メネジ・オネジ変換ジョイントー六角穴付タイプ)

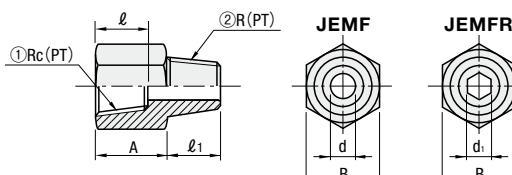

■材質 黄銅(C3604)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ Rc(PT)

| A | B | d | 六角レンチ穴 ○d ₁ | l | l ₁ | ① Rc(PT) | ② R(PT) | 型式 | | ¥基準単価 1~9本 | |
|----|----|---|---------------------------|----|----------------|-------------|------------|------|-----|------------|-------|
| | | | | | | | | Type | No. | JEMF | JEMFR |
| 14 | 17 | 6 | ○ 6 | 10 | 10 | 1/8 | 1/8 | 11 | 500 | 550 | |
| | | | | | | | | 12 | 510 | 620 | |
| | | | | | | | | 21 | 650 | 760 | |
| | 16 | 8 | ○ 8 | 12 | 12 | 1/4 | 1/4 | 22 | 650 | 700 | |
| | | | | | | | | 23 | 680 | 800 | |
| | | | | | | | | 31 | 900 | 950 | |
| | 21 | 6 | ○ 6 | 12 | 10 | 3/8 | 1/8 | 32 | 820 | 930 | |
| | | | | | | | | 33 | 950 | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | | |

※常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。



■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47

| 数量区分 | | 標準対応 | | | 個別対応 大口 |
|------|------|-------|-------|--------|---------|
| 数量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。