



バッフル板

－ R カットタイプ／斜カットタイプ－

追加加工価格も数量スライド適用 **P.49**

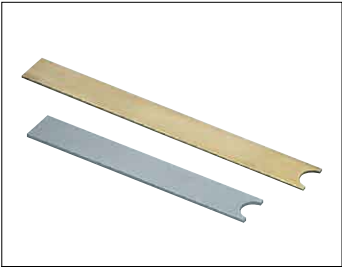


型 式	材 質
BFPXR	黄銅 (C3604)
BFAPR	アルミ (A5052P)

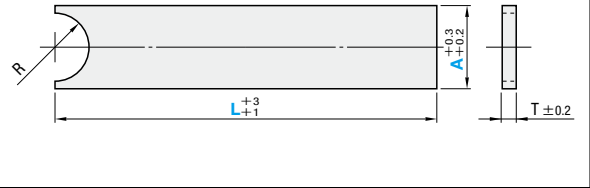

－Rカットタイプ－

T	R	型 式		L 10mm単位	¥ 基準単価 1～4本					
		Type	A		BFPXR			BFAPR		
					L50～100	L110～150	L160～200	L50～100	L110～150	L160～200
2.0	4	BFPXR (黄銅)	10	50～200	300	350	400	340	390	440
			12		320	370	410	360	410	450
	5		16		360	410	460	400	450	490
			18		380	430	480	420	470	510
			20		400	450	490	440	480	530
3.0	8		22		420	470	510	460	500	550
			24		480	520	570	510	560	610
			25		480	530	580	520	570	620
			28		530	580	630	580	630	670
	11		30		630	670	720	670	720	770
		35	650	690	740	690	740	790		

 Order
注文例

型 式

－

L

BFPXR 20


－

200

BFAPR 24


－

200


 Delivery
出荷日

3

 日日出荷

 ストック **A** 翌日出荷 300円/1本 **PM 6:00迄** **P.48**

☎ 3本以上で1明細行当たり一律810円

 Price
価格


■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) **P.47**

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1～4	5～9	10～14	15～20	21～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
☎ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。					


バッフル板

－ブランクタイプ－



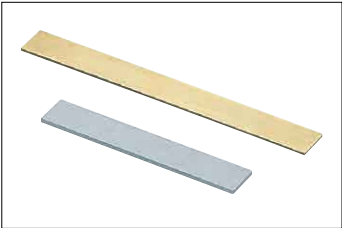


型 式	材 質
BFP	黄銅 (C3604)
BFAP	アルミ (A5052P)

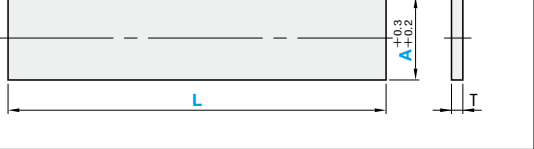

－ブランクタイプ－

T	型 式		L(選択)						
	Type	A	50	100	150	200	250	300	
1.5	BFP (黄銅)	6	○	○	○	○	—	—	
		8	○	○	○	○	—	—	
2.0		10	○	○	○	○	—	—	
		12	○	○	○	○	○	○	
2.0		14	○	○	○	○	○	○	
		16	○	○	○	○	○	○	
2.0		18	○	○	○	○	○	○	
		20	○	○	○	○	○	○	
3.0		22	○	○	○	○	○	○	
		24	○	○	○	○	○	○	
3.0		25	○	○	○	○	○	○	
		28	○	○	○	○	○	○	
3.0	30	○	○	○	○	○	○		
	35	○	○	○	○	○	○		
1.5	BFAP (アルミ)	6	○	○	○	○	—	—	
		8	○	○	○	○	—	—	
2.0		10	○	○	○	○	—	—	
		12	○	○	○	○	○	○	
2.0		16	○	○	○	○	○	○	
		18	—	○	○	○	—	○	
2.0		20	○	○	○	○	○	○	
		22	○	—	○	—	○	—	
3.0		24	—	—	—	—	○	○	
		25	—	—	○	○	○	○	
3.0		30	○	○	○	○	○	○	

 Order
注文例

型 式


－

L

BFAP 10

－


100

 Delivery
出荷日

在庫品

 翌日出荷 **P.47**


☎ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

 Price
価格


■数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) **P.47**

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1～9	10～49	50～99	100～	
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り	☎ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量スライド価格 (☎1円未満切り捨て) P.47					


型 式		¥ 基準単価 1～9本				
Type	A	L50・100	L150・200	L250	L300	
BFP	6～10	200	300	—	—	
	12～25	200	300	400	500	
	28～35	350	450	550	650	
BFAP	6～10	240	330	—	—	
	12～25	240	330	430	520	
	30	380	480	570	670	

 Example
使用例

・バッフル板加工例

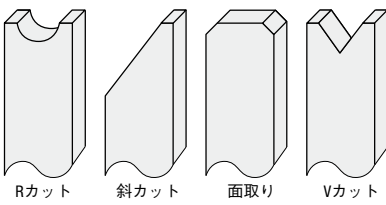


Rカット 斜カット 面取り Vカット

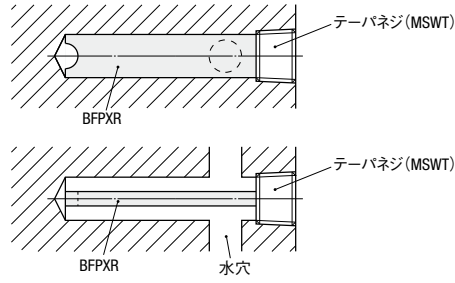


BFAPR BFAPR 水穴 テーパネジ (MSWT)

☎ バッフル板は廻り防止のため、冷却穴への軽圧入をお奨めします。



バック販売のご案内
同一サイズまとめ買いでお得です。

型式			¥ バック価格			
PACK	Type	A	30PACK (30本入り)			
			L50・100	L150・200	L250	L300
30PACK	BFP	6～10	5,400 (一本当り ¥180)	8,100 (一本当り ¥270)	—	—
		12～25	5,400 (一本当り ¥180)	8,100 (一本当り ¥270)	10,800 (一本当り ¥360)	13,500 (一本当り ¥450)
		28～35	9,450 (一本当り ¥315)	12,150 (一本当り ¥405)	14,850 (一本当り ¥495)	17,550 (一本当り ¥585)

 Order
注文例

型 式

PACK

－

Type

D

－

L

30PACK


－

BFP

6

－

100

 Delivery
出荷日

在庫品

 翌日出荷 **P.47**

☎ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。