

カートリッジヒーダ


-L寸・W数・フランジ選択 センサ一体タイプ

追加工価格も数量スライド適用 P.4

■特徴：カートリッジヒーターと温度センサ(Kタイプ)が一体になった商品で、

ヒータと温度センサを別に設置する必要がないため、スペースのない部分への取り付けに向いています。

また、ヒータ自体の温度をセンサで制御するので、異常発熱によるショートや発火を未然に防ぐことができます。

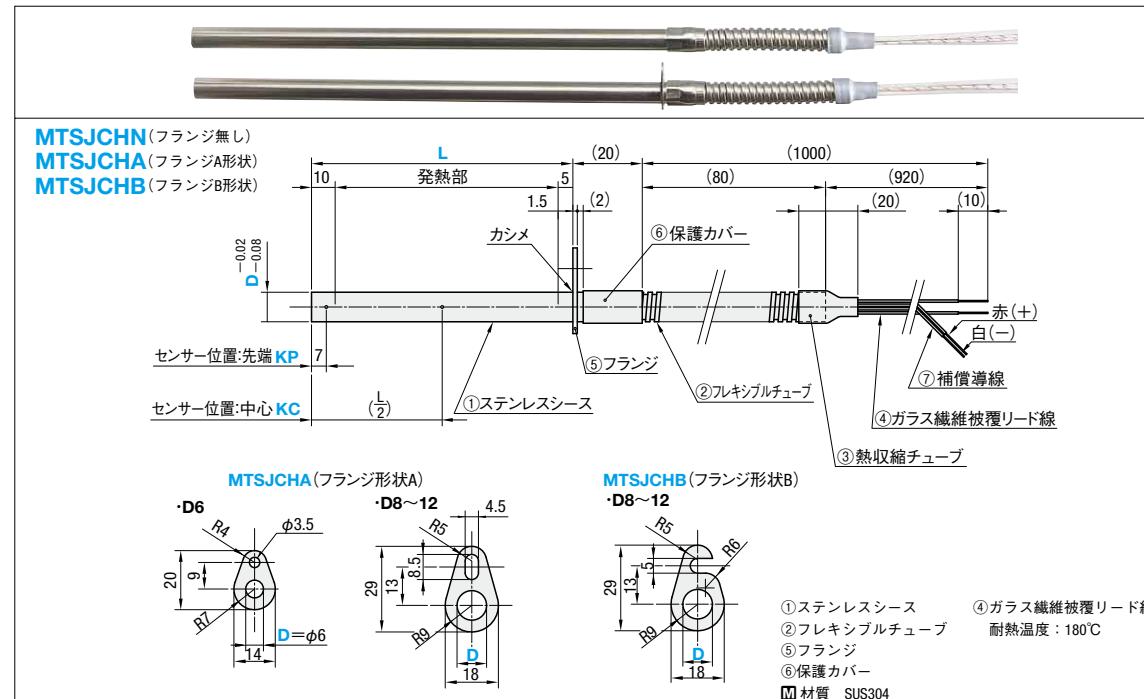

W密度 (W/cm ²)	型式		L 指定1mm単位	V(電圧) 選択	W(ワット数) 指定10W単位	センサ位置 (Kタイプ)選択
	Type	D				
2≤W/cm ² ≤15 W/cm ² =W/[D×(L-15)×3.14/100]	MTSJCHN(フランジ無し)	*6	50~200	200	50~520	KP : 先端 KC : 中心
	MTSJCHA(フランジA形状)	8	50~1100			
	MTSJCHB(フランジB形状)	10	50~400		50~1600	
		12			50~1800	

● フット数Wの指定は、W密度(W/cm^2)が、 $2 \leq W/cm^2 \leq 15$ の範囲でご指定ください。 ● *P6はフランジB形状選択不可



型式 - L - V - W - センサ位置
MTS1CHA10 - 200 - V200 - W600 - KP



8 日目出荷



 
 
 
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応			個別対応大口
数量	1~9	10~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください

型式		￥基準単価 1~9本						
Type	D	L50 ～L100	L101 ～L150	L151 ～L200	L201 ～L250	L251 ～L300	L301 ～L350	L351 ～L400
MTSJCHN (フランジ無し)	6	7,420	7,710	8,000	—	—	—	—
	8	7,690	8,190	8,550	8,910	9,280	9,650	10,080
	10	8,000	8,360	8,730	9,070	9,420	9,770	10,140
	12	8,190	8,550	8,890	9,220	9,590	9,960	10,320
MTSJCHA (フランジA形状)	6	8,000	8,280	8,570	—	—	—	—
	8	8,330	8,830	9,190	9,560	9,930	10,290	10,720
MTSJCHB (フランジB形状)	10	8,640	9,010	9,370	9,720	10,060	10,420	10,780
	12	9,250	9,620	10,230	10,600	10,840	11,460	12,070



Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	JC	ヒータ用リード線長さを変更します。	JC2 JC1
		指定方法 リード線長さ (mm)	
		JC2 2000	600 1,200
	HC	温度センサ用補導線長さを変更します。	HC2 HC1
		指定方法 補導線長さ (mm)	
		HC2 2000	1,700 2,800
	M4	丸型圧着端子 (M4) をリード線に取付けます。	200
	G4	Y型圧着端子 (M4) をリード線に取付けます。	200