



ピン用ホールドプレート

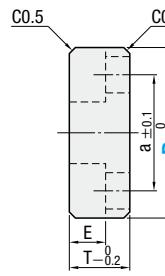

RoHS

CPHP

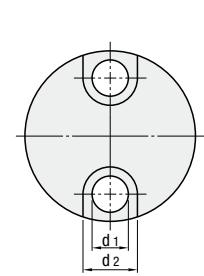

■材質 S45C
■表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe₃O₄)

ピンツバ径 (参考値)	適用ボルトサイズ	a	d1	d2	E	T	型式		¥基準単価	
							Type	D		
φ 5以下	M4	12	5	8	5.5	8	CPHP	20	240	
		16						25	320	
	M6	20	7	11	7	11.5		30	380	
		24						34	400	
		30						40	460	

型式
CPHP30Example
使用例

在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。




数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分 標準対応 個別対応 大口

数量 1~9 10~19 20~49 50~100 101~


値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

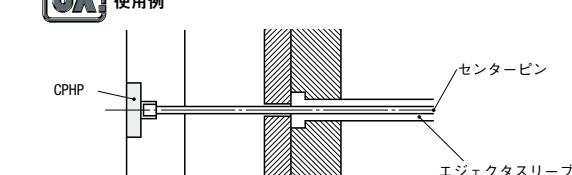

RoHS

APP

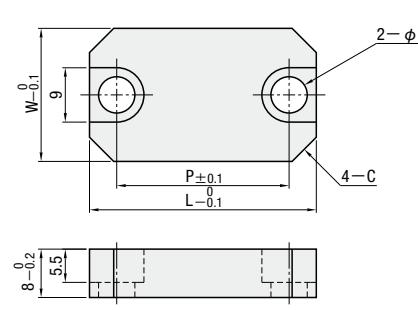

■材質 S45C

ピンツバ径 (参考値)	使用ボルトサイズ	W	L	P	C	型式		¥基準単価
						Type	No.	
φ 9以下	M5	13	28	19	2	APP	6	620
		16	32	23	3		10	660
		22	38	29	5		16	720
		26	42	33	6		20	950

型式
APP10Example
使用例

在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。




数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分 標準対応 個別対応 大口

数量 1~9 10~19 20~49 50~100 101~

値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

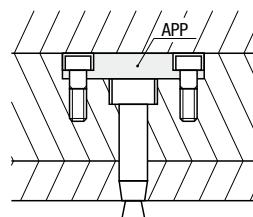

APPはランナーロックピン用受け板としても使用できます。

コアピンホールドネジ/位置決めボルト


納期短縮



■コアピンホールドネジ RoHS



MSWPN(細目タイプ)

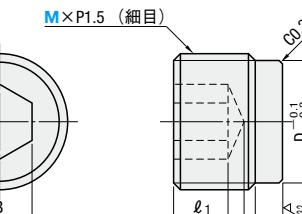

MSWPNは細目タイプです。
(l₁~l₃)の範囲で長さを合わせ
調整して使用できます。

■材質 S45C
■硬度 34~43HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe₃O₄)
ネジ部 JIS B0205の2級

■MSWPN(細目タイプ)

MSWPN (細目タイプ)

M × Pitch (細目)	D	B	l ₁	l ₂ max.	l ₃	L - l ₃	Type	M	L	¥基準単価
M12×1.5	10	6	4	11	12	3	12	15	15	90
M16×1.5	14	8	5	12	13	4	16	15	15	100
M20×1.5	15	10	5	9	10	5	20	15	15	120
M24×1.5	21	12	9	14	15	6	24	20	20	140
M30×1.5	25	14	11	17	18	7	30	25	25	220


Order
注文例
MSWPN24 - 20Price
価格Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~99 100~199 200~299 300~500 501~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■位置決めボルト RoHS

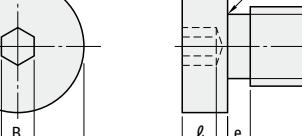MSWG(並目タイプ)
MSWGP(細目タイプ)

MSWGは並目タイプ、MSWGPは細目タイプです。

■材質 SCM435
■硬度 33~38HRC
■表面処理 JIS B0205 6g(2級)

■MSWG(並目タイプ)

MSWG (並目タイプ)

H	T	B	l	e	R	M × Pitch	Type	M	L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
5.5	2	1.5	2	1.0	0.2	M 3×0.5 (並目)	3	4	6			
7	2.5	2				M 4×0.7 (並目)	4	5.5	7.5			
8.5	3	2.5	3	1.5	0.3	M 5×0.8 (並目)	5	6	8			
10	3.5	3				M 6×1.0 (並目)	6	6.5	8.5			
13	4	4				M 8×1.25 (並目)	8					
16	4	5	4			M 10×1.5 (並目)	10	9	11			
18	6	6				M 12×1.75 (並目)	12	11	13			
22	5	8	2.0	0.5		M 16×2.0 (並目)	16	13	15			
24	5	10	5			M 18×2.5 (並目)	18	13	15			
26	6	12				M 20×2.5 (並目)	20	15	17			
18	4	6	4			M 12×1.5 (細目)	12	8	9			
22	5	8	2.0	0.5		M 16×1.5 (細目)	16	9	11			
24	5	10	5			M 18×1.5 (細目)	18	10	13			
26	6	12				M 20×1.5 (細目)	20	10	15			

■MSWGP(細目タイプ)

MSWGP (細目タイプ)

H	T	B	l	e	R	M × Pitch	Type	M	L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
22	5	8	5	2.0	0.5	M 12×1.5 (細目)	12	8	9			
24	5	10	5			M 16×1.5 (細目)	16	9	11			
26	6	12				M 18×1.5 (細目)	18	10	13			
26	6	12				M 20×1.5 (細目)	20	10	15			

■Positioning Screw Plugs

MSWG (位置決めボルト)

MSWG6 - 8.5

Order
注文例
MSWG6 - 8.5Price
価格Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

※1部~9本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。

[計算例] MSWG3-4を5本ご注文の場合

1本当たりのバラチャージ: 500円 ÷ 5 = 100円