
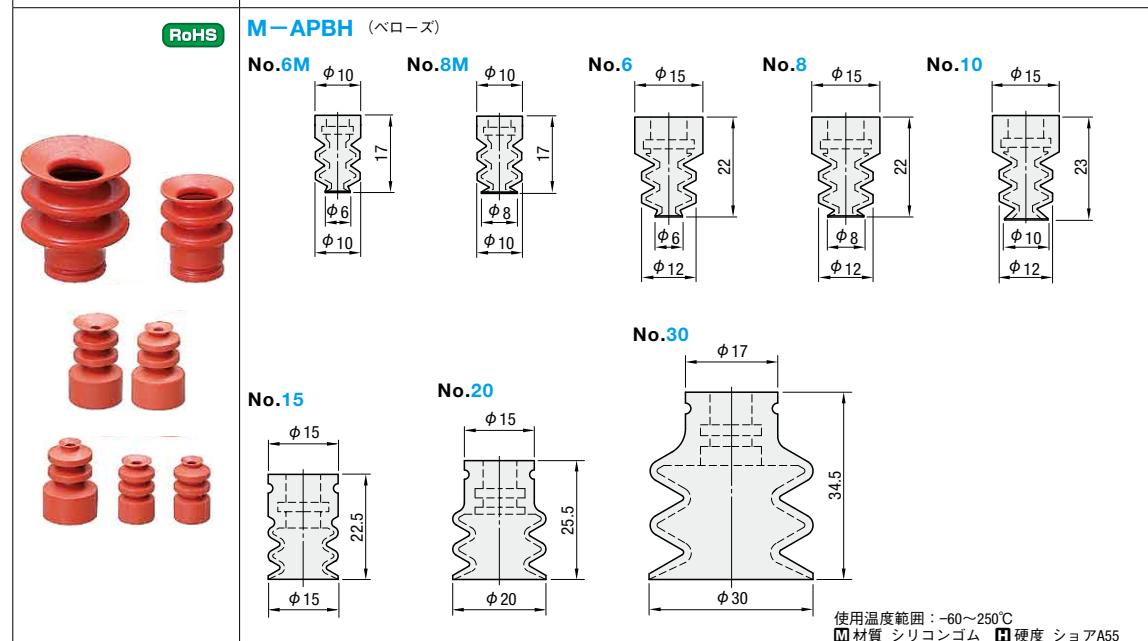


ADSORPTION PADS
吸着パッド

ADSORPTION METAL FITTINGS
吸着金具

① 本商品は日本国内のみの販売となります。

① 本商品は日本国内のみの販売となります。

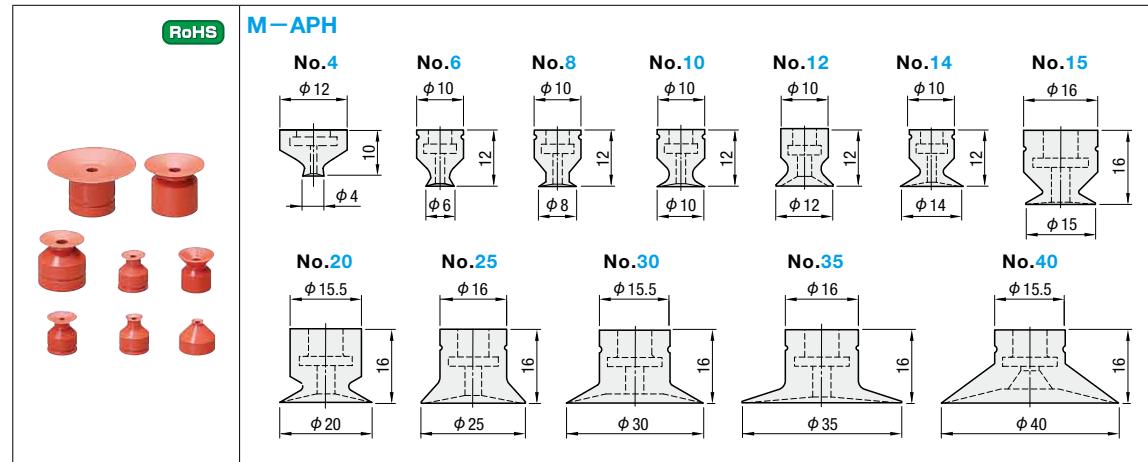

適用金具	取付タイプ	パッド径	型式		¥基準単価 1~19本	¥スライド単価 20~100本
			Type	No.		
M-VFILM	埋込式	4	M-APH	4	175	166
		6		6	175	166
		8		8	185	175
		10		10	195	185
		12		12	240	216
		14		14	255	229
		15		15	265	238
		20		20	270	243
		25		25	290	261
		30		30	310	263
M-VFIL		35		35	330	280
		40		40	520	468

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例
M-APH8


Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 **P.47**
① ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

■特長

- 射出成形時の成形品口ボット取り出しにご使用ください。
- ベローズタイプは、角度の付いた成形品に適しています。

■注意事項

- 吸着パッドに吸着金具がしっかり埋め込まれていることをご確認の上、ご使用ください。

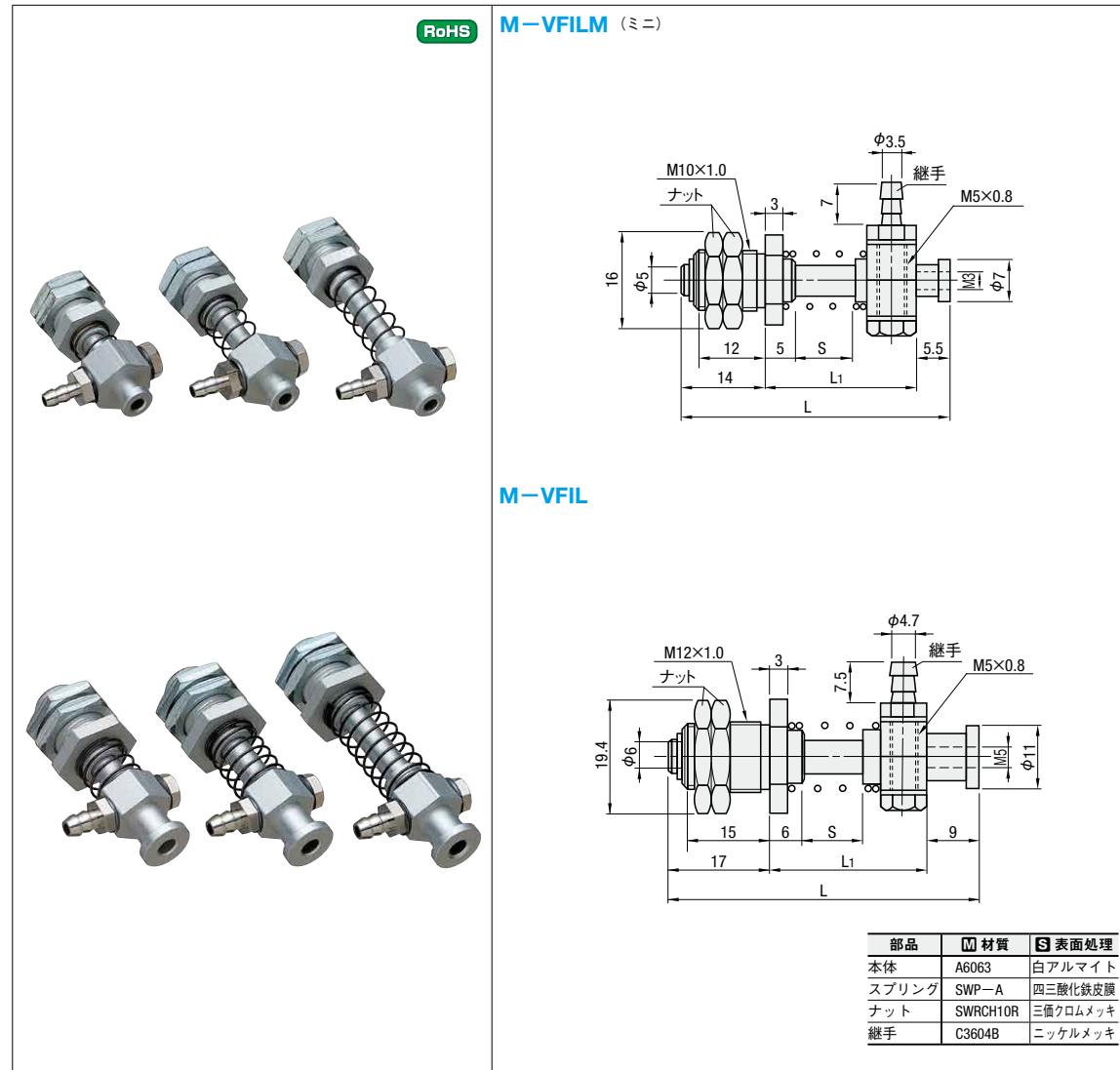

ストローク S	L	L ₁	スプリング ばね定数(N/mm) 最大荷重(N)		適用パッド	型式 Type	No.	¥基準単価 1~9本 10~50本	
			0.5	4.25				5	950 807
10	44.5	25	0.25	4.15	M-APH4~14 M-APBH6M・8M	M-VFILM (ミニ)	5 10	1,180 1,121	
20	56.5	37	0.17	4.51				1,240 1,178	
5	46	20	0.27	2.46	M-APH15~40 M-APBH6~40	M-VFIL	5 10 20	980 833 1,230 1,168 1,280 1,216	
10	53	27	0.16	2.74				1,280 1,216	
20	65	39	0.11	3.00					

・荷重 [kgf] = 荷重N × 0.101972

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例
M-VFILM5

Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 **P.47**
① ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

