

適用金具	取付タイプ	パッド径	型式		M-VPS		M-VPBS	
			Type	No.	¥ 基準単価	¥ スライド単価	¥ 基準単価	¥ スライド単価
					1~19本	20~100本		
M-VPHC15 M-VPHD15 M-VPHE15	埋込式	4	M-VPS	4	450	430	740	700
		6		6				
		8		8				
		10		10				
		15		15				
		20	M-VPBS	20	500	480	830	790
		30		30				
		40		40				
		50		50				
		60		60				

⑥ 表示数量超えは WOS にてご確認ください

■特

- 射出成形時の成形品ロボット取り出しにご使用ください
 - ベローズタイプは、角度の付いた成形品に適しています

■注意事項


- 吸着パッドに吸着金具がしっかりと埋め込まれていることをご確認の上、ご使用ください。



型式
M-VPS10




 在庫品 翌日出荷  P.47
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します

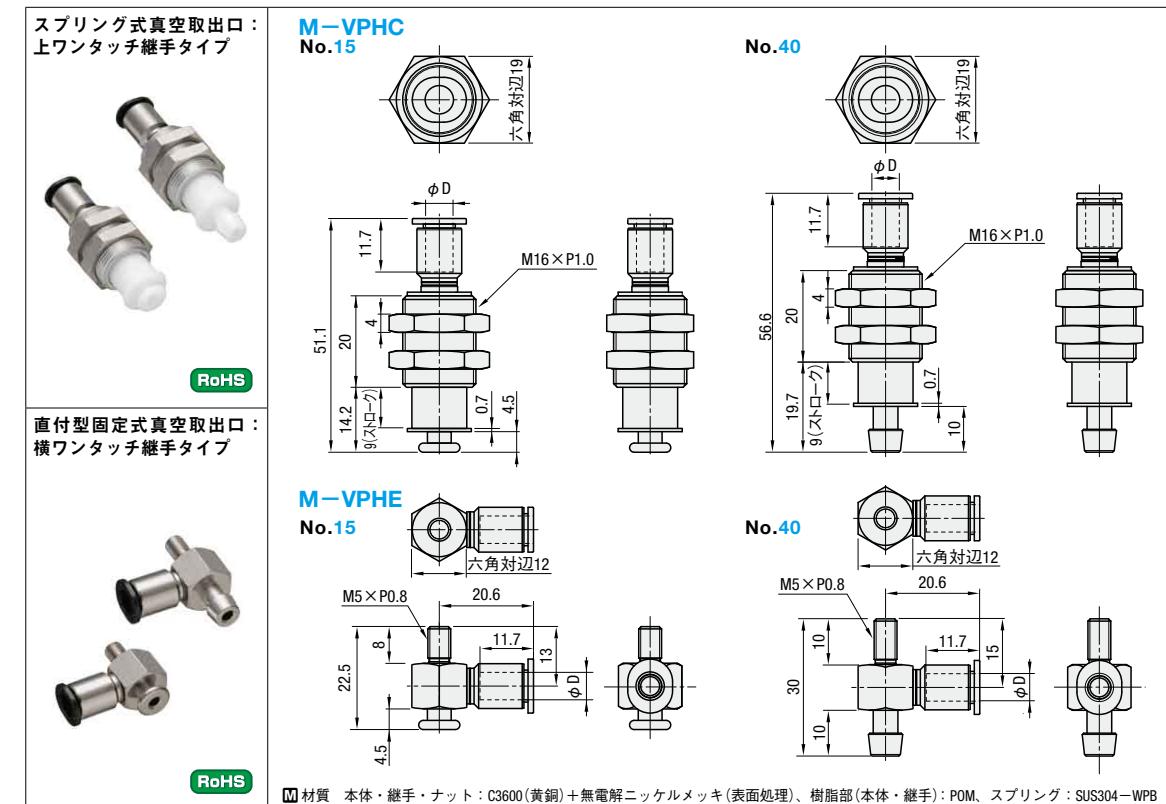

M 材質 本体・継手・ナット：C3600（黄銅）+無電解ニッケルメッキ（表面処理）、樹脂部（本体・継手）：POM、スプリング：SUS304—WPB

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑥ ソフトナイロンやビニルチューブ等の軟質のチューブは取付けができない事や空気漏れを起こす場合がございますのでご注意ください。（推奨チーズ材質：白レタク）

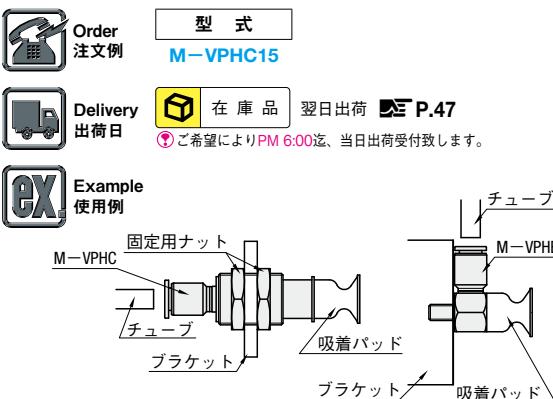

- ・M-VPHCは固定用ナットでブラケットを挟み込み、固定してください。
- ・M-VPHEはブラケットにタップ加工を施し、ねじ部で固定してください。