


HOLDERS FOR PIPE  
パイプホルダ



AT-PHC(パイプホルダ)

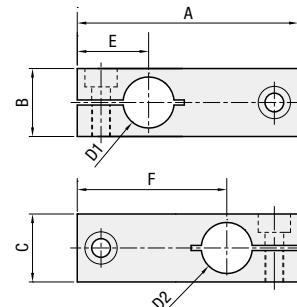

■材質 A6061相当 ■表面処理 白アルマイト

● 本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用頂く商品です。

他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。

● パイプをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけください。

A	B	C	E	F	D1	D2	重量(g) <sup>※1</sup>	パイプ固定用ボルト(付属品)	型式		¥基準単価 1~10本
									Type	No.	
50	14	14	16	34	10	10	19	M4-8:2本	AT-PHC	1010	570
65	20	20	21	44	15	15	49	M5-12:2本		1515	630
78	24	24	25	53	20	20	79	M6-15:2本		2020	840
58	14	20	16	37	10	15	30	M4-8:1本 M5-12:1本		1015	600
72	24	20	25	51	15	20	59	M5-12:1本 M6-15:1本		1520	840

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式  
AT-PHC1010




Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷 P355

● ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。



Example  
使用例

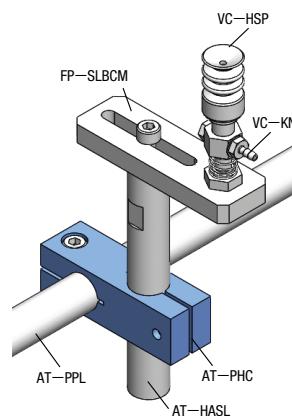


SLIDE BLACKETS JOINT

スライドブラケット用パイプジョイント




FP-FMJT(パイプジョイント)

■ネジ穴 1ヶ所 (1M5)

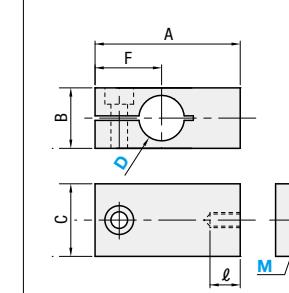

■ネジ穴 2ヶ所 (2M5)

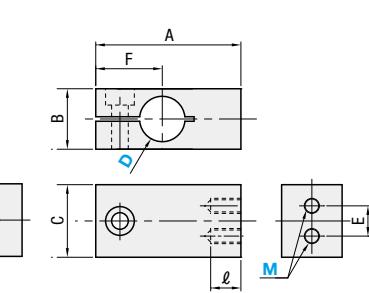

■材質 A6061相当 ■表面処理 白アルマイト

● 本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用頂く商品です。

他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。

● パイプをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけください。

A	B	C	F	E	$\ell$	M×P	重量(g) <sup>※1</sup>	パイプ固定用ボルト(付属品)	型式		M	¥基準単価 1~10本
									Type	D		
44	14	20	20	-	10	M5×P0.8	24	M4-8:1本	FP-FMJT	10	1M5 (M5ネジ1ヶ所)	720
48	20	24	22				38	M5-12:1本		15		760
55	24	24	26				44	M6-15:1本		20		800
44	14	20	20				20	M4-8:1本		10	2M5 (M5ネジ2ヶ所)	760
48	20	24	22				27	M5-12:1本		15		800
55	24	24	26				24	M6-15:1本		20		840

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式  
FP-FMJT10 - 2M5




Delivery  
出荷日 在庫品 翌日出荷 P355

● ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。



Example  
使用例

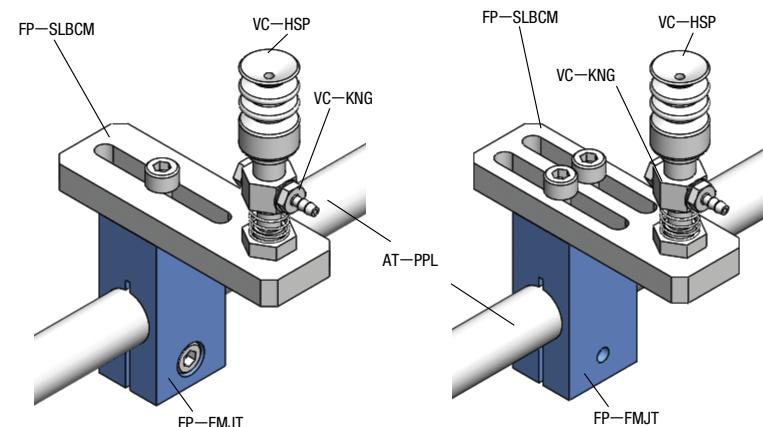

● 高さ調整が不要な場合、スライドブラケット(FP-SLBCM)を直接パイプジョイントに固定させ、コンパクトに仕上げることが可能です。

● ネジ2ヶ所で取付ける為、安定した固定が可能です。