


MOLD COUPLERS -SOCKETS・PLUGS-

コンパクト・ダブルバルブ
冷却ハイフローカプラ
-ソケット・プラグ-

①冷却ハイフローカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。

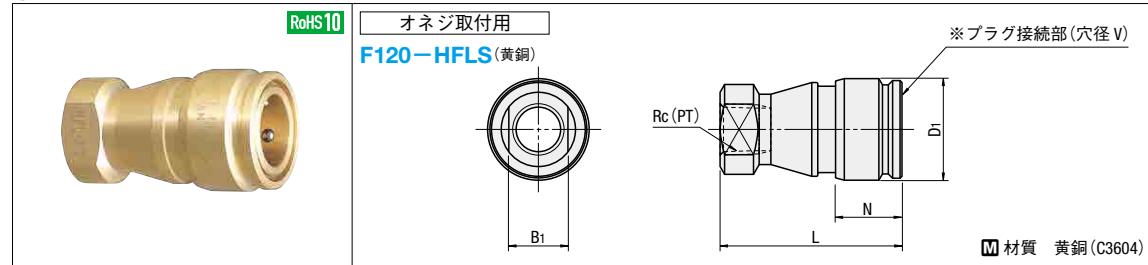

対応 プラグ	プラグとの接続部			L	二面対辺 B1	テーパメネジ Rc(PT)	型 式		¥基準単価 1~9本
	穴径V	N	D1				Type	No.	
ハイフローカプラ 先端径V=15	15	17	26	47	19	1/4	F120-HFLS (黄銅)	2	3,410
ハイフローカプラ 先端径V=19	19	18	32	49	24	3/8		3	5,190
ハイフローカプラ 先端径V=22	22	21	35	60	29	1/2		4	10,380

①対応プラグ：ミスミ冷却ハイフローカプラ F120-HFLP(例F120-HFLP2)・SF120-HFLP **P.210**

日東ハイフローカプラ HFLP(例HFLP2)


①冷却ハイフローカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。

①接続対応早見表 **P.187** ①ソケット・プラグ概要 **P.189・190**


①常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

①水温120°C以下でご使用ください。

①冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。

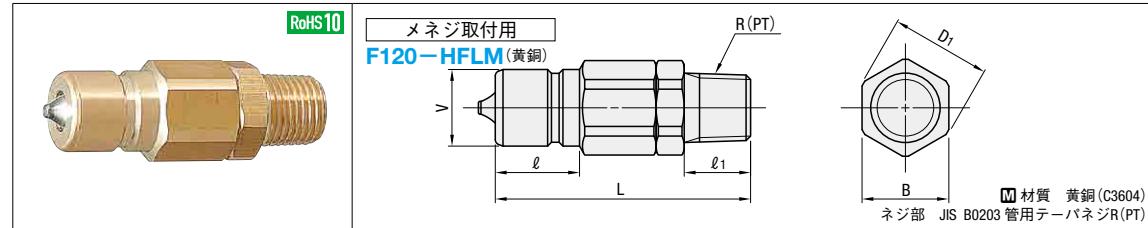

対応 ソケット	ソケットとの接続部			L	D1	六角対辺 B	l1	テーパメネジ Rc(PT)	型 式		¥基準単価 1~9本
	V	l	Type						Type	No.	
ハイフローカプラ 先端径V=15	15	16.5	50	18.5	17	13	1/4	F120-HFLM (黄銅)	2	2,390	
ハイフローカプラ 先端径V=19	19	18	54.5	23	21	13	3/8		3	4,120	

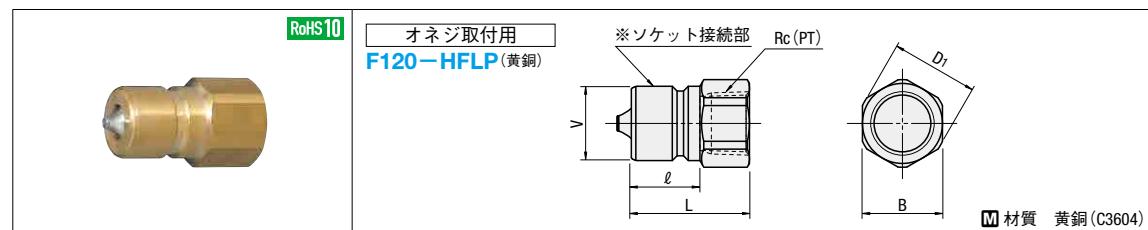

対応 ソケット	ソケットとの接続部			L	D1	六角対辺 B	l1	テーパメネジ Rc(PT)	型 式		¥基準単価 1~9本
	V	l	Type						Type	No.	
ハイフローカプラ 先端径V=15	15	16.5	30	18.5	17	1/4	F120-HFLP (黄銅)	2	1,700		
ハイフローカプラ 先端径V=19	19	18	31	23	21	3/8		3	2,100		

①対応ソケット：ミスミ冷却ハイフローカプラ F120-HFLS(例F120-HFLS2)・SF120-HFLS(例SF120-HFLS2) **P.210**

日東ハイフローカプラ HFLS(例HFLS2)

①冷却ハイフローカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。

①接続対応早見表 **P.187** ①ソケット・プラグ概要 **P.189・190**

①常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。

①冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。

Order
注文例

型 式

F120-HFLS2
F120-HFLM2
F120-HFLP3



Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) **P.355**

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 数 量	1~9	10~50
値引率 基準単価	5%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日

在 庫 品

翌日出荷 **P.355**

①ご希望により18:00迄、当日出荷受付いたします。


MOLD COUPLERS -PLUGS-

金型用カプラ / 冷却水配管用ハイカプラ パック商品
-プラグ--金型カプラ
(六角穴付タイプ)

RoHS10

50 PACK-JPS (50本入り)
100 PACK-JPS (100本入り)

P135のソケットに対応

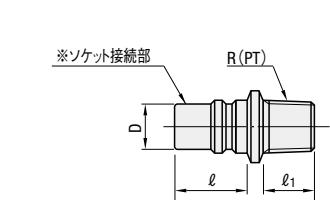

■材質 黄銅(C3604)

ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

①六角レンチ用穴が貫通しています。

-冷却水配管用ハイカプラ
(六角穴付タイプ)

RoHS10

50 PACK-JPS (50本入り)
100 PACK-JPS (100本入り)

P139のソケットに対応

①対応ソケット：ミスミ金型カプラ

KSH・KTSF・KSM・KTSF・KFF・KTF・F120-KSH・F120-KSM・F120-KFF・

F120-KSHL・F120-KTSHBL **P.191**

K□□SH(例. K02SH)・K□□TSH・K□□SM・K□□SF

①常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。 ①プラグ概要 **P.189・190**



Order
注文例

型 式

PACK

Type

No.

50 PACK
100 PACK

JPS

11,500 (1本当り) 20,000 (1本当り)

11,500 (1本当り) 20,000 (1本当り)

①パック商品はご注文より5日目の出荷となります。

お急ぎの場合は、単品(JPS)をご注文ください。


P.192

-冷却水配管用ハイカプラ
(六角穴付タイプ)

RoHS10

50 PACK-JPL (50本入り)
100 PACK-JPL (100本入り)

P139のソケットに対応

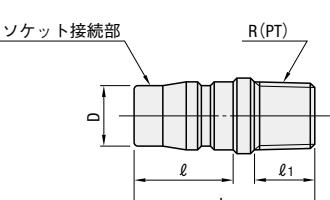

■材質 黄銅(C3604)

ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

①六角レンチ用穴が貫通しています。

-冷却水配管用ハイカプラ
(六角穴付タイプ)

RoHS10

50 PACK-JPL (50本入り)
100 PACK-JPL (100本入り)

P139のソケットに対応

①対応ソケット：ミスミ冷却水配管用ハイカプラ

KHSH・KHSF・KHF・F120-KHSH・F120-KHSF・F120-KHF **P.195**

日東ハイカプラ 20S□(例.20SH)・30S□・40S□

①常圧980kPa(10kgf/cm²)以下でご使用ください。 ①プラグ概要 **P.189・190**



Order
注文例

型 式

PACK

Type

No.

50 PACK
100 PACK

JPL

20,500 (1本当り) 36,000 (1本当り)

20,500 (1本当り) 36,000 (1本当り)

24,500 (1本当り) 43,000 (1本当り)

①パック商品はご注文より5日目の出荷となります。

お急ぎの場合は、単品(JPL)をご注文ください。

P.197