

温水用ゴムホース / ホースカッター

ー耐熱100℃ー

■用途 金型冷却用にご使用いただけます。

■温水用ゴムホース耐熱100℃ー
M-CHN



- 特長
- 金型冷却用にご使用いただけます。
 - ご使用用途に合わせて赤、青の2色からお選びいただけます。イン側、アウト側の識別に便利です。

■材質 NBR
使用温度 ～100℃
最大使用圧力 2.068MPa (300psi)

No.	外径	内径	最小曲げ半径
10	16.7	9.5	76.2
13	19.1	12.7	127.7
19	26.2	19.1	152.4

型式		色	L (m)	¥ 基準単価		
Type	No.			No.		
				10	13	19
M-CHN	10 13 19	R (赤) L (青)	1	1,400	1,700	2,800
			2	2,800	3,400	5,600
			3	4,200	5,100	8,400
			4	5,600	6,800	11,200
			5	7,000	8,500	14,000
			6	8,400	10,200	16,800
			7	9,800	11,900	19,600
			8	11,200	13,600	22,400
			9	12,600	15,300	25,200
			10	14,000	17,000	28,000
			11	15,400	18,700	30,800
			12	16,800	20,400	33,600
			13	18,200	22,100	36,400
			14	19,600	23,800	39,200
			15	21,000	25,500	42,000
			16	22,400	27,200	44,800
			17	23,800	28,900	47,600
			18	25,200	30,600	50,400
			19	26,600	32,300	53,200
			20	28,000	34,000	56,000
			21	29,400	35,700	58,800
			22	30,800	37,400	61,600
			23	32,200	39,100	64,400
			24	33,600	40,800	67,200
			25	35,000	42,500	70,000
			26	36,400	44,200	72,800
			27	37,800	45,900	75,600
			28	39,200	47,600	78,400
			29	40,600	49,300	81,200
			30	42,000	51,000	84,000

Order 注文例

型式 M-CHN 10 色 R L 3

型式 M-CHN 19 色 L L 21

Delivery 出荷日 3 日日出荷

■ホースカッター
M-HCUT



- 特長
- 金型冷却用ホースを安全に、直角に切断できます。
 - 塩ビ、PE、PBなどの樹脂パイプも切断できます。

型式	■ブレード材質	■ブレードコーティング
M-HCUT-25	スチール	テフロン
M-HCUT-38	スチール	テフロン
M-HCUT-50	ステンレス	—

幅	長さ	適用ホース外径	適用パイプ外径 (塩ビ・PE・PB)	型式	¥基準単価
31	210	25	25	M-HCUT-25	3,100
	220	38	30	M-HCUT-38	3,400
	245	50	38	M-HCUT-50	3,800

Order 注文例

型式 M-HCUT-25

型式 M-HCUT-38

Delivery 出荷日 3 日日出荷


高温水用ゴムホース / 温水用ホース / ホースバンド

ー耐熱120℃ー

■高温水用ゴムホース



KGH (高温水用ゴムホース)

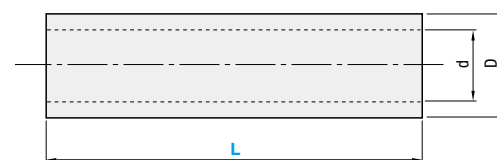

① 適用流体：水

■材質 内/外面ゴム：耐熱性合成ゴム (EPDM)
補強線：アラミド繊維

D	d	型 式		L (単位 m)	¥基準単価 1～9本					
		Type	No.		L1	L2	L5	L10	L20	L30
18	9.7	KGH	3	1 2 5 10 20 30	2,500	3,920	7,220	11,880	20,900	30,590


最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	使用温度範囲 ℃	最小曲げ半径 mm	質量 kg/m
1.0 (10.2)	－30～120	120	0.23

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

② ご使用いただく際にはホースニップル取り付け部外径のサイズをご確認ください。ホース内径d=9.7ですが、ホースニップル取付部外径9.7～12mm程度までご利用いただけます。

③ ご使用上の注意

- ホースニップルに取り付けの際には、ホースバンド (MHBT) で固定してください。
- 本商品は温水用です。油では絶対に使用しないでください。また、ホースが油に触れるような環境下では使用しないでください。
- 定期的にホースを点検し、ひび割れや硬化等の変化が見られる場合にはホースを交換してください。
- 加圧、減圧によるホースの伸縮があるためホースは長めにしてください。

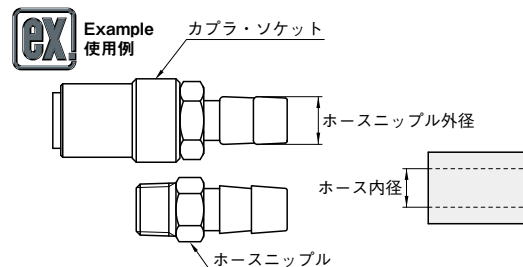

Order 注文例


型式 KGH3 L 10

Delivery 出荷日 3 日日出荷

■温水用ホース



MHW (温水用ホース)

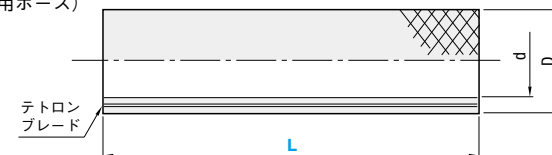

① 適用流体：水

■材質 軟質塩化ビニール

D	d	型 式		L (単位 m)	¥基準単価 1～9本		
		Type	No.		L10	L20	L50
13.5	8	MHW	1	10 20 50	4,180	6,650	13,300
18	12		2		4,940	8,080	16,340
22	15		3		6,940	11,880	23,750

型 式	使用圧力 kPa (kgf/cm ²)	破裂圧力 kPa (kgf/cm ²)	最小曲げR (常温)	使用温度範囲
MHW1	0～1000 (0～10)	5500 (55)	56	0～60℃
MHW2	0～800 (0～8)	4000 (40)	84	
MHW3		6000 (60)	105	

Order 注文例

型式 MHW2 L 10

Delivery 出荷日 3 日日出荷

① ストック T 当日出荷 1,000円/1本
② ストック A 翌日出荷 500円/1本
③ 注文締切 12:00迄 18:00迄
④ P.356

⑤ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.355

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1～9 10～19 20～49 50～100 101～	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

⑥ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ホースバンド
MHBT



■材質 SUS430
安全キャップ：PE
ボルト：SWCH10K

適用ホース	最大締付トルク	型 式		¥基準単価
外径	N・cm {kgf・cm}	Type	No.	1～9本
φ13～20	350 {35}	MHBT	1	280
φ18～25			2	

Order 注文例

型式 MHBT1

Delivery 出荷日 3 日日出荷

在庫品 翌日出荷 P.355

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.355

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1～9 10～19 20～49 50～100 101～	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

⑦ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長 MHBTは安全キャップ付きですので、ケガの心配がなく安心です。