



データマークセット

-全長アジャスタブルタイプ-

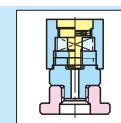

①商品写真とイラストはイメージです。実際は選択した文字や数字が入ります。

RoHS10		①インサイドアロー	■インサイドアロー (単品は P520・522)																																				
			<p>■インサイドアロー (単品は P520・522)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>F</th><th>T</th><th>H</th><th>B</th><th>ℓ</th><th>M × P</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>7.7</td><td>1.5</td><td>3.0</td><td>3.7</td><td>2.7</td><td>M1.6 × 0.20</td></tr> <tr> <td>8</td><td>9.7</td><td>2.0</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>3.2</td><td>M2.3 × 0.25</td></tr> <tr> <td>10</td><td>11.7</td><td>2.5</td><td>4.0</td><td>6.3</td><td>4.0</td><td>M2.5 × 0.35</td></tr> </tbody> </table> <p>M 材質 SUS420 H 硬度 50 ~ 53HRC</p>	No.	F	T	H	B	ℓ	M × P	6	7.7	1.5	3.0	3.7	2.7	M1.6 × 0.20	8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3 × 0.25	10	11.7	2.5	4.0	6.3	4.0	M2.5 × 0.35								
No.	F	T	H	B	ℓ	M × P																																	
6	7.7	1.5	3.0	3.7	2.7	M1.6 × 0.20																																	
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3 × 0.25																																	
10	11.7	2.5	4.0	6.3	4.0	M2.5 × 0.35																																	
		②アウトサイドリング	■アウトサイドリング (単品は P536・538)																																				
			<p>■アウトサイドリング (単品は P536・538)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>LA</th><th>ℓ₁</th><th>ℓ₂</th><th>ℓ₃</th><th>M(並目)</th><th>g</th><th>d</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>12</td><td>8</td><td>4</td><td>1.0</td><td>M3</td><td>1.0</td><td>5.5</td></tr> <tr> <td>8</td><td>14</td><td>10</td><td>5</td><td>1.0</td><td>M4</td><td>1.0</td><td>7.5</td></tr> <tr> <td>10</td><td>16</td><td>12</td><td>6</td><td>1.5</td><td>M5</td><td>1.5</td><td>9.5</td></tr> </tbody> </table> <p>M 材質 SUS420 H 硬度 50 ~ 53HRC</p>	D	LA	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	M(並目)	g	d	6	12	8	4	1.0	M3	1.0	5.5	8	14	10	5	1.0	M4	1.0	7.5	10	16	12	6	1.5	M5	1.5	9.5				
D	LA	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	M(並目)	g	d																																
6	12	8	4	1.0	M3	1.0	5.5																																
8	14	10	5	1.0	M4	1.0	7.5																																
10	16	12	6	1.5	M5	1.5	9.5																																
		③データマークアジャストピン	■データマークアジャストピン																																				
			<p>■データマークアジャストピン</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>d</th><th>H</th><th>M(並目)</th><th>g₂</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td><td>5.5</td><td>9</td><td>M3</td><td>3.5</td></tr> <tr> <td>8</td><td>7.5</td><td>11</td><td>M4</td><td>4.5</td></tr> <tr> <td>10</td><td>9.5</td><td>15</td><td>M5</td><td>5.5</td></tr> </tbody> </table> <p>●(有効タップ深さ)=LB-X</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LB</th><th>X</th></tr> <tr> <th></th><th>No.6 No.8 No.10</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.00~20.00</td><td>4 2 0</td></tr> <tr> <td>20.01~30.00</td><td>14 12 10</td></tr> <tr> <td>30.01~40.00</td><td>24 22 20</td></tr> <tr> <td>40.01~50.00</td><td>34 32 30</td></tr> <tr> <td>50.01~60.00</td><td>— 42 40</td></tr> <tr> <td>60.01~70.00</td><td>— — 50</td></tr> </tbody> </table> <p>M 材質 SUS440C H 硬度 56 ~ 60HRC</p>	No.	d	H	M(並目)	g ₂	6	5.5	9	M3	3.5	8	7.5	11	M4	4.5	10	9.5	15	M5	5.5	LB	X		No.6 No.8 No.10	10.00~20.00	4 2 0	20.01~30.00	14 12 10	30.01~40.00	24 22 20	40.01~50.00	34 32 30	50.01~60.00	— 42 40	60.01~70.00	— — 50
No.	d	H	M(並目)	g ₂																																			
6	5.5	9	M3	3.5																																			
8	7.5	11	M4	4.5																																			
10	9.5	15	M5	5.5																																			
LB	X																																						
	No.6 No.8 No.10																																						
10.00~20.00	4 2 0																																						
20.01~30.00	14 12 10																																						
30.01~40.00	24 22 20																																						
40.01~50.00	34 32 30																																						
50.01~60.00	— 42 40																																						
60.01~70.00	— — 50																																						

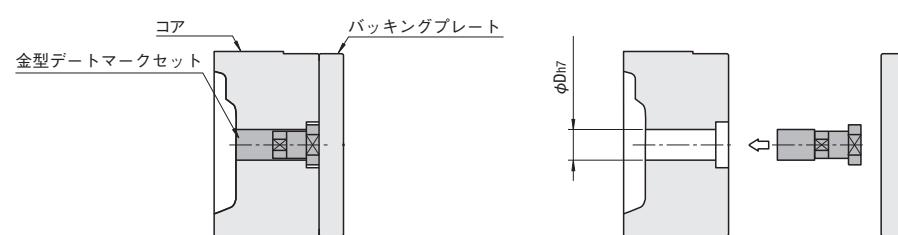Example
使用例概要 **P513**

①インサイドアロー+②アウトサイドリングのセット

■年・月タイプ

表示マーク	アウトサイド リング割り出し	型式	D	年
年・月	12等分	DTBXL	6	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2026年4月に販売終了予定です。
			8	26 [2026年用] (2025年9月から指定可) ※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2027年4月に販売終了予定です。
			10	27 [2027年用] (2026年9月から指定可) ※2027年1月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2028年4月に販売終了予定です。

■文字指定タイプ

表示マーク	アウトサイド リング割り出し	型式	D	刻印文字(2文字指定・表示マークの青文字部)
2 文字 ・月	12等分	DTMBXL	6	呼称 スラッシュ /> ダイナリ >> ショウナリ << プラス + + マイナス - # スペース %
			8	01234 56789 ABCDE FGHIJ JKLMNOP PQRST UVWXY Z
			10	

①/ (スラッシュ)は / で、 - (マイナス)は # で、 % (スペース)は % でご指定ください。



②アウトサイドリング

■月・日タイプ

表示マーク	アウトサイドリング 割り出し	型式	
		Type	D
月	12等分	DTDXL-R	6
			8
			10
日付 (一の位)	10等分	DTEXL-R	6
			8
日付 (十の位)	12等分	DTFXL-R	6
			8
			10

③データマークアジャストピン

タイプ	型式	No.	LB 指定0.01mm単位
	CPWDT-L	6	10.00~50.00
		8	10.00~60.00
		10	10.00~70.00

■月・日タイプ

表示マーク	アウトサイド リング割り出し	型式	D
月	12等分	DTDXL	6
			8
			10
日付 (一の位)	10等分	DTEXL	6
			8
日付 (十の位)	12等分	DTFXL	6
			8
			10

Order
注文例

型式 DTDXL-R10

Delivery
出荷日

在庫品

Order
注文例

型式 CPWDT-L 8 - 25.32

Delivery
出荷日

3 日目出荷

ストック A