

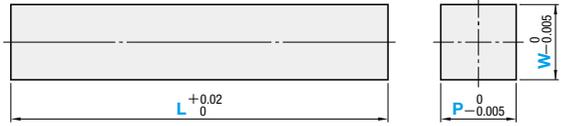
ブロックコアピン

-ストレートタイプ/フランジ付タイプ-

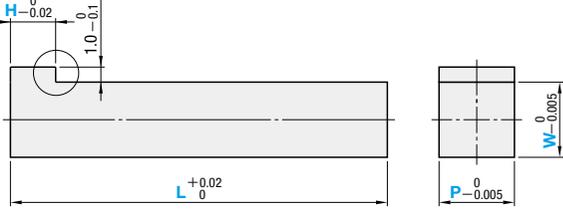


RoHS10

 
—ストレートタイプ— SPHD・BCSS□



—フランジ付タイプ— BCS□



フランジ部の逃し



型式		材質	硬度
ストレートタイプ	フランジ付タイプ		
SPHD	BCSH	SKH51	61~64HRC
BCSSR	BCSR	RIGOR®	53~55HRC
BCSSA	BCSA	ORVAR® SUPREME	51~53HRC
BCSSV	BCSV		47~49HRC
BCSSN	BCSN	NAK80	37~43HRC
BCSSD	BCSD	DH2F	38~42HRC
BCSSX	BCSX	STAVAX ESR®	27~35HRC

Ⓜ P・W寸法公差 -0.005

Ⓜ STAVAX ESR®, ORVAR® SUPREME および RIGOR® はウッデホルム株式会社の登録商標です。

■ストレートタイプ				■フランジ付タイプ				
型式	指定0.01mm単位			型式	指定0.01mm単位			H
Type	L	P	W	Type	L	P	W	
SPHD (SKH51)				BCSH (SKH51)				4
BCSSR (RIGOR®)		1.00~1.99	1.00~10.00	BCSR (RIGOR®)		1.00~1.99	1.00~10.00	
BCSSA (ORVAR® SUPREME)	10.00 * 70.00 (100.00)			BCSA (ORVAR® SUPREME)	10.00 * 70.00 (100.00)			6
BCSSV (ORVAR® SUPREME)			2.00~10.00	1.00~20.00		BCSV (ORVAR® SUPREME)		
BCSSN (NAK80)				BCSN (NAK80)				
BCSSD (DH2F)		10.01~20.00	2.00~20.00	BCSD (DH2F)		10.01~20.00	2.00~20.00	
BCSSX (STAVAX ESR®)				BCSX (STAVAX ESR®)				

 
 
* P<2.00 → L≤50.00 W<2.00 → L≤50.00
 BCSSRはW≤3.49 → L≤50.00
 SPHD・BCSSN(L70.01~100.00)・BCSSX → P・W≥5.01
 BCSSD → P・W≥2.00
 Ⓜ L寸の()内は、SPHD・BCSSX・BCSSNのみの規格です。

 
 
 
* P<2.00 → L≤50.00 W<2.00 → L≤50.00
 BCSRはW≤3.49 → L≤50.00
 BCSH・BCSN(L70.01~100.00)・BCSX → P・W≥5.01
 BCSD → P・W≥2.00
 Ⓜ L寸の()内は、BCSH・BCSX・BCSNのみの規格です。

Order 注文例 型式 - L - P - W - H(BCS□のみ)
 BCSR - 20.00 - P3.20 - W3.00 - H6

Delivery 出荷日
 • SPHD・BCSS□・BCS□ 3 日日出荷
 • BCSSD・BCSD 5 日日出荷
 急 ストック B

Alterations 追加加工
 型式 - L - P - W - R - H(HC) - (TC)
 BCSR - 20.00 - P3.20 - W3.00 - HC5 - TC0.5
 BCSH-1AR - 20.00 - P3.20 - W3.00 - R0.2 - HC5 - TC0.5

追加加工	記号	詳細
	TC	フランジ幅変更 (0.3≤TC≤3.0) BCSXのみ (0.3≤TC≤1.0) TC=指定0.1mm単位 Ⓜ L10.00~30.00 → 0.3≤TC≤1.5 L30.01~50.00 → 0.3≤TC≤2.5 L50.01~70.00 → 0.3≤TC≤3.0
	HC	フランジ厚変更 HC=指定0.1mm単位 Ⓜ 2≤HC<H L寸は指定寸法通り

精度基準		材質	
		SKH51	その他
ソリ		a≤0.01	P・W<2 → a≤0.05 P・W≥2 → a≤0.01
直角度		b≤0.01	
平行度		P・W≤10 → C≤0.005 P・W>10 → C≤0.01	

■規格対応表

記号	○	△	—
L	10.00 ~ 100.00	10.00 ~ 70.00	10.00 ~ 50.00
P	1.00 ~ 1.99	2.00 ~ 3.00	3.01 ~ 5.00
W	1.00 ~ 1.99	2.00 ~ 3.00	3.01 ~ 5.00
H	1.00 ~ 1.99	2.00 ~ 3.00	3.01 ~ 5.00

Ⓜ STAVAX ESR®, ORVAR® SUPREME および RIGOR® はウッデホルム株式会社の登録商標です。

型式		W	P	1.00~1.99	2.00~3.00	3.01~5.00	5.01~10.00	10.01~15.00	15.01~20.00
ストレートタイプ	フランジ付タイプ								
SPHD (SKH51)	BCSH (SKH51)	1.00~1.99		△	△	△	△	—	—
		2.00~3.00		△	○	○	○	○	○
		3.01~5.00		△	○	○	○	○	○
		5.01~10.00		△	○	○	◎	◎	◎
		10.01~15.00		—	○	○	◎	◎	◎
BCSSR (RIGOR®)	BCSR (RIGOR®)	1.00~1.99		△	△	△	△	—	—
		2.00~3.49		△	△	△	△	△	△
		3.50~5.00		△	○	○	○	○	○
		5.01~10.00		△	○	○	○	○	○
		10.01~15.00		—	○	○	○	○	○
BCSSA (ORVAR® SUPREME)	BCSA (ORVAR® SUPREME)	1.00~1.99		△	△	△	△	—	—
		2.00~3.00		△	○	○	○	○	○
		3.01~5.00		△	○	○	○	○	○
		5.01~10.00		△	○	○	○	○	○
		10.01~15.00		—	○	○	○	○	○
BCSSN (NAK80)	BCSN (NAK80)	1.00~1.99		△	△	△	△	—	—
		2.00~3.00		△	○	○	○	○	○
		3.01~5.00		△	○	○	○	○	○
		5.01~10.00		△	○	○	○	○	○
		10.01~15.00		—	○	○	○	○	○
BCSSD (DH2F)	BCSD (DH2F)	2.00~3.00		—	○	○	○	○	○
		3.01~5.00		—	○	○	○	○	○
		5.01~10.00		—	○	○	○	○	○
		10.01~15.00		—	○	○	○	○	○
		15.01~20.00		—	○	○	○	○	○
BCSSX (STAVAX ESR®)	BCSX (STAVAX ESR®)	5.01~10.00		—	—	—	◎	◎	◎
		10.01~15.00		—	—	—	◎	◎	◎
		15.01~20.00		—	—	—	◎	◎	◎

フロンティア・入札