 


デートマークセット

—耐熱・抜きタップ付きタイプ—



RoHS10

●アウトサイドリング・インサイドアローの交換および年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。

インサイドアロー

●寸法は右ページ参照

アウトサイドリング

概要はP.507をご覧ください。取り扱いの詳細はネット動画でもご覧いただけます。こちらのQRコードからアクセスしてください。

商品動画はこちら

●材質 SUS420
●硬度 50~53HRC

■年・月タイプ

| 表示マーク | アウトサイドリング割出し | 型式 | | 年(販売時期) |
|-------|--------------|-------|----|---|
| | | Type | D | |
| 年・月 | 12等分 | HDTBX | 4 | 22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |

■月・日・無印タイプ

| 表示マーク | アウトサイドリング割出し | 型式 | | 年 |
|-------|--------------|--------|----|---|
| | | Type | D | |
| 月 | 12等分 | HDTDYX | 4 | 22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |

■年度切替タイプ

| 表示マーク | アウトサイドリング割出し | 型式 | | 年(販売時期) |
|--------|--------------|-------|----|--|
| | | Type | D | |
| 4年度タイプ | 12等分 | HDTX | 4 | 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |
| 6年度タイプ | 12等分 | HDTXS | 4 | 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |


| 表示マーク | アウトサイドリング割出し | 型式 | | 年 |
|---------|--------------|-------|----|--|
| | | Type | D | |
| 日付(一の位) | 12等分 | HDTEX | 4 | 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |
| 日付(十の位) | 12等分 | HDTFX | 4 | 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |
| 日 | 31等分 | HDTGX | 16 | 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 4 | |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| 16 | | | | |
| 無印 | 12等分 | HDTNX | 4 | 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |

Order 注文例

型式 (年・月) HDTBX16 - 年 22
(年) HDTX 6 - 22
(月) HDTDYX 4
(無印) HDTNX 8

Delivery 出荷日 5 日日出荷

■耐熱・抜きタップ付きデートマーク専用抜き治具

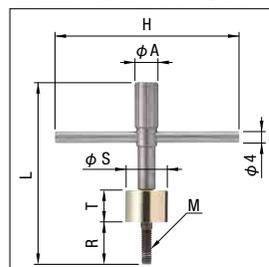

| 適用デートマークサイズ | phi A | M | R | H | L | phi S | T | 型式 |
|-------------|---------|-------------|------|----|------|--------|----|--------|
| phi 4 | phi 6.5 | M1.8 x 0.35 | 6.5 | 50 | 52 | phi 7 | 10 | DTNK4 |
| phi 5 | phi 6.5 | M2 x 0.4 | 6.5 | 50 | 52 | phi 8 | 10 | DTNK5 |
| phi 6 | phi 6.5 | M2.5 x 0.45 | 6.5 | 50 | 52 | phi 9 | 10 | DTNK6 |
| phi 8 | phi 6.5 | M3 x 0.5 | 10 | 50 | 55 | phi 11 | 10 | DTNK8 |
| phi 10 | phi 8 | M3 x 0.5 | 11.5 | 50 | 57 | phi 13 | 10 | DTNK10 |
| phi 12 | phi 8 | M4 x 0.7 | 12 | 60 | 59.5 | phi 14 | 10 | DTNK12 |
| phi 16 | phi 8 | M5 x 0.8 | 20 | 60 | 65 | phi 20 | 15 | DTNK16 |
| phi 20 | phi 8 | M5 x 0.8 | 20 | 60 | 65 | phi 24 | 15 | DTNK20 |

Order 注文例 型式 DTNK16

Delivery 出荷日 在庫品

RoHS10

インサイドアロー

| No. | B | F | 文字深さ | 文字抜き勾配 | 矢印深さ | 矢印抜き勾配 |
|-----|------|------|------|--------|------|--------|
| 4 | 2.6 | 5.46 | 0.12 | 25° | 0.22 | 13° |
| 5 | 2.9 | 5.45 | 0.14 | 25° | 0.25 | 13° |
| 6 | 3.95 | 5.5 | 0.18 | 25° | 0.35 | 13° |
| 8 | 5 | 7.1 | 0.18 | 25° | 0.35 | 13° |
| 10 | 6.3 | 8.76 | 0.2 | 25° | 0.4 | 13° |
| 12 | 7.5 | 9.8 | 0.2 | 25° | 0.4 | 13° |
| 16 | 11 | 9.8 | 0.22 | 25° | 0.4 | 13° |
| 20 | 13.2 | 11.8 | 0.22 | 25° | 0.4 | 13° |

●本ページのインサイドアローはP516・P518のアウトサイドリングとの組み合わせに適合します。(PL面交換タイプとの互換性はありませぬ。)

●材質 SUS420
●硬度 50~53HRC

■年タイプ

| 表示マーク | アウトサイドリング割出し | 型式 | | 年 |
|-------|--------------|-------|-----|---|
| | | Type | No. | |
| 年 | 12等分 | HDYYX | 4 | 22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |

■無印タイプ

| 表示マーク | アウトサイドリング割出し | 型式 | | 年 |
|-------|--------------|------|-----|---|
| | | Type | No. | |
| 無印 | 12等分 | HDNX | 4 | 22 [2022年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |

●D4・D5の割出しは、12等分に設定するために、位置をずらした鋼球2コ+6本溝を採用しています。

RoHS10

アウトサイドリング

| D | Dm6 | Dh7 | B | L | E(取り外しタップ穴) | K | 文字深さ | 文字抜き勾配 | | | |
|----|-----|---------------|----|---|-------------|------|------|-------------|-----|------|-----|
| 4 | 4 | +0.012/+0.004 | 4 | 9 | -0.012 | 2.6 | 8 | M1.8 x 0.35 | 2.4 | 0.12 | 20° |
| 5 | 5 | +0.012/+0.004 | 5 | 9 | -0.012 | 2.9 | 8 | M2 x 0.4 | 2.4 | 0.14 | 20° |
| 6 | 6 | +0.012/+0.004 | 6 | 9 | -0.012 | 3.95 | 8 | M2.5 x 0.45 | 2.4 | 0.18 | 23° |
| 8 | 8 | +0.015/+0.006 | 8 | 9 | -0.015 | 5 | 10 | M3 x 0.5 | 2.8 | 0.18 | 25° |
| 10 | 10 | +0.015/+0.006 | 10 | 9 | -0.015 | 6.3 | 12 | M3 x 0.5 | 3 | 0.2 | 25° |
| 12 | 12 | +0.018/+0.007 | 12 | 9 | -0.018 | 7.5 | 14 | M4 x 0.7 | 4 | 0.2 | 25° |
| 16 | 16 | +0.021/+0.009 | 16 | 9 | -0.021 | 11 | 14 | M5 x 0.8 | 3.7 | 0.22 | 25° |
| 20 | 20 | +0.021/+0.009 | 20 | 9 | -0.021 | 13.2 | 16 | M5 x 0.8 | 3.7 | 0.22 | 25° |

●本ページのアウトサイドリングはP.516・P.518のインサイドアローとの組み合わせに適合します。(PL面交換タイプとの互換性はありませぬ。)

●D4・D5の割出しは、12等分に設定するために、位置をずらした鋼球2コ+6本溝を採用しています。 ●材質 SUS420 ●硬度 50~53HRC

■年度切替タイプ

| 表示マーク | アウトサイドリング割出し | 型式 | | 年 |
|--------|--------------|---------|----|--|
| | | Type | D | |
| 4年度タイプ | 12等分 | HDTX-R | 4 | 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |
| 6年度タイプ | 12等分 | HDTXS-R | 4 | 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |

■月・日・無印タイプ

| 表示マーク | アウトサイドリング割出し | 型式 | | 年 |
|---------|--------------|----------|----|--|
| | | Type | D | |
| 月 | 12等分 | HDTDYX-R | 4 | 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |
| 日付(一の位) | 12等分 | HDTEX-R | 4 | 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |
| 日付(十の位) | 12等分 | HDTFX-R | 4 | 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |
| 20 | | | | |
| 日 | 31等分 | HDTGX-R | 16 | 22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 4 | |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| 16 | | | | |
| 無印 | 12等分 | HDTNX-R | 4 | 22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。 |
| | | | 5 | |
| | | | 6 | |
| | | | 8 | |
| | | | 10 | |
| | | | 12 | |
| | | | 16 | |

Order 注文例 型式 (年) HDYYX6 - 年 22
(無印) HDNX10
(年) HDTX-R16 - 22
(月) HDTDYX-R16

Delivery 出荷日 5 日日出荷