 



# デートマークセット

-プレート側交換・外周テーパタイプ-



外周テーパ
 
# プレート側交換・外周テーパタイプ用アウトサイドリング



外周テーパ

**RoHS10**

インサイドアロー

- 使用単品 P526
- 交換可能単品 P526・528

アウトサイドリング

φ Dh7, C=0, φ B, φ Dm6, φ Dh7, L ±0.02, 10°, x

概要は P511 をご覧ください。

☑ 材質 SUS420 ☑ 硬度 50~53HRC

●年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。インサイドアローとアウトサイドリングの交換はプレート側からとなります。

☑ 寸法は P526・右ページ参照  
☑ テーパ高さとの関係は下記をご参照ください。

**RoHS10**

アウトサイドリング

φ Dm6, φ Dh7, C=0, 10°, x, L ±0.02, φ Dh7

Dm6	Dh7	dH7	L	テーパ高さx		
3	±0.008	3	-0.01	1.4	8	0.4
4		4		1.9	8	0.4
5	±0.004	5	-0.012	2.3	8	0.4
6		6		2.8	8	0.5
8		8		4	10	0.5
10	±0.015	10	-0.015	5	12	0.5
16	±0.021	16	-0.018	10	14	0.5
20	±0.026	20	-0.021	12	16	0.5

☑ テーパ高さとの関係は左ページ外周テーパタイプの特長をご参照ください。

☑ 材質 SUS420 ☑ 硬度 50~53HRC

●本ページのアウトサイドリングは P.526・528 のインサイドアローとの組み合わせに適合します。

**■年・月タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D	年
年・月	12等分	DTAAT DTAAUT (矢印浅め) ☑ D3除く	3	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			4	
			5	
			6	
			8	
			10	
		DTBBT DTBBUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
20				

☑ DTBBT (U) 4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。 P512

**■年度切替タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D	年				
4年度タイプ	12等分	DTT DTUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。				
			5					
			6					
			8					
			10					
			16					
			20					
			6年度タイプ		12等分	DTST DTSUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2022年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
							5	
							6	
							8	
							10	
16								

**■月・日・無印タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D	
月	12等分	DTCT DTCUT (矢印浅め) ☑ D3除く	3	
			4	
			5	
			6	
			8	
			10	
		DTDT DTDUT (矢印浅め)	4	22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
日付(一の位)	10等分	DTET DTEUT (矢印浅め)	4	
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
日付(十の位)	12等分	DTFT DTFUT (矢印浅め)	4	
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	

☑ DTD (U) 4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。

**■外周テーパタイプの特長**

デートマークセットをPL面より突出させて使用する際、外周のテーパ部分が離型性を高め、外周エッジ部分の樹脂のめくれを防ぎます。


D	テーパ高さx	マーク深さt
3	0.4	0.12
4	0.4	0.14
5	0.4	0.16
6	0.5	0.18
8	0.5	0.20
10	0.5	0.22
16	0.5	0.22
20	0.5	0.22

Order 注文例

型式 DTBBT16 - 年 22

DTFT 8

Delivery 出荷日 5 日目出荷

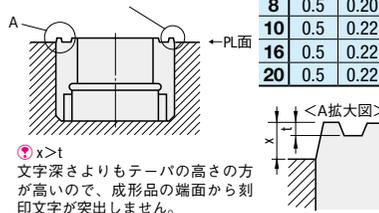

**■年度切替タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D	年				
4年度タイプ	12等分	DT-RT	4	22 [2022~2025年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2026年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。				
			5					
			6					
			8					
			10					
			16					
			20					
			6年度タイプ		12等分	DTS-RT	4	22 [2022~2027年用] ※2023年4月に販売終了予定です。 23 [2023~2028年用] (2022年9月から指定可) ※2024年4月に販売終了予定です。 24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2025年4月に販売終了予定です。
							5	
							6	
							8	
							10	
16								

Order 注文例

型式 DT-RT16 - 年 22

Delivery 出荷日 5 日目出荷

**■文字指定タイプ**

表示マーク	1M (1ヶ所)	2M (2ヶ所)	3M (3ヶ所)	4M (4ヶ所)	5M (5ヶ所)	6M (6ヶ所)	10M (10ヶ所)	12M (12ヶ所)
刻印位置	①	① ②	① ② ③	① ② ③ ④	① ② ③ ④ ⑤	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
各刻印位置に1~3文字まで指定可								

Type	表示マーク	D	刻印文字(1~3文字指定・表示マークの青文字部)											
			刻印位置①~⑫											
DT-RT	1M	5	1	2	3	4	5	呼称	刻印文字	注文記号				
	2M	6	6	7	8	9	0	スラッシュ	/	/				
	3M	8	10	11	12	13	14	ダイナリ	<	>				
	4M	10	15	16	17	18	19	ショウナリ	<	>				
	5M※	16	20	21	22	23	24	プラス	+	+				
	6M※	16	25	26	27	28	29	マイナス	-	#				
	10M※	20	30	31	32	33	34	スペース	□	%				
	12M	20	35	36	37	38	39							

☑ / (スラッシュ) は / で、- (マイナス) は # で、□ (スペース) は % でご指定ください。※ DT-RT5M、DT-RT6MのD5は適用不可です。

Order 注文例

型式 DT-RT 3M 6- POM - PS - SAN

DT-RT 6M 20 - JP - US - CN - KR - TH - TW

DT-RT12M 16 - % - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ... - F

Delivery 出荷日 5 日目出荷