 


デートマークセット


-全長アジャスタブルタイプ-



概要 P513

RoHS10

①インサイドアロー

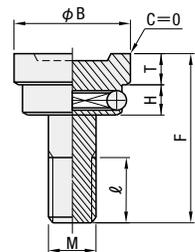


■インサイドアロー (単品は P520・522)

No.	F	T	H	B	ℓ	M×P
6	7.7	1.5	3.0	3.7	2.7	M1.6×0.20
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3×0.25
10	11.7	2.5	4.0	6.3	4.0	M2.5×0.35

■材質 SUS420
■硬度 50～53HRC

②アウトサイドリング

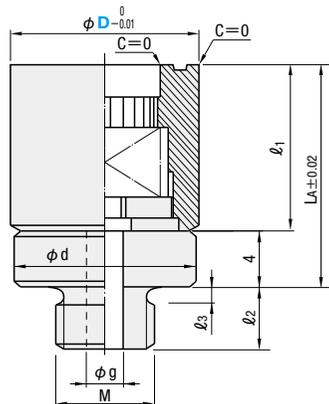


■アウトサイドリング (単品は P536・538)

D	LA	ℓ1	ℓ2	ℓ3	M(並目)	g	d
6	12	8	4	1.0	M3	1.0	5.5
8	14	10	5	1.0	M4	1.0	7.5
10	16	12	6	1.5	M5	1.5	9.5

■材質 SUS420
■硬度 50～53HRC

③デートマークアジャストピン

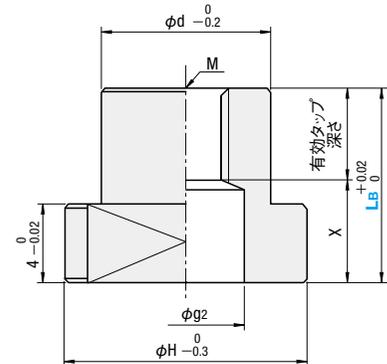

■デートマークアジャストピン


No.	d	H	M(並目)	g2
6	5.5	9	M3	3.5
8	7.5	11	M4	4.5
10	9.5	15	M5	5.5

●(有効タップ深さ) = LB-X

LB	X		
	No.6	No.8	No.10
10.00～20.00	4	2	0
20.01～30.00	14	12	10
30.01～40.00	24	22	20
40.01～50.00	34	32	30
50.01～60.00	—	42	40
60.01～70.00	—	—	50

■材質 SUS440C
■硬度 56～60HRC

ex Example 使用例

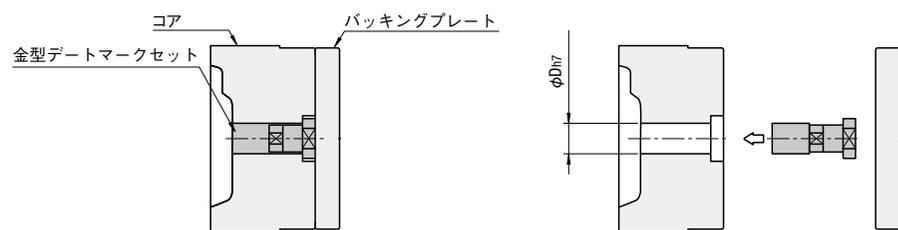

①インサイドアロー+②アウトサイドリングのセット

■年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型 式		年
		Type	D	
年・月 	12等分	DTBXL	6	22 [2022年用] ※2022年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2023年4月に販売終了予定です。
			8	23 [2023年用] (2022年9月から指定可) ※2023年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2024年4月に販売終了予定です。
			10	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。

■文字指定タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型 式	刻印文字(2文字指定・表示マークの青文字部)		
2文字・月 	12等分	DTMBXL	6	呼称 刻印文字 注文記号	
			8	01234 56789	スラッシュ / < >
			10	ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXYZ	ダイナリ < >

☑ / (スラッシュ) は / で、- (マイナス) は # で、☐ (スペース) は % でご指定ください。

Order 注文例: 型 式 年 月 DTBXL 8 - 22
Delivery 出荷日: 年・月タイプ・月・日タイプ 在庫品

Order 注文例: 型 式 刻印文字 文字指定タイプ DTMBXL 8 - AB
Delivery 出荷日: 文字指定タイプ 5 日目出荷

②アウトサイドリング

■月・日タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割り出し	型 式	
		Type	D
月 	12等分	DTDXL-R	6
			8
			10
日付(一の位) 	10等分	DTEXL-R	6
			8
			10
日付(十の位) 	12等分	DTFXL-R	6
			8
			10

Order 注文例: 型 式 DTDXL-R10
Delivery 出荷日: 在庫品

③デートマークアジャストピン

タイプ	型 式		LB 指定0.01mm単位
	Type	No.	
	CPWDT-L	6	10.00～50.00
		8	10.00～60.00
		10	10.00～70.00

Order 注文例: 型 式 LB CPWDT-L 8 - 25.32
Delivery 出荷日: 3 日目出荷

ストーク A
ストーク T

デートマーク・リサイクルマーク