


ダイカスト用デイトマーク

商品写真とイラストはイメージです。実際は選択した文字や数字が入ります。




レギュラータイプ
DDM (SKD61) **SN-DDM** (文字連番指定タイプ)

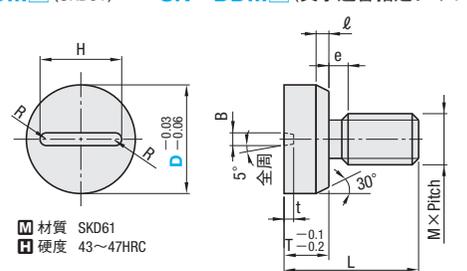


材質 SKD61
 硬度 43~47HRC

小径タイプ
CDM (DH2F) **SN-CDM** (文字連番指定タイプ)

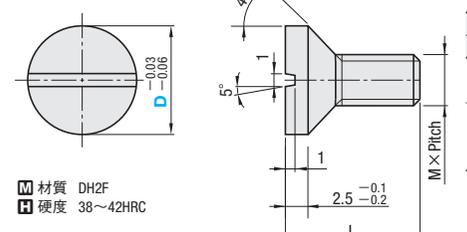

材質 DH2F
 硬度 38~42HRC

文字サイズ

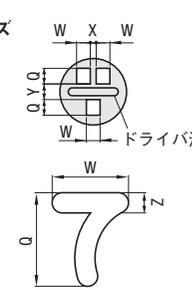

| 型式 | 文字サイズ | | | | | | |
|------|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| Type | D | W | Q | X | Y | Z | 深さ |
| DDM | 8 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.45 | 0.3 |
| | 12 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 0.5 |
| CDM | 6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
| | 7 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 0.3 |
| 8 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.45 | 0.3 | |

※文字の抜き勾配10°

レギュラータイプ

| M×Pitch | L | T | ℓ | e | H | B | t | 型式 | |
|---------|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|----|
| | | | | | | | | Type | D |
| M4×0.7 | 12 | 4.2 | 1.0 | 1.5 | 6 | 1.0 | 1.0 | DDM | 8 |
| M6×1.0 | 15 | 5.2 | 1.2 | 2 | 9 | 1.2 | 1.2 | | 12 |

小径タイプ

| M×Pitch | L | 型式 | |
|---------|----|------|---|
| | | Type | D |
| M3×0.5 | 10 | CDM | 6 |
| M4×0.7 | 12 | | 7 |
| M5×0.8 | 15 | | 8 |

| 表示マーク | 文字無し | 年 | | 月・日付 | | フリー指定タイプ | | |
|----------|------|------|------|------|------|----------|------|-----|
| | | 上段 | 下段 | 上段 | 下段 | 上段 | 下段 | 上下段 |
| レギュラータイプ | DDMX | DDMY | DDMM | DDMD | DDMP | DDMN | DDMB | |
| 小径タイプ | CDMX | CDMY | CDMM | CDMD | CDMP | CDMN | CDMB | |
| 型式 | | | | | | | | |

| 型式 | | 刻印位置 | 刻印文字 | | | | | | |
|----------|-------|------|-------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| レギュラータイプ | 小径タイプ | | 文字無し | | | | | | |
| DDMX | CDMX | — | 文字無し | | | | | | |
| DDMY | CDMY | 上段 | 25 [2025年用] | 26 [2026年用] | 27 [2027年用] | | | | |
| DDMM | CDMM | 上段 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | | | | |
| DDMD | CDMD | 下段 | 1 8 15 22 29 | 2 9 16 23 30 | 3 10 17 24 31 | 4 11 18 25 | 5 12 19 26 | 6 13 20 27 | 7 14 21 28 |
| DDMP | CDMP | 上段 | 1 8 | 2 9 | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DDMN | CDMN | 下段 | A H O V | B I P W | C J Q X | D K R Y | E L S Z | F M T | G N U |
| DDMB | CDMB | 上下段 | (各段2文字まで指定可) | | | | | | |

文字連番指定タイプ

| 型式 | D | 刻印文字 |
|-------------------|----|---|
| SN-DDM (レギュラータイプ) | 8 | |
| | 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| SN-CDM (小径タイプ) | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |

| 表示マーク | 文字連番指定タイプ | | |
|----------|-----------|---------|---------|
| | 上段 | 下段 | 上下段 |
| レギュラータイプ | SN-DDMP | SN-DDMN | SN-DDMB |
| 小径タイプ | SN-CDMP | SN-CDMN | SN-CDMB |
| 型式 | | | |

文字連番指定タイプご注文時の注意点

- 同サイズのデイトマークを2個以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。
- 一桁の文字を連番にし、一桁目「9」「Z」の次は二桁を繰り上げ、「0」「A」から連番します。
- 数字、アルファベット以外指定できません。
- SN-DDMBとSN-CDMBは下段の文字のみ連番になります。

(例)

- SN-DDMP4-01を5個ご注文の場合
- SN-DDMN4-99を4個ご注文の場合
- SN-CDMB8-25-01を4個ご注文の場合
- SN-CDMN6-1Xを6個ご注文の場合
- SN-CDMN6-Yを5個ご注文の場合



| 型式 | 上段文字 | 下段文字 |
|----------|------|------|
| SN-DDMP8 | 25 | |
| SN-CDMN7 | | 01 |
| SN-CDMB8 | 25 | AB |



Delivery 出荷日 **3** 日日出荷 ストック A



Order 注文例
 型式 — 上段文字 — 下段文字
 DDMB12 — 25 — 2A
 CDMY 8 — 25



Delivery 出荷日 **3** 日日出荷 ストック A

