


デートマークホルダ

-小径タイプ用-

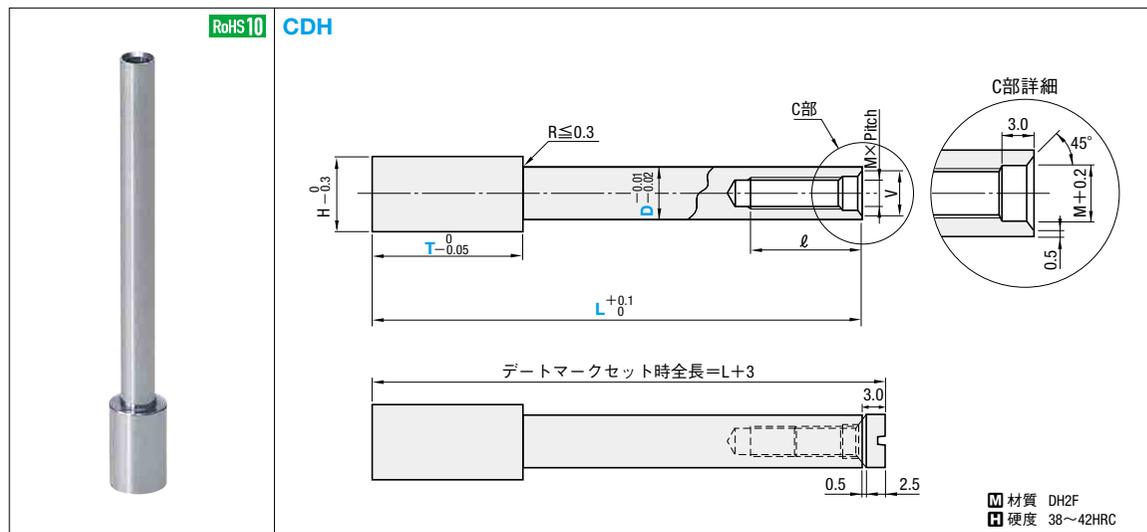

CDHはダイカスト用デートマーク小径タイプ(CDM□)専用ホルダです。レギュラータイプ(DDM□)には適用できません。

H	M×Pitch	V	l	型式		L 指定0.1mm単位	T 指定1mm単位
				Type	D		
10	M3×0.5	5	10	CDH	6	30.0~150.0	4~20 T ≤ L/2 - 5
12	M4×0.7	6	12		7		
13	M5×0.8	7	15		8		

Order 注文例 型式 - L - T
CDH7 - 100.0 - T20

Delivery 出荷日 3 日目出荷 **急** ストック T / ストック A

Alterations 追加加工 型式 - L - T - (KC・WKC...etc.)
CDH8 - 100.0 - T20 - NC

追加加工	記号	詳細
	KC	1面ツバカット KC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ KC < H/2
	WKC	2面ツバカット WKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ WKC < H/2
	RKC	2面(直角)ツバカット RKC=指定0.1mm単位 D/2 ≤ RKC < H/2

追加加工	記号	詳細
	HC	HC=指定0.1mm単位 D ≤ HC < H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。
	NC	ノック穴加工 他の追加加工と併用不可

Example 使用例

DDM□


CDM□

小径タイプデートマーク単体
単体でご使用の場合
タップおよびザグリ加工はホルダ(CDH)を参考にしてください。

ホルダ+小径タイプデートマーク
ホルダを使用することにより、デートマークの折れ、アルミの埋まり等の時のメンテナンスが楽になります。

ダイカスト用デートマーク

-ポンチタイプ-

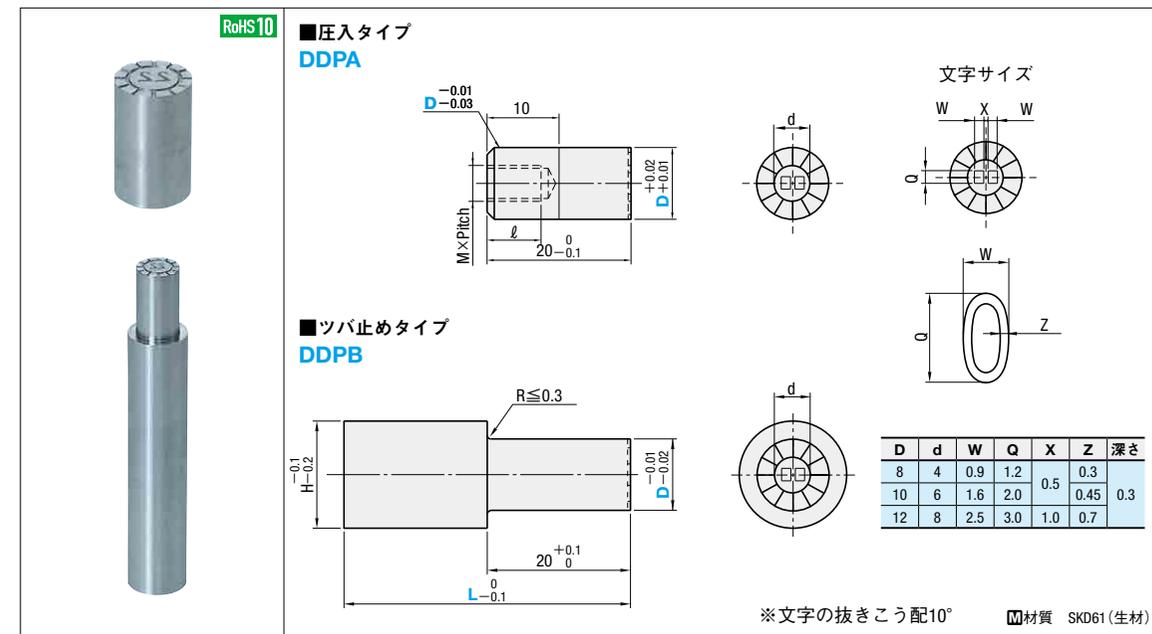

■圧入タイプ DDPA

M×Pitch	l	d	型式	年(販売時期)	
		Type		D	
M4×0.7	6	4	DDPA	8	22 2022年用
M5×0.8	7.5	6		10	23 2023年用 (2022年9月より指定可)
M6×1.0	9	8		12	24 2024年用 (2023年9月より指定可)

■ツバ止めタイプ DDPB

適用	H	d	型式	年(販売時期)		L
スクリュープラグ			Type	D		指定0.1mm単位
MSW18	13	4	DDPB	8	22 2022年用	30.0~100.0
MSW20	15	6		10	23 2023年用 (2022年9月より指定可)	
MSW22	17	8		12	24 2024年用 (2023年9月より指定可)	

Order 注文例 型式 - 年 - L
DDPA 10 - 22 - 100.0
DDPB 10 - 22 - 100.0

Delivery 出荷日 3 日目出荷

Example 使用例

•12分分割面に製造月数分、ポンチ等で刻印を付けて使用します。

例: 2022年5月

■圧入タイプ
ゴムシート、銅板等で表面を保護し、軽圧入してください。その後、ボルトで固定することもできます。

■ツバ止めタイプ
取りはずし時はピン等で打ち出してください。

デートマーク・リサイクルマーク