

※掲載内容は2008年度版カタログのものです。カタログでは未掲載ですが販売は継続しております。


GUIDE RAILS

両溝付ガイドレール

—L寸指定タイプ／スライドコアフランジ厚5mm用—



📌 GT5MFの材質は、HPM2Tより**HPM2T相当**に変更となりました。

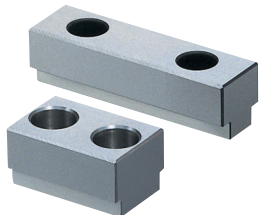

RoHS


型 式	材 質	硬 度
GT5SF	SKS3	53~56HRC
GT5MF	HPM2T相当	37~41HRC

📌 フランジ厚5mm用
溝高さ=8mm(フランジ厚5mm+インロー深さ3mm)


■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1
15	15	8	4.5	5
18	15・20	9.5	5.5	6
22・26	20	11	6.5	7
	25	14	9	9
32・38	25・30	17	11.5	11


■取付ボルト穴 2ヶ所

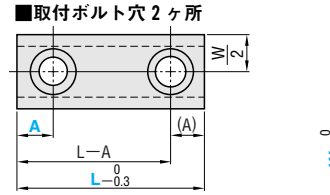

■取付ボルト穴 3ヶ所

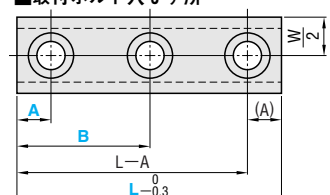

■取付ボルト穴 4ヶ所

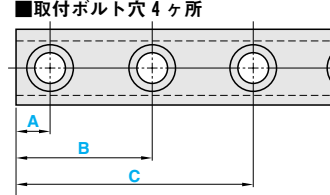

📌 指示のない角部はC≦1となります。

型 式		T	L	指定0.5mm単位			ボルト
Type	W	選択	5mm単位	A	B	C	穴数
GT5SF (SKS3)	15	15	40～55	6.0～14.0	—	—	2
			60～75	6.0～14.0	26.0～37.5		3
			80～95	6.0～19.0	31.0～49.0		4
			100	6.0～19.0	31.0～44.0		56.0～69.0
GT5MF (HPM2T相当)	18	20	40～55	6.0～14.0	—	—	2
			60～75	6.0～14.0	26.0～37.5		3
			80～95	6.0～19.0	31.0～49.0		4
			100	6.0～19.0	31.0～44.0		56.0～69.0
GT5MF (HPM2T相当)	22	25	40～55	8.0～12.0	—	—	2
			60～75	8.0～22.0			3
			80～95	8.0～32.0			4
			100～115	8.0～27.0			43.0～57.5
GT5MF (HPM2T相当)	26	30	120～135	8.0～32.0	48.0～72.0	—	3
			140～150	8.0～42.0	68.0～92.0		4

型 式		T	L	指定0.5mm単位			ボルト
Type	W	選択	5mm単位	A	B	C	穴数
GT5SF (SKS3)	32	25	50～65	11.0～14.0	—	—	2
			70～85	11.0～24.0			3
			90～105	11.0～34.0			4
			110～125	11.0～24.0			46.0～64.0
GT5MF (HPM2T相当)	38	30	130～145	11.0～34.0	56.0～74.0	96.0～119.0	6
			150～165	11.0～39.0	61.0～89.0		7
			170～185	11.0～29.0	51.0～74.0		8
			190～200	11.0～39.0	61.0～84.0		106.0～129.0

ex

Example
使用例

右ページ

Delivery
使用例

●GT5SF

Example 使用例  右ページ

Delivery 出荷日

●GT5SF

5 日目発送

●GT5MF

5 日目発送 📌 同一サイズ3本以上は一律810円

📌 ストックB 300円/1本 

W	T	¥単価 1~9本							
		L40~55	L60~75	L80~95	L100~115	L120~135	L140~150		
15	15	4,310	3,880	4,790	4,310	5,510	4,960	5,990	5,390
	18	4,550	4,090	5,030	4,530	5,750	5,170	6,230	5,610
22	20	4,790	4,310	5,270	4,740	5,990	5,390	6,470	5,820
	25	4,910	4,420	5,390	4,850	6,110	5,500	6,590	5,930
26	25	5,270	4,740	5,750	5,170	6,470	5,820	6,950	6,250
	30	5,510	4,960	5,990	5,390	6,710	6,040	7,190	6,470
32	25	5,870	5,290	6,350	5,720	7,070	6,360	7,550	6,790
	30								

W	T	¥単価 1~9本															
		L50~65	L70~85	L90~105	L110~125	L130~145	L150~165	L170~185	L190~200								
32	25	6,950	6,250	7,430	6,680	8,260	7,430	9,340	8,400	10,180	9,170	10,900	9,810	12,580	11,320	14,020	12,620
	30	7,190	6,470	7,670	6,900	8,500	7,650	9,580	8,620	10,420	9,380	11,140	10,030	12,820	11,540	14,260	12,840
38	25	7,670	6,900	8,140	7,320	8,980	8,080	10,060	9,050	10,900	9,810	11,620	10,460	13,300	11,970	14,740	13,270
	30	7,910	7,110	8,380	7,540	9,220	8,300	10,300	9,270	11,140	10,030	11,860	10,670	13,540	12,190	14,980	13,490


GUIDE RAILS

両溝付ガイドレール

—L寸指定タイプ／スライドコアフランジ厚8mm用—



📌 GT8MFの材質は、HPM2Tより**HPM2T相当**に変更となりました。

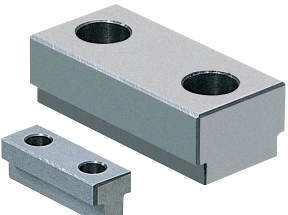

RoHS


型 式	材 質	硬 度
GT8SF	SKS3	53~56HRC
GT8MF	HPM2T相当	37~41HRC

📌 フランジ厚8mm用
溝高さ=11mm(フランジ厚8mm+インロー深さ3mm)


■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1
18	20	9.5	5.5	6
22・26	20	11	6.5	7
	25	14	9	9
32・38	25・30	17	11.5	11


■取付ボルト穴 2ヶ所

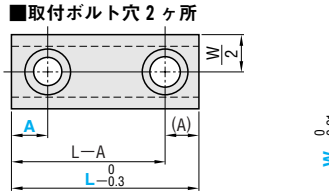

■取付ボルト穴 3ヶ所

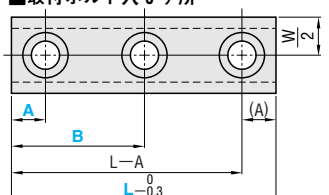

■取付ボルト穴 4ヶ所

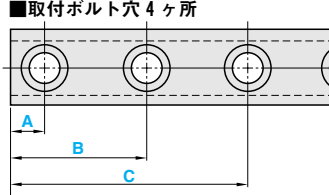


📌 指示のない角部はC≦1となります。


型 式		T 選択	L 5mm単位	指定0.5mm単位			ボルト 穴数
Type	W			A	B	C	
GT8SF (SKS3)	18	20	40～ 55	6.0～14.0	—	—	2
			60～ 75	6.0～14.0	26.0～37.5		3
			80～ 95	6.0～19.0	31.0～49.0		4
			100	6.0～19.0	31.0～44.0	56.0～69.0	4
GT8MF (HPM2T相当)	22	20	40～ 55	8.0～12.0	—	—	2
			60～ 75	8.0～22.0			
			80～ 95	8.0～32.0			3
	26	25	100～115	8.0～27.0	43.0～57.5		
			120～135	8.0～32.0	48.0～72.0		
			140～150	8.0～42.0	68.0～92.0		

型 式		T 選択	L 5mm単位	指定0.5mm単位			ボルト 穴数
Type	W			A	B	C	
GT8SF (SKS3)	32	25	50～ 65	11.0～14.0	—	—	2
			70～ 85	11.0～24.0			
			90～105	11.0～34.0			
			GT8MF (HPM2T相当)	38	30	110～125	11.0～24.0
130～145	11.0～34.0	56.0～74.0					
150～165	11.0～39.0	61.0～89.0				4	
170～185	11.0～29.0	51.0～74.0					96.0～119.0
190～200	11.0～39.0	61.0～84.0	106.0～129.0				



  Example





Example 使用例  右ページ

Order 注文例

型 式 — T — L — A—B—C

GT8SF18 — 20 — 70 — A13.0—B29.0

Delivery 出荷日

●GT8SF

 
5 日目発送

●GT8MF

5 日目発送 📌 同一サイズ3本以上は一律810円

📌 ストックB 300円/1本 

Price 価格

■数量スライド価格 (📌 1円未満切り捨て) 

数 量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	価格表	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

W	T	¥単価 1~9本							
		L40~55	L60~75	L80~95	L100~115	L120~135	L140~150		
18	20	4,790	4,310	5,270	4,740	5,990	5,390	6,470	5,820
	25	4,910	4,420	5,390	4,850	6,110	5,500	6,590	5,930
22	20	4,910	4,420	5,390	4,850	6,110	5,500	6,590	5,930
	25	5,270	4,740	5,750	5,170	6,470	5,820	6,950	6,250
26	20	5,510	4,960	5,990	5,390	6,710	6,040	7,190	6,470
	25	5,870	5,290	6,350	5,720	7,070	6,360	7,550	6,790

W	T	¥単価 1~9本															
		L50~65	L70~85	L90~105	L110~125	L130~145	L150~165	L170~185	L190~200								
32	25	6,950	6,250	7,430	6,680	8,260	7,430	9,340	8,400	10,180	9,170	10,900	9,810	12,580	11,320	14,020	12,620
	30	7,190	6,470	7,670	6,900	8,500	7,650	9,580	8,620	10,420	9,380	11,140	10,030	12,820	11,540	14,260	12,840
38	25	7,670	6,900	8,140	7,330	8,980	8,090	10,060	9,050	10,900	9,810	11,620	10,460	13,300	11,970	14,740	13,270
	30	7,910	7,120	8,380	7,540	9,220	8,300	10,300	9,270	11,140	10,030	11,860	10,670	13,540	12,190	14,980	13,490

ガイドレール
センターレール