
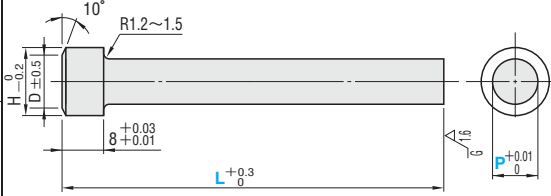


追加加工価格も数量スライド適用 P.39

 
 

 
Type	材質 硬度	型式	形状
	SKH51 61~64HRC	AHC	
	粉末ハイステル 64~67HRC	APHC	

 

型式 Type	No.	L	指定0.01mm単位		H
			min. P	max.	
AHC APHC	4	40 50 60 70 80	3.00	4.00	9
	5	40 50 60 70 80	4.00	5.00	10
	6	40 50 60 70 80	5.00	6.00	11
	8	40 50 60 70 80 90 100	6.00	8.00	13
	10	40 50 60 70 80 90 100	8.00	10.00	15
	13	40 50 60 70 80 90 100 110 120	10.00	13.00	18
	16	40 50 60 70 80 90 100 110 120	13.00	16.00	21
	20	40 50 60 70 80 90 100 110 120	16.00	20.00	25
	25	40 50 60 70 80 90 100 110 120	20.00	25.00	30

Order 注文例
型式 - L - P
AHC 6 - 40 - P5.50


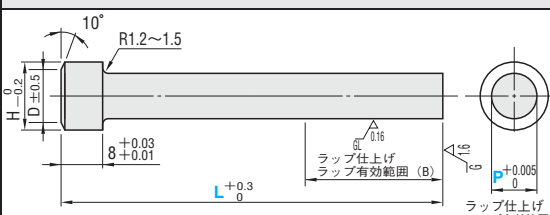
Delivery 出荷日
●No.4~10
3 日目発送
●No.13~25
3 日目発送

Alterations 追加加工
型式 - L(LC) - P - (PKC...etc.)
AHC 6 - LC45 - P5.50 - PKC-LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	PRC	刃先側端面R加工 0.3≦PRC≦1 指定0.1mm単位 ⓈPRC≦(P-0.2)/2 ⓈPCC併用不可	400
	PCC	刃先側端面C面取り加工 0.3≦PCC≦1 指定0.1mm単位 ⓈPCC≦(P-0.2)/2 ⓈPRC併用不可	200
	PKC	刃先公差変更 P ^{+0.01} ₀ ⇨ ^{+0.005} ₀ (P寸法0.001mm単位指定可)	400
	LC	全長変更 20≦LC<L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LKC	全長公差変更 L ^{+0.3} ₀ ⇨ ^{+0.05} ₀	400
	LKZ	全長公差変更 L ^{+0.3} ₀ ⇨ ^{+0.01} ₀	600
	KC	ツバ部廻り止め1面加工	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面)	400
	KFC	廻り止め0°と角度指定加工(2面) 指定1°単位 ⓈKC・WKC併用不可	600

追加加工価格も数量スライド適用 P.39




Type	材質 硬度	型式	形状
	SKH51 61~64HRC	L-AHC	
	粉末ハイステル 64~67HRC	L-APHC	

 

型式 Type	No.	L	指定0.001mm単位		H
			min. P	max.	
L-AHC L-APHC	4	40 50 60 70 80	3.000	4.000	9
	5	40 50 60 70 80	4.000	5.000	10
	6	40 50 60 70 80	5.000	6.000	11
	8	40 50 60 70 80 90 100	6.000	8.000	13
	10	40 50 60 70 80 90 100	8.000	10.000	15
	13	40 50 60 70 80 90 100 110 120	10.000	13.000	18
	16	40 50 60 70 80 90 100 110 120	13.000	16.000	21
	20	40 50 60 70 80 90 100 110 120	16.000	20.000	25
	25	40 50 60 70 80 90 100 110 120	20.000	25.000	30

Order 注文例
型式 - L - P
L-APHC 6 - 40 - P5.50

Delivery 出荷日
●No.4~10
3 日目発送
●No.13~25
3 日目発送

Alterations 追加加工
型式 - L(LC) - P - (LKC...etc.)
L-AHC 6 - LC45 - P5.50 - LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	PRC	刃先側端面R加工 0.3≦PRC≦1 指定0.1mm単位 ⓈPRC≦(P-0.2)/2 ⓈPCC併用不可	400
	PCC	刃先側端面C面取り加工 0.3≦PCC≦1 指定0.1mm単位 ⓈPCC≦(P-0.2)/2 ⓈPRC併用不可	200
	LC	全長変更 20≦LC<L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)	200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LKC	全長公差変更 L ^{+0.3} ₀ ⇨ ^{+0.05} ₀	400
	LKZ	全長公差変更 L ^{+0.3} ₀ ⇨ ^{+0.01} ₀	600
	KC	ツバ部廻り止め1面加工	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面)	400
	KFC	廻り止め0°と角度指定加工(2面) 指定1°単位 ⓈKC・WKC併用不可	600