



PRESS JECTOR PIN SETS
新商品
 赤文字表示

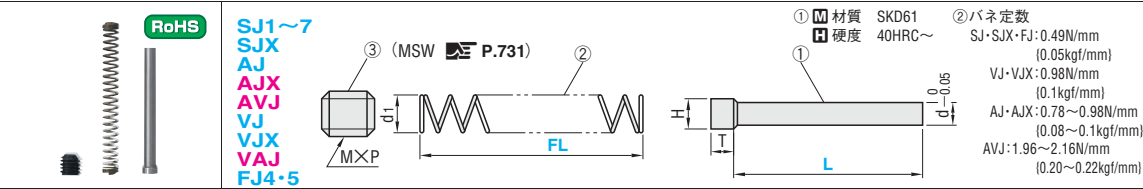

参照パンチブランク	Type	パンチ径 φD	型式	ピン全長 ①L	②FL(スプリング長) 適用パンチ長										d	H	T	d1	③ MSW (M×P)	
					40L	50L	60L	70L	80L	90L	100L	110L	120L	130L						
SJB A-SJB PJB A-PJB SJBL A-SJBL PJBL A-PJBL	4	①のみ ②のみ	SJ1	14	30	40	50	60	70							0.35	1.6	1.5	2.0	MSW2.5 (2.5×0.45)
			SJ1P	21		33	43	53	63											
	5	①のみ ②のみ	SJ2	16	28											0.65	2.0	2.2	MSW3 (3×0.5)	
			SJ2P	21		33	43	53	63											
	6	①のみ ②のみ	SJ3	16	28											1.0	2.8	3.0	MSW4 (4×0.7)	
			SJ3P	21		33	43	53	63											
	8	①のみ ②のみ	SJ4	16.5	29											1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)
			SJ4P	28.5		27	37	47	57	67	77									
	10	①のみ ②のみ	SJ5	16.5	27											1.7	3.6	2.7	MSW5 (5×0.8)	
			SJ5P	29.5		27	37	47	57	67	77									
13	①のみ ②のみ	SJ6	16.5	27											1.7	3.6	2.7	MSW5 (5×0.8)		
		SJ6P	29.5		27	37	47	57	67	77										
16・20 25	①のみ ②のみ	SJ7	18.5	27											2.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
		SJ7P	25.5		27															
SJB-C (バネ強化タイプ)	10	①のみ ②のみ	SJ5	29.5		20	27	37	47	57	67	77			1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
	13	①のみ ②のみ	SJ6	29.5		20	27	37	47	57	67	77								
	16・20 25・32	①のみ ②のみ	SJ7	25.5		27														
	38・45	①のみ ②のみ	SJ8	28		15	25	35	50	60	70									
SJXB A-SJXB LFSJB A-LFSJB	5	①のみ ②のみ	SJX2P	33		21	31	41	51					0.65	1.6	1.5	2.0	MSW2.5 (2.5×0.45)		
	6	①のみ ②のみ	SJX3P	33		21	31	41	51											
	8	①のみ ②のみ	SJX4P	41.5		23	33	43	53	63										
	10	①のみ ②のみ	SJX5P	41.5		23	33	43	53	63										
SJXB-C (バネ強化タイプ)	10	①のみ ②のみ	SJX5P	41.5						47	57	67		1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)		
	13	①のみ ②のみ	SJX6P	41.5		23	33	43	53	63										
	16・20 25	①のみ ②のみ	SJX7P	51.5		23	33	43	53											
	38	①のみ ②のみ	SJX8P	40		15	25	35	50	60	70									
MJB A-MJB	6	①のみ ②のみ	SJ3	16	24									0.65	2.0	1.5	2.2	MSW3 (3×0.5)		
	8	①のみ ②のみ	SJ4	16.5	20															
	10	①のみ ②のみ	SJ5	16.5	20															
	13	①のみ ②のみ	SJ6	16.5	20															
AJB A-AJB	8	①のみ ②のみ	AJ4	28	28									1.4	2.8	3.2	MSW4 (4×0.7)			
	10	①のみ ②のみ	AJ5	28	26															
	13	①のみ ②のみ	AJ6	28	26															
	25	①のみ ②のみ	AJ7	28	26															
AHJB-C (バネ強化タイプ)	10	①のみ ②のみ	AJ5	28	26									1.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)		
	13	①のみ ②のみ	AJ6	28	26															
	20	①のみ ②のみ	AJ6P	40	24	34	44	54	64	74	84	94								
	25	①のみ ②のみ	AJ7	28	26															
SJBV PJVB A-SJBV A-PJBV	8	①のみ ②のみ	VJ4	16.5	25									1.0	2.8	3.2	MSW4 (4×0.7)			
	10	①のみ ②のみ	VJ5	16.5	26															
	13	①のみ ②のみ	VJ6	16.5	26															
	16・20 25	①のみ ②のみ	VJ7	18.5	26															

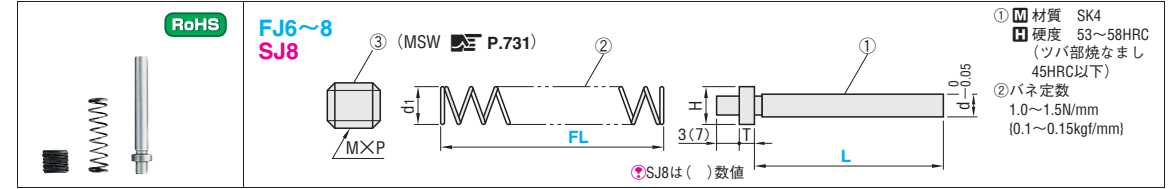

参照パンチブランク	Type	パンチ径 φD	型式	ピン全長 ①L	②FL(スプリング長) 適用パンチ長										d	H	T	d1	③ MSW (M×P)
					50L	60L	70L	80L	90L	100L	110L	120L	130L						
SJBV-C (バネ強化タイプ)	10	①のみ ②のみ	VJ5	29.5											1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	13	①のみ ②のみ	VJ6P	29.5		21	32	42	52	62	72	82							
	16・20 25・32	①のみ ②のみ	VJ7	25.5		28													
SJXVB A-SJXVB LFSJBV A-LFSJBV	8	①のみ ②のみ	VJX4	41.5				32	42	52	62			1.0	2.8	2.0	3.2	MSW4 (4×0.7)	
	10	①のみ ②のみ	VJX5	41.5				31	41	51	61								
	13	①のみ ②のみ	VJX6P	41.5				31	41	51	61								
SJBV-C (バネ強化タイプ)	10	①のみ ②のみ	VJ5	29.5										1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
	13	①のみ ②のみ	VJ6P	29.5							72								
	16・20 25	①のみ ②のみ	VJ7	25.5							42	52	62						
SJFB (ピン大径タイプ)	8	①のみ ②のみ	FJ4	29	27	37	47	57	67	77				2.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
	10	①のみ ②のみ	FJ5	30	27	37	47	57	67	77									
	13	①のみ ②のみ	FJ6	30	15	25	35	45	55	65									
	16	①のみ ②のみ	FJ7	26	20														
AJVB A-AJVB (バネ強化タイプ)	8	①のみ ②のみ	AVJ4	28	28									1.4	2.8	3.2	MSW4 (4×0.7)		
	10	①のみ ②のみ	AVJ5	28	26														
	13	①のみ ②のみ	AVJ6	28	26														
	25	①のみ ②のみ	AVJ7	28	26														
LFAJB A-LFAJB	8	①のみ ②のみ	AJX4	44				28	44	54	64	74	84	1.4	2.8	3.2	MSW4 (4×0.7)		
	10	①のみ ②のみ	AJX5	44				32	42	52	62	72	82						
	13	①のみ ②のみ	AJX6	44				32	42	52	62	72	82						
	16	①のみ ②のみ	AJX7	54				32	42	52	62	72	82						
LFAJBV A-LFAJBV (バネ強化タイプ)	8	①のみ ②のみ	AVJ4	42				32	43	53	63			1.4	2.8	3.2	MSW4 (4×0.7)		
	10	①のみ ②のみ	AVJ5	42				33	43	53	63								
	13	①のみ ②のみ	AVJ6	42				33	43	53	63								
	16	①のみ ②のみ	AVJ7	52				33	43	53									
AHJBV-C (バネ強化タイプ)	10	①のみ ②のみ	AVJ5	28				25						1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
	13	①のみ ②のみ	AVJ6	28				25	33	43	53	63							
	20	①のみ ②のみ	AVJ6P	40				25	24	37	47	57							
	25	①のみ ②のみ	AVJ7	28				25											