


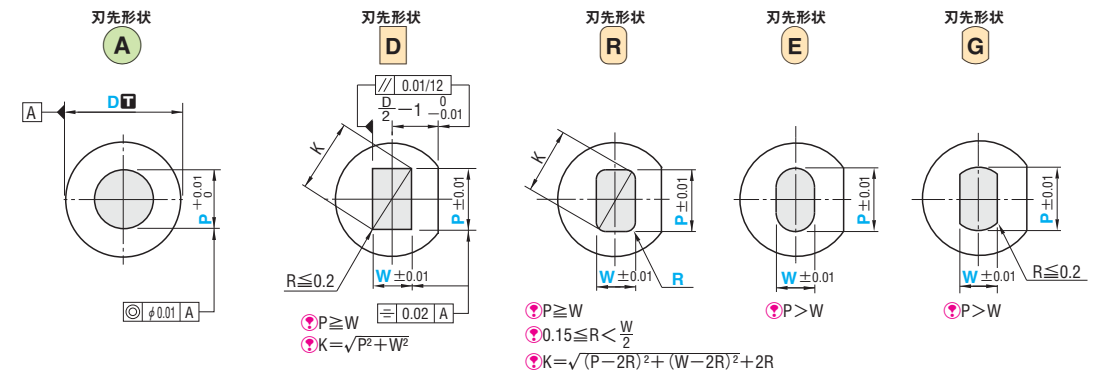

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

ストレートタイプ	シャンク径 D _{n5} 公差	材質 硬度	D寸法	型式	刃先形状は下記A D R E Gより選択
<p>RoHS</p> <p>シャンク径公差D_{n5}はn5・+0.005₀選択</p>	D _{n5}	SKH51 61~64HRC SKD11相当 60~63HRC 粉末ハイス鋼 64~67HRC	D3~5	MSD	レギュラータイプ
			D6~56	SD□	
			D8~56	SD□	
			D6~25	PMSD	
			D8~25	PSD□	
	D ₀ ^{+0.005}	SKH51 61~64HRC SKD11相当 60~63HRC 粉末ハイス鋼 64~67HRC	D3~5	A-MSD	
			D6~16	A-SD□	
			D8~16	A-MSD	
			D6~16	A-PMSD	
			D8~16	A-PSD□	



Order 注文例: 型式 - L - P - W - R(のみ) MSD 13 - 30 - P7.00

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Order 注文例: 型式 - L(LC-SLC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC-KC-WKC...etc.) SDD 38 - 35 - P21.03 - W6.83 - BC4.0

早割30 30% OFF (1円未満切り捨て) 算出例は価格表をご覧ください。

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/Code
刃先追加加工	PC WC	刃先径変更 min: $P > PC \geq \frac{Pmin}{2} \geq 0.50$ 指定0.01mm単位 max: $P < PC \leq P \cdot Kmax + 0.2$ 指定0.01mm単位	刃先径変更 min: $P > WC \geq \frac{P \cdot Wmin}{2} \geq 1.00$ 指定0.01mm単位	200
	BC	刃先径変更 $1 \leq BC \leq b$ 指定0.1mm単位 P < 1.00適用不可		200
	PKC	刃先径公差変更 $p \pm 0.01 \rightarrow +0.005$ P < 1.00適用不可	刃先径公差変更 $P \cdot W \pm 0.01 \rightarrow +0.01$	400

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/Code
全長追加加工	LC	全長変更 $10 \leq LC < L$ 指定0.1mm単位(LKC-LKZ併用の場合0.01mm単位指定可) 導入部は(L-LC)分短くなります。		200
	SLC	全長変更・全長公差変更を1つのコードで加工します。指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項(☉)はLCと同様。	LKC 全長公差変更 $L + 0.4 \rightarrow +0.05$ $+0.2 \rightarrow 0$	500
	LKC	全長公差変更 $L + 0.4 \rightarrow +0.05$ $+0.2 \rightarrow 0$		400
	LKZ	全長公差変更 $L + 0.4 \rightarrow +0.01$ $+0.2 \rightarrow 0$	☉ L(LC) < 16適用不可 ☉ D > 25適用不可	600
その他	KC	廻り止め一面加工 ☉ D3~6適用不可	廻り止め位置変更指定1単位	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面) ☉ D3~6適用不可 ☉ D R E G形状はKC併用可		200 (Aのみ 400)

D公差	型式	D	指定0.01mm単位				b	d
			(A)	D R E G	R			
D _{n5}	(SKH51)	(3) 16 20	0.30~1.00	-	-	-	2.0	
+0.005 ₀	MSD A-MSD	(4) 16 20 22 25 28 30	0.50~2.00	-	-	-	2.4	
		(5) 16 20 22 25 28 30	0.50~2.50	-	-	-	2.9	
		(6) 16 20 22 25 28 30 32 35	1.00~3.00	-	-	-	3.4	
		(8) 16 20 22 25 28 30 32 35	1.00~4.00	4.00	1.00	-	4.4	
		(10) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	2.00~6.00	6.00	1.20	-	6.4	
+0.010	MSD A-MSD	(13) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	3.00~8.00	8.00	1.50	-	8.4	
		(16) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	5.00~10.00	10.00	2.00	-	10.6	
		(20) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	7.00~12.00	12.00	3.00	-	12.6	
		(22) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	8.00~14.00	14.00	3.00	-	14.6	
		(25) 16 20 22 25 28 30 32 35 (40)	10.00~16.00	16.00	3.00	-	16.6	
		(32) 16 20 22 25 28 30 32 35	15.00~20.00	20.00	4.00	-	20.6	
		(38) 16 20 22 25 30 35	19.00~26.00	26.00	5.00	-	26.6	
		(45) 20 22 25 30 35	25.00~35.00	35.00	6.00	-	36.0	
		(50) 20 22 25 30 35	33.00~40.00	40.00	7.00	-	41.0	
		(56) 20 22 25 30 35	38.00~45.00	45.00	8.00	-	46.0	
+0.013	PMSD A-PMSD	(6) 16 20 22 25 30 35	1.00~3.00	-	-	-	3.4	
		(8) 16 20 22 25 30 35	1.00~4.00	4.00	1.00	-	4.4	
		(10) 16 20 22 25 30 35	2.00~6.00	6.00	1.20	-	6.4	
		(13) 16 20 22 25 30 35	3.00~8.00	8.00	1.50	-	8.4	
		(16) 16 20 22 25 30 35	5.00~10.00	10.00	2.00	-	10.6	
		(20) 16 20 22 25 30 35	7.00~12.00	12.00	3.00	-	12.6	
		(25) 16 20 22 25 30 35	10.00~16.00	16.00	3.00	-	16.6	

☉ D=(3)(4)(5)(6)は(A)形状(丸)のみの規格です。D R E G形状はありません。
 ☉ D=(20)(22)(25)(32)(38)(45)(50)(56)はシャンク径公差D_{n5}のみの規格です。
 ☉ L=(40)はシャンク径公差D_{n5}のみの規格です。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~99	100~200
値引率	基準単価	5%	10%	15%

早割30価格算出例 MSD10-20-P5.00 10本ご購入の場合
 MSD10 830円/1本 数量スライド 830×0.95=788
 早割30割引 30% 788×0.7=551.6 (1円未満切り捨て) ...551/1本×10本で5,510円

■材質 SKH51・SKD11相当 基準単価

D	MSD	A-MSD	SDD SDR SDE SDG	A-SDD A-SDR A-SDE A-SDG
3	2,090	2,290	-	-
4	1,500	1,700	-	-
5	1,500	1,700	-	-
6	870	1,070	-	-
8	830	1,030	3,460	3,660
10	830	1,030	3,460	3,660
13	750	950	3,600	3,800
16	750	950	3,890	4,090
20	830	-	4,100	-
22	990	-	4,280	-
25	1,100	-	4,410	-
32	1,420	-	4,700	-
38	2,040	-	5,060	-
45	4,720	-	10,270	-
50	5,710	-	11,510	-
56	7,080	-	12,730	-

■材質 粉末ハイス鋼 基準単価

D	PMSD	A-PMSD	PSDD PSDR PSDE PSDG	A-PSDD A-PSDR A-PSDE A-PSDG
6	1,880	2,080	-	-
8	1,800	2,000	6,680	6,880
10	1,800	2,000	6,680	6,880
13	1,710	1,910	7,400	7,600
16	1,710	1,910	8,000	8,200
20	2,010	-	8,930	-
25	2,660	-	9,590	-