

# EMBOSSING PUNCHES KNOCKOUT PIN SETS FOR EMBOSSING PUNCH エンボスパンチ/エンボスパンチ用ノックアウトピンセット

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

Type	材質 硬度	型式	形状
SRタイプ	SKH51 61~64HRC	SHSR	
	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSR	
一段付SRタイプ	SKD11相当 60~63HRC	SPSR	
	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSRR	
一段付テーパタイプ	SKD11相当 60~63HRC	SPSTT	
	SKH51 61~64HRC	SHSTT	
	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSTT	

SRタイプ		型式		指定0.1mm単位		指定0.01mm単位		¥基準単価 1~9本	
H	T	Type	No.	L	min. P	max.	SHSR	PHSR	
2	3	SHSR PHSR	1.0	20.0 ~ 30.0	0.50 ~ 1.00	1,030	2,380		
2.6			1.6	20.0 ~ 50.0	1.00 ~ 1.60				
3			2.0		1.60 ~ 2.00				
3.5			2.5		2.00 ~ 2.50				
5	5	SHSR PHSR	3	20.0 ~ 80.0	2.50 ~ 3.00	1,110	2,540		
7			4		3.00 ~ 4.00	1,120	2,580		
8			5		4.00 ~ 5.00	1,140	2,620		
9			6		5.00 ~ 6.00	1,170	2,690		
11			8		6.00 ~ 8.00	1,270	2,910		
13			10		8.00 ~ 10.00	1,400	3,220		

一段付SRタイプ		型式		指定0.1mm単位		指定0.01mm単位		¥基準単価 1~9本	
H	T	Type	No.	L	min. P	max.	V	SPSR	PHSRR
5	5	SPSR PHSRR	3	20.0 ~ 80.0	2.00 ~ 3.00	P/2 ≤ V < P		1,360	2,840
7			4		3.00 ~ 4.00			1,390	2,880
8			5		4.00 ~ 5.00			1,400	2,920
9			6		5.00 ~ 6.00			1,410	2,990
11			8		6.00 ~ 8.00			1,540	3,210
13			10		8.00 ~ 10.00			1,630	3,520

一段付テーパタイプ		型式		指定0.1mm単位		指定0.01mm単位		指定1°単位		指定0.1mm単位		¥基準単価 1~9本	
H	T	Type	No.	L	min. P	max.	V	A	F	SPSTT	SHSTT	PHSTT	
5	5	SPSTT SHSTT PHSTT	3	20.0 ~ 80.0	2.00 ~ 3.00	P/2 ≤ V ≤ P - 0.6		0 < A < 90	F ≤ L - 2	1,660	1,790	3,200	
7			4		3.00 ~ 4.00					1,660	1,840	3,220	
8			5		4.00 ~ 5.00					1,690	1,860	3,270	
9			6		5.00 ~ 6.00					1,720	1,880	3,320	
11			8		6.00 ~ 8.00					1,980	2,110	3,820	
13			10		8.00 ~ 10.00					2,110	2,220	4,070	



Order  
注文例

型式 - L - P - V - A - F  
 SPSR 3 - 40.0 - P2.80 - V1.50  
 SPSTT 6 - 40.0 - P6.00 - V4.00 - A23 - F38.0



Delivery  
出荷日

3 日目発送

ストックA 800円/本 P.38

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り





Alterations  
追加加工

型式 - L - P - V - A - F - (RSC-LKC...etc.)  
 SHSR 3 - 40.0 - P2.80 - LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
ツバ部追加加工	HC	ツバ径変更 P ≤ HC < H 指定0.1mm単位	200
	TC	ツバ厚変更 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ◎全長は指定寸法のままです。	200
	TCC	ツバ部C面加工 パンチ頭部の強度UPになります。 P.1223 指定0.1mm単位 0.5 ≤ TCC ≤ (H-P)/2 ◎H ≤ 5はTCC 0.5になります。 ◎H < 2.6適用不可	200
	KC	ツバ部廻り止め一面加工 ◎No.3以上に適用	200
	WKC	廻り止め平行加工(2面) ◎No.3以上に適用	400
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.3 → +0.02	200
TKM	ツバ厚公差変更 T +0.3 → -0.02	200	

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
刃先追加加工	RSC	R変更 ◎先端に0.5以下のRをつけます。 SPSTT・SHSTT・PHSTTに適用 ◎d ≥ 1.5に適用	200
	AKC	A角度公差変更 A ±30' → ±10' ◎SPSTT・SHSTT・PHSTTに適用	400
その他	LKC	全長公差変更 L寸法0.1mm単位指定可 L +0.3 → +0.05 L 0 → 0 ◎SPSR・PHSRR適用不可	400
	FKC	F寸法公差変更 F +0.3 → +0.05 F 0 → 0 ◎SPSTT・SHSTT・PHSTTに適用	800

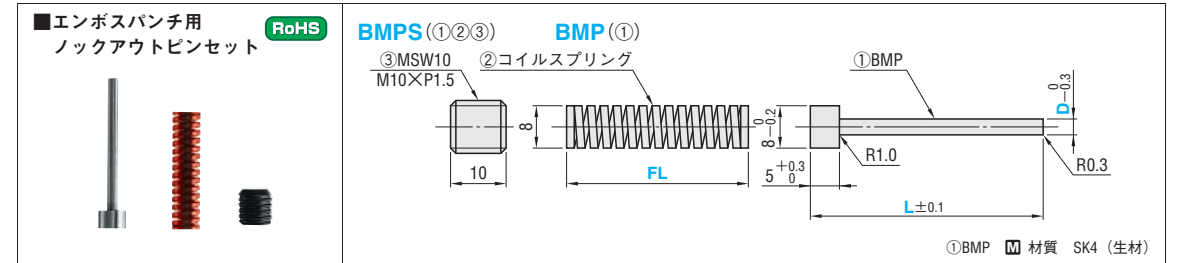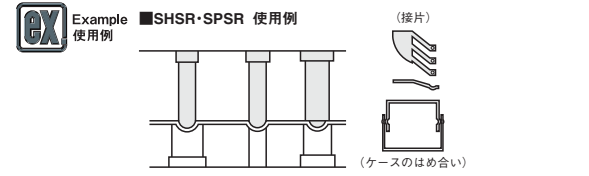

型式		②コイルスプリング		¥基準単価1~9セット		¥基準単価1~9本			
Type	D	L	Type	FL	Bmps (1)(2)(3)	Bmp (1)			
Bmps (1)(2)(3)	1.5	20	SWL	20	650	550			
	2.0			25					
	2.5			30					
	Bmp (1)			3.0	30	SWH	35	590	490
				3.5			40		
				4.0			45		
5.0		50							
	6.0	35	SWB	60	550	460			



Order  
注文例

型式 - L - ②コイルスプリング  
 Bmps 2.0 - 30 - SWL 30  
 Bmp 2.0 - 30



Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.37

◎ご希望によりPMS:00迄、当日出荷受付致します。



Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り



Example  
使用例

