

絞りダイ

— 超硬 —

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

ヘッド付タイプ




ストレートタイプ




RoHS

ヘッド付タイプ	ストレートタイプ	材質	硬度
WHA2S	WSA2S	超微粒子 (HIP)	90~92HRA
WHA2A	WSA2A		
WHA2B	WSA2B		
WHB2S	WSB2S	V40 (HIP)	87~88HRA
WHB2A	WSB2A		
WHB2B	WSB2B		


WHA2S 超微粒子
WHB2S V40

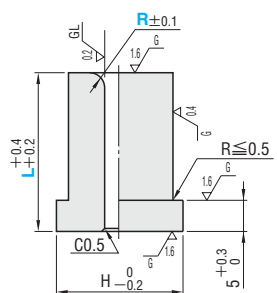


WHA2A 超微粒子
WHB2A V40

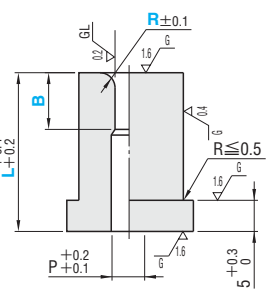


WHA2B 超微粒子
WHB2B V40

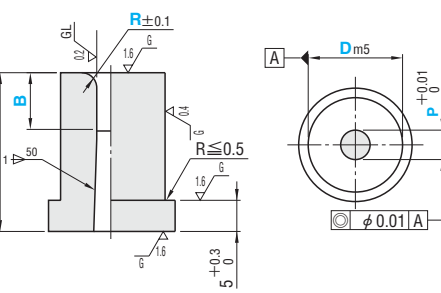


WSA2S 超微粒子
WSB2S V40

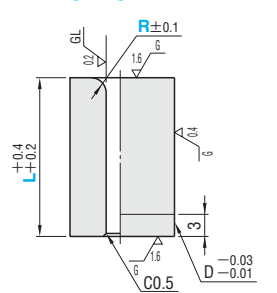

WSA2A 超微粒子
WSB2A V40

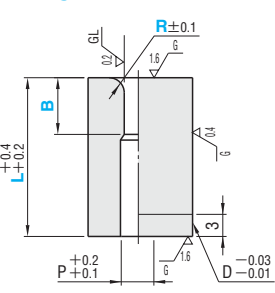

WSA2B 超微粒子
WSB2B V40

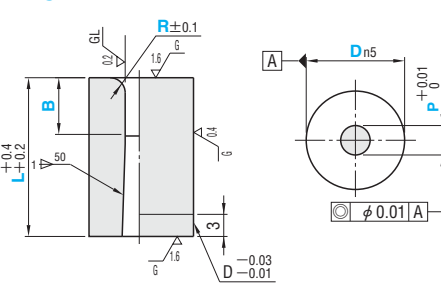

型式		L	指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定0.1mm単位	H
Type	D		min. P max.	B	R	
超微粒子 V40	WHA2S WSA2S	6	2.20~ 3.00	-	0.2~ $\frac{D-P-2}{2}$ (R=0も指定可)	9
		8	2.50~ 4.00			11
		10	3.00~ 5.00			13
		13	4.00~ 6.50			16
		16	5.00~ 8.00			19
		20	8.00~ 10.00			23
超微粒子 V40	WHA2A WSA2A WHA2B WSA2B	6	2.20~ 3.00	B ≤ P × 3 (2Bタイプのみ) and B ≤ $\frac{L}{2} + 2$	0.2~ $\frac{D-P-2}{2}$ (R=0も指定可)	9
		8	2.50~ 4.00			11
		10	3.00~ 5.00			13
		13	4.00~ 6.50			16
		16	5.00~ 8.00			19
		20	8.00~ 10.00			23
	25	10.00~ 12.50	28			

Order 注文例

型式 — L — P — B — R

WHB2S 13 — 22 — P5.50 — R1.4

WHB2A 13 — 22 — P5.50 — B8 — R1.4

Delivery 出荷日

8 日目発送

Alterations 追加加工

型式 — L(LC) — P — B — R — (HC・TC…etc.)

WHB2A 13 — LC21 — P5.50 — B8 — R1.4 — HC15

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位	600
	TC	ツバ厚変更 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ◎全長は(5-TC)分短くなります。 ◎LC併用の場合全長はLCと同じです。	600
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.3 → +0.02 0 → 0	1,200
	TKM	ツバ厚公差変更 T +0.3 → 0 0 → -0.02	1,200

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	LC	全長変更 13 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可)	600
	LKC	全長公差変更 L +0.4 → +0.05 +0.2 → 0	1,200
	PKC	P寸法公差変更 P +0.01 → +0.005 0 → 0	1,200
	DKC	D寸法公差変更 Dm5 → +0.005 0 → 0	900
	RKC	R寸法公差変更 R ±0.1 → ±0.05	2,400

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~4	5~9	10~14	15~20	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■ヘッド付タイプ

D	¥基準単価 1~4本					
	WHA2S	WHA2A	WHA2B	WHB2S	WHB2A	WHB2B
6	15,380	16,750	18,170	14,780	16,150	17,790
8	16,060	17,430	18,920	15,470	16,830	18,550
10	18,030	19,400	21,310	17,430	18,800	20,680
13	19,740	21,110	23,190	19,140	20,510	22,560
16	25,900	27,950	30,960	25,300	27,350	30,090
20	32,650	34,700	38,360	32,050	34,100	37,490
25	36,070	38,120	42,380	35,470	37,520	41,250

■ストレートタイプ

D	¥基準単価 1~4本					
	WSA2S	WSA2A	WSA2B	WSB2S	WSB2A	WSB2B
6	14,530	15,890	17,170	13,930	15,290	16,800
8	15,040	16,410	17,790	14,440	15,810	17,420
10	17,090	18,460	20,300	16,490	17,860	19,670
13	18,800	20,170	22,180	18,200	19,570	21,560
16	24,440	26,500	29,340	23,840	25,900	28,450
20	30,600	32,650	36,110	30,000	32,050	35,230
25	34,020	36,070	40,120	33,420	35,470	38,990

成形加工用
パンチ&ダイ