


SQUARE RETAINER SETS スクエアリテーナセット



RETAINER BACKING PLATES リテーナバックングプレート

パンチをリテーナにセットして納入します。(+100円)詳細 P.657


適用		型式	リテーナNo.	構成部品					
		パンチ用	ダイ用	①	②	③	④	⑤	⑥
A	SR-AP	SR-AD	RA1	○	○	○	○	○	○
	MPSR	MDSP	RA2	○	○	○	○	○	○
	SR-AN			○	○	○	○	○	○
B	SR-FP	SR-FD	RF1	○	○	○	○	○	○
	MPDR		RF2	○	○	○	○	○	○
	MPSP	MDSP		○	○	○	○	○	○
		SR-FN		○	○	○	○	○	○

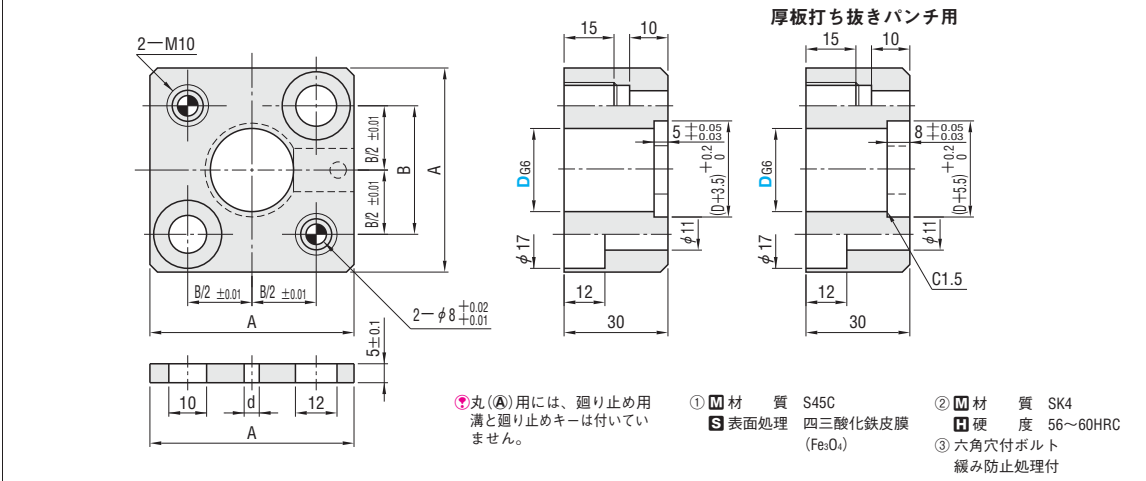

型式	Type	D	D _{G6}	A	B	d	△付属品
SR-AP (1,2,3,4,5)	SR-AD (1,2,3,4,5)	10	+0.014 +0.005	45	23	7.4	③M10-40 ④MSTM8-30 ⑤MSW10
SR-FP (1,2,3,4,5,6)	SR-FD (1,2,3,4,5,6)	13	+0.017 +0.006	52	30	9.4	
MPSR (1,3,4,5)	MDSP (1,3,4,5)	16	+0.020 +0.007	56	34	11.6	
MPDR (1,3,4,5,6)		20				13.6	
MPSP (2)	MDSP (2)	25				17.6	
SR-AN (1)	SA-AN (1)	(32)	+0.025 +0.009	65	43	21.6	
SR-FN (1,6)	SA-FN (1,6)	(38)				27.6	

③(32) ③(38)の厚板打ち抜き用は規格がありません。(厚板打ち抜き用はD10~25迄)

■スクエアリテーナ用廻り止めキー KY-DRは次回カタログから廃止予定です。

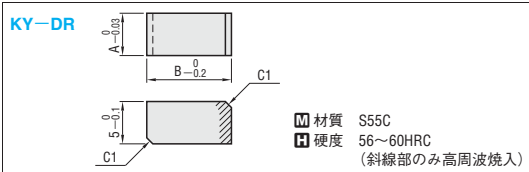

適用リテーナ	A	B	型式	Type	D	¥基準単価
SR-FP	10.1	17.5	KY-DR	Type	10	480
SR-FD	11.1	18.0			13	
MPDR	12.3	16.0			16	
SA-FP	13.6	15.5			20	
ASFR	15.3	16.5			25	
	16.6	13.5			32	
			38		590	

表中のDは、適用されるリテーナのパンチ径を示します。
位置決め用のノック穴はあいていません。

Order 注文例: SR-AP 25, KY-DR 20

Delivery 出荷日: 3 日目発送


Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9セット	10~29セット	30~49セット	50~100セット
値引率	5%	10%	15%	15%

■基準単価

D	丸用				変形用			丸・変形共通
	SR-AN	MPSR	SR-AP SR-AD	SR-FN	MPDR	SR-FP SR-FD	MPSR MDSP	
10	1,150	1,270	1,850	1,600	1,720	2,300	570	
13	1,150	1,270	1,850	1,600	1,720	2,300	570	
16	1,290	1,420	2,000	1,740	1,860	2,440	570	
20	1,290	1,420	2,090	1,740	1,860	2,530	660	
25	1,600	1,720	2,380	2,040	2,170	2,830	660	
32	2,040	2,170	2,950	2,490	2,610	3,410	790	
38	2,040	2,170	2,950	2,490	2,610	3,410	790	

D	丸用				変形用			丸・変形共通
	SA-AN	ASAR	SA-AP	SA-FN	ASFR	SA-FP	MPSR	
10	1,700	1,820	2,400	2,370	2,490	3,070	570	
13	1,700	1,820	2,400	2,370	2,490	3,070	570	
16	1,910	2,030	2,610	2,570	2,700	3,290	570	
20	1,910	2,030	2,700	2,570	2,700	3,370	660	
25	2,370	2,490	3,150	2,990	3,120	3,780	660	

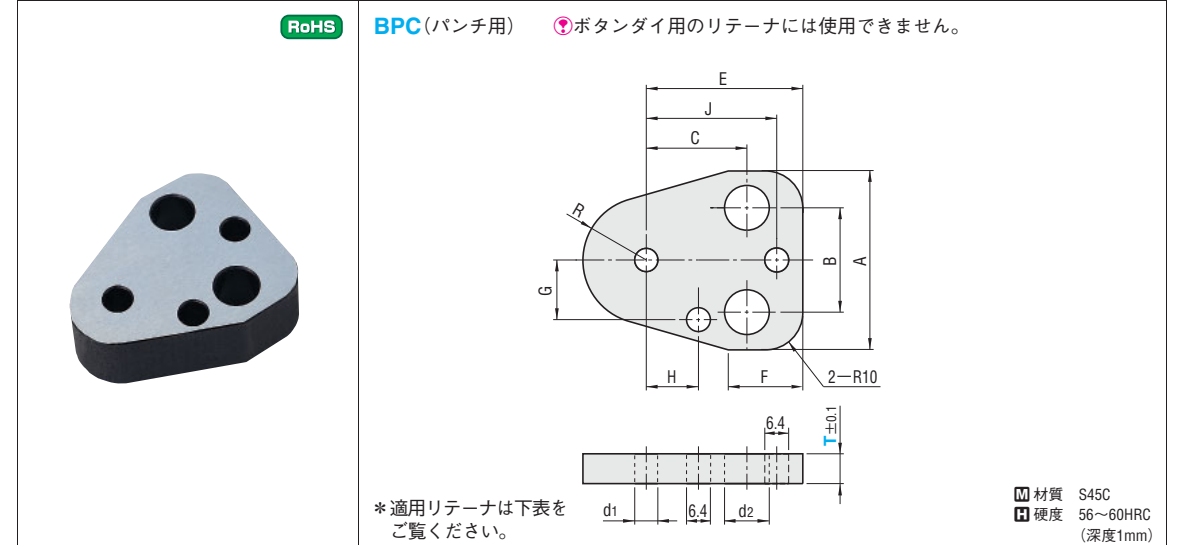

A	B	C	E	F	G	H	J	R	d ₁	d ₂	型式		T	¥基準単価
											Type	No.		
37	20	21	35	20	10	9	29	9.5	6.2	10	BPC	10	6	890
43	26	23	38		13	11	32	12				13		890
44	24	26	40		16	14	36	17				16		890
48	28	27	42		18	17	39	19.5				20		1,020
50	30	30	46		21	20	42	23				25		1,030
54		33	48		23	23	46	26				32		1,080
58	34	35	52	26	27	50	29.5	38	1,110					
64		38	56	10.2	14	45	1,360							

Order 注文例: BPC 10 - 10


Delivery 出荷日: 3 日目発送

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~29	30~49	50~100	表示数量超えは
値引率	5%	10%	15%	15%	価格・出荷日お見積り

* 適用リテーナ

適用リテーナ	型式(リテーナ本体)
NC加工用	HDP-AN
NC加工用	HDP-FN
NC加工用	HAP-AN
NC加工用	HAP-FN
NC加工用	DP-AN
NC加工用	DP-FN
NC加工用	CP-AN
NC加工用	CP-FN
NC加工用	AP-AN
NC加工用	AP-FN
NC加工用	FP-AN
NC加工用	FP-FN

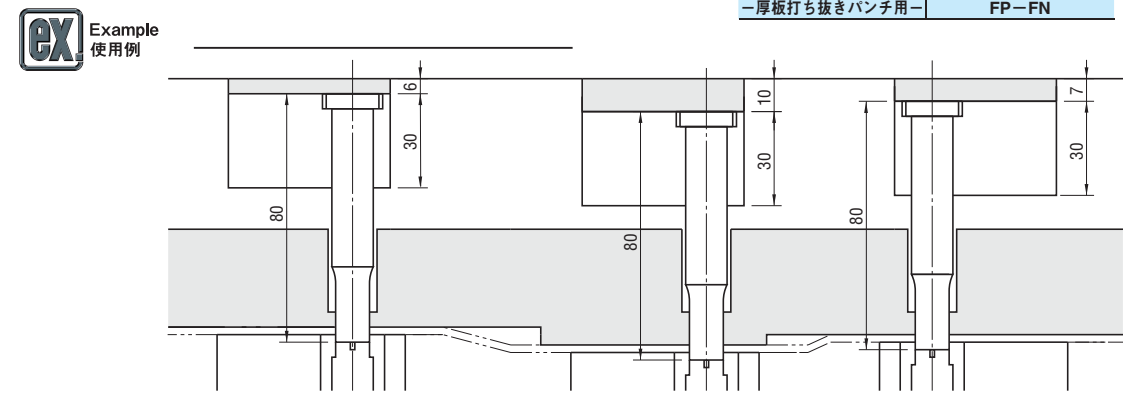

■特長 ①パンチ長さを統一することができ、メンテナンスコストを低減することが可能です。
②型調整時・パンチ再研磨後の高さ調整が可能です。