

追加価格も数量スライド適用 P.39

■銅合金・無給油タイプ

ストリッパガイドブシュは常温環境(40℃以下)にてご使用ください。取付方法 P.794

SGCZ (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金 MoS₂(埋設) 硬度 45HRC

SGFZ (ロックタイト接着タイプ)

材質 SUJ2+銅合金 MoS₂(埋設) 硬度 45HRC

D _{h4}	型式		L					¥基準単価 1~9本	
	Type	d	10	13	16	20	22		25
16	SGCZ	10	10	13	16	20	22	25	1,200
20		13	13	16	20	22	25	30	1,280
24		16	16	20	22	25	30	35	1,440
28		20	16	20	22	25	30	35	1,680
34		25	20	22	25	30	35	1,930	

*MoS₂とは耐摩耗性に優れた特殊固体潤滑剤です。

D _{h4}	型式		L					¥基準単価 1~9本	
	Type	d	10	13	16	20	22		25
16	SGFZ	10	10	13	16	20	22	25	1,360
20		13	13	16	20	22	25	30	1,440
24		16	16	20	22	25	30	35	1,610
28		20	16	20	22	25	30	35	1,890
34		25	20	22	25	30	35	2,210	

*MoS₂とは耐摩耗性に優れた特殊固体潤滑剤です。

■焼結合金(固体潤滑剤分散型)・無給油タイプ

製品概要 P.794

SGBM (ロックタイト接着タイプ)

材質 特殊焼結合金

SGHM (ロックタイト接着タイプ)

材質 特殊焼結合金

D _{h4}	型式		L					¥基準単価 1~9本	
	Type	d	10	13	16	20	22		25
16	SGBM	10	10	13	16	20	22	25	1,410
20		13	13	16	20	22	25	30	1,510
24		16	16	20	22	25	30	35	1,700
28		20	20	22	25	30	35	2,280	
34		25	20	22	25	30	35	2,570	

D _{h4}	型式		L					¥基準単価 1~9本	
	Type	d	10	13	16	20	22		25
16	SGHM	10	10	13	16	20	22	25	1,600
20		13	13	16	20	22	25	30	1,700
24		16	16	20	22	25	30	35	1,890
28		20	20	22	25	30	35	2,520	
34		25	20	22	25	30	35	2,900	

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率		5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り



注文例

型式 — L
SGFZ 10 — 16



価格



 
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.37
ご希望によりPMS:00迄、当日出荷受付致します。



追加加工

型式 — L(LC) — (DLC)
SGFZ 16 — LC18.0



目録

3 日目発送
ストックT 1,000円/1本
ストックA 500円/1本 P.38
同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Alterations Code	L寸法変更		ロックタイト用溝加工																																				
	LC	DLC																																					
Spec.	<p>●SGCZ ●SGFZ</p> <p>SGCZ・SGFZは固体潤滑剤の位置によってRが大きくなる場合があります。</p> <table border="1"> <tr> <th>d</th> <th>LC 指定0.1mm単位</th> <th>T 公差</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>8.0 ≤ LC < L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>10.0 ≤ LC < L</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>13.0 ≤ LC < L</td> <td>-0.2</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>16.0 ≤ LC < L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20.0 ≤ LC < L</td> <td></td> </tr> </table>	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差	10	8.0 ≤ LC < L		13	10.0 ≤ LC < L	0	16	13.0 ≤ LC < L	-0.2	20	16.0 ≤ LC < L		25	20.0 ≤ LC < L		<p>●SGBM ●SGHM</p> <p>固体潤滑剤の位置によってはRが大きくなる場合があります。</p> <table border="1"> <tr> <th>d</th> <th>LC 指定0.1mm単位</th> <th>T 公差</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>8.0 ≤ LC < L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>10.0 ≤ LC < L</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>13.0 ≤ LC < L</td> <td>-0.2</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>16.0 ≤ LC < L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20.0 ≤ LC < L</td> <td></td> </tr> </table>	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差	10	8.0 ≤ LC < L		13	10.0 ≤ LC < L	0	16	13.0 ≤ LC < L	-0.2	20	16.0 ≤ LC < L		25	20.0 ≤ LC < L		<p>ブシュの外径にロックタイト用の溝加工をします。</p> <p>ストレートタイプ・ヘッド付タイプ *外径溝数 8.0 ≤ L(LC) ≤ 15.9 → 1本 16.0 ≤ L(LC) ≤ 24.9 → 2本 25.0 ≤ L(LC) ≤ 35.0 → 3本</p>
	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差																																				
10	8.0 ≤ LC < L																																						
13	10.0 ≤ LC < L	0																																					
16	13.0 ≤ LC < L	-0.2																																					
20	16.0 ≤ LC < L																																						
25	20.0 ≤ LC < L																																						
d	LC 指定0.1mm単位	T 公差																																					
10	8.0 ≤ LC < L																																						
13	10.0 ≤ LC < L	0																																					
16	13.0 ≤ LC < L	-0.2																																					
20	16.0 ≤ LC < L																																						
25	20.0 ≤ LC < L																																						
¥/1Code	300	200	300																																				

プライスダウン
15%

値下げ価格

追加価格も数量スライド適用 P.39

■ボールリテーナー体型タイプ

SGBB (圧入タイプ)

材質 ①SUJ2 ②A5056 硬度 58HRC~

SGBBL (ロックタイト接着タイプ)

材質 ①SUJ2 ②A5056 硬度 58HRC~

SGBBF (ロックタイト接着タイプ)

材質 ①SUJ2 ②A5056 硬度 58HRC~

両端をスナップリングで止めてありますのでボール部は本体から抜けません。

両端をスナップリングで止めてありますのでボール部は本体から抜けません。

両端をスナップリングで止めてありますのでボール部は本体から抜けません。

SGBB 8	球径φ1.588mm (1/16インチ)
SGBB 10	球径φ2.381mm (3/32インチ)
SGBB13~25	球径φ3.175mm (1/8インチ)
SGBBL/F 8	球径φ1.5mm
SGBBL/F10~16	球径φ2.0mm
SGBBL/F20~25	球径φ3.0mm



注文例

型式 — L
**SGBB 20
SGBBL 20 — 35**



出荷日

在庫品 翌日出荷 P.37
ご希望によりPMS:00迄、当日出荷受付致します。



追加加工

型式 — L(LC)
**SGBB 16.0 — LC30.0
SGBBF 13 — LC22.5**


D _{h5}	L	N 条列数	n 球数	S 最大ストローク	型式		¥基準単価 1~9本	
					Type	d		
16	24	5	55	7.8	15.6	SGBB (圧入タイプ)	8	1,670
20	30			8.4	16.8		10	1,800
25	35	6	66	9.25	18.5	SGBB (圧入タイプ)	13	1,940
28	37			10.15	20.3		16	2,130
32	45	7	112	12.75	25.5	SGBB (圧入タイプ)	20	2,330
38	50			14.0	28.0		25	2,580

D _{h4}	N 条列数	n 球数	S 最大ストローク	型式		L (選択)	¥基準単価 1~9本
				Type	d		
16	5	35	10	SGBBL (ロックタイト接着タイプ)	8	20	1,860
					25		
20	6	48	5	SGBBL (ロックタイト接着タイプ)	10	25	1,990
					30		
					25		
25	8	80	7.5	SGBBL (ロックタイト接着タイプ)	13	30	2,140
					35		
28	7	77	15	SGBBL (ロックタイト接着タイプ)	16	30	2,350
					35		
32	4	44	7.5	SGBBL (ロックタイト接着タイプ)	20	30	2,580
					35		
38	8	112	7.5	SGBBL (ロックタイト接着タイプ)	25	40	2,850
					40		

D _{h4}	N 条列数	n 球数	S 最大ストローク	型式		L (選択)	¥基準単価 1~9本
				Type	d		
16	5	35	10	SGBBF (ロックタイト接着タイプ)	8	20	2,240
					25		
20	6	48	5	SGBBF (ロックタイト接着タイプ)	10	25	2,370
					30		
					25		
25	8	80	7.5	SGBBF (ロックタイト接着タイプ)	13	25	2,560
					30		
28	7	77	15	SGBBF (ロックタイト接着タイプ)	16	30	2,820
					35		
32	4	44	7.5	SGBBF (ロックタイト接着タイプ)	20	30	3,090
					35		
38	8	112	7.5	SGBBF (ロックタイト接着タイプ)	25	40	3,430
					40		



使用例

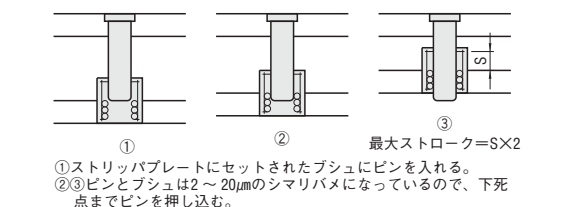

価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.37
数量 1~9 10~49 50~99 100~200 表示数量超えは
値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

SGBBのLC追加加工利用の場合は、d寸法を小数点第一位までご記入下さい。

Alteration Code	L寸法変更			
	SGBB		SGBBF	
Spec.	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差	
	8	20.0 ≤ LC < L	0	
Spec.	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差	
	10	22.5 ≤ LC < L	0	
Spec.	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差	
	13	30.0 ≤ LC < L	-0.2	
Spec.	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差	
	16	30.0 ≤ LC < L	-0.2	
Spec.	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差	
	20	35.0 ≤ LC < L	-0.2	
Spec.	d	LC 指定0.1mm単位	T 公差	
	25	40.0 ≤ LC < L	-0.2	

S寸法は(S-L-LC)となります。(S ≥ 2.5)

S寸法は(S-L-LC)となります。(S ≥ 2.5)