

MINI PUNCHES
ミニパンチ

2日目納短縮

A+
早割


MINI STRAIGHT PUNCHES

ミニストレートパンチ

2日目納短縮

A+
早割

追加工価格も数量スライド適用 P.43

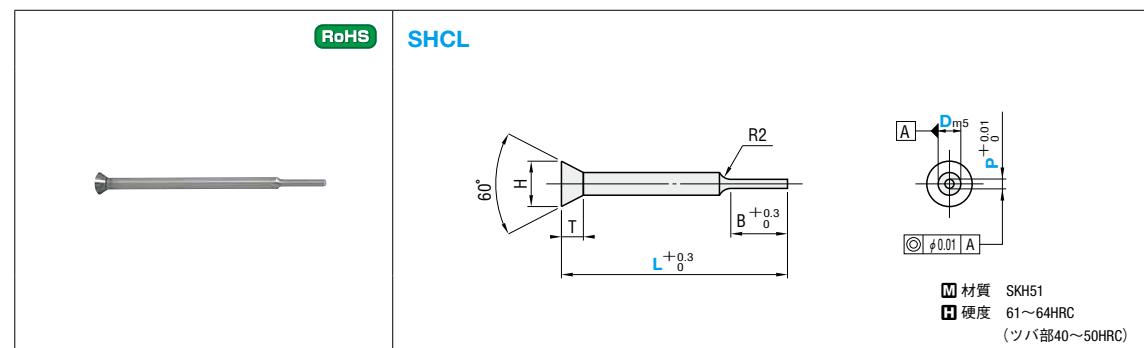

B	T	H	型式		L	指定0.01mm単位 min. P max.	¥基準単価 1~9本
			Type	D			
4	1.1	2.9	SHCL	1.6	(25) 30 35 40 50	0.30~1.59	250
6	1.4	3.6		2.0		0.50~1.99	
8	1.8	4.5		2.5		1.00~2.49	
①L(25) ……B=4 全長が(25)の場合、刃先長さは一律4mmになります。							

Order 注文例 型式 - L - P
SHCL 2.0 - 30 - P0.88


Delivery 出荷日 2 日目出荷 **2** 正午迄
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本
ストーク A 早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.40
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄
①ストークA早割は1明細行当たり一律300円
②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
③追加工PRCはストークA早割適用不可

Price 価格 ■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数 量 1~9 10~29 30~99 100~200 201~
值 引 率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

Alterations 追加工 型式 - L(LC) - P(PC) - (BC・GC・LKC・etc.)
SHCL 2.0 - LC28 - P0.88

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
刃先追加工	PC	刃先径変更 D2:PC≥0.30 D2.5:PC≥0.50 指定0.01mm単位 ①刃先長さは一律4mm ②D1.6選用不可	200
	BC	刃先長変更 2≤BC<B 指定0.1mm単位	200
	PRC±0.05	刃先側端面R加工 0.3≤PRC≤1 指定0.1mm単位 ①PRC≤(P-0.2)/2 ②PCC・GC併用不可	400
	PCC±0.05	刃先側端面C面取り加工 0.3≤PCC≤1 指定0.1mm単位 ①PCC≤(P-0.2)/2 ②PRC・GC併用不可	200
	GC	円錐加工 20°≤GC<90° 指定1°単位 ①PRC・PCC・LKC 併用不可 刃先長さB≥f+2	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加工	LC	全長変更 25<LC<50 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) ①LC<30の場合、刃先長さは一律4mmです。	200
全長追加工	LKC	全長公差 L +0.3 -0.0 → +0.05 変 更 L 0 → 0 ②GC併用不可	400

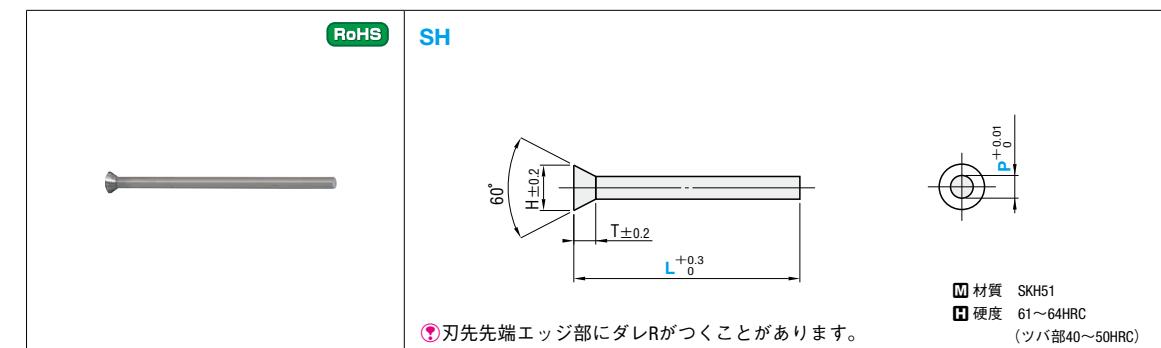

T	H	型式		L	¥基準単価 1~9本
		Type	P		
0.7	1.8			1.0	
0.8	2.0			1.1	
0.8	2.1			1.2	
0.9	2.3			1.3	
1.0	2.6			1.4	
1.1	2.8			1.5	
1.1	2.9			1.6	
1.2	3.1			1.7	
1.3	3.3			1.8	
1.3	3.4			1.9	
1.4	3.6			2.0	
1.5	3.8			2.1	
1.5	3.9			2.2	
1.6	4.1			2.3	
1.7	4.4			2.4	
1.8	4.5			2.5	
1.8	4.7			2.6	
1.9	4.9			2.7	
2.0	5.1			2.8	
2.0	5.2			2.9	
2.1	5.4			3.0	

Order 注文例 型式 - L
SH 1.5 - 40

Delivery 出荷日 2 日目出荷 **2** 正午迄
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本
ストーク A 早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.40
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄
①ストークA早割は1明細行当たり一律300円
②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格 ■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数 量 1~9 10~29 30~99 100~200 201~
值 引 率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

Alterations 追加工 型式 - L(LC) - (LKC)
SH 1.5 - LC38 - LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加工	LC	全長変更 25<LC<50 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可)	200
全長追加工	LKC	全長公差 L +0.3 -0.0 → +0.05	400

バ
ナ
チ