



# JECTOR PIN SETS ジェクタピンセット

2日目納期短縮  
出荷

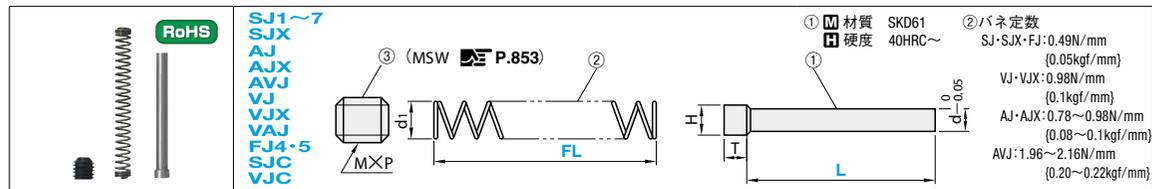

参照パンチブランク Type	パンチ径 φD	型式	ピン全長 ①L	②FL(スプリング長) 適用パンチ長										d	H	T	d1	③ MSW (M×P)			
				40L	50L	60L	70L	80L	90L	100L	110L	120L	130L								
SJB A-SJB PJB A-PJB SJBL A-SJBL PJBL A-PJBL	4	(セット) ①のみ SJ1 ②のみ SJ1P ③のみ SJ1F	14	30	40	50	60	70								0.35	1.6	1.5	2.0	MSW2.5 (25×0.45)	
	4	(セット) ①のみ SJL1 ②のみ SJL1P ③のみ SJL1F	21		33	43	53	63								0.65	2.0		2.2	MSW3 (3×0.5)	
	5	(セット) ①のみ SJ2 ②のみ SJ2P ③のみ SJ2F	16 21	28	33	43	53	63								1.0	2.8		3.0	MSW4 (4×0.7)	
	6	(セット) ①のみ SJ3 ②のみ SJ3P ③のみ SJ3F	16.5 21	29	33	43	53	63								1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
	8	(セット) ①のみ SJ4 ②のみ SJ4P ③のみ SJ4F	16.5 28.5	27	27	37	47	57	67	77						1.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
	10	(セット) ①のみ SJ5 ②のみ SJ5P ③のみ SJ5F	16.5 29.5	27	27	37	47	57	67	77						2.7					
	13	(セット) ①のみ SJ6 ②のみ SJ6P ③のみ SJ6F	16.5 29.5	27	27	37	47	57	67	77						2.7					
	16・20 25	(セット) ①のみ SJ7 ②のみ SJ7P ③のみ SJ7F	18.5 25.5 37.5	27	27											2.7					
	SJB-C (パネ強化タイプ)	10	(セット) ①のみ SJ5 ②のみ SJ5P ③のみ SJ5F	29.5		20	27	37	47	57	67	77					1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)
		13	(セット) ①のみ SJ6 ②のみ SJ6P ③のみ SJ6F	29.5		20	27	37	47	57	67	77					1.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)
16・20 25・32		(セット) ①のみ SJ7 ②のみ SJ7P ③のみ SJ7F	25.5 37.5		27											2.7					
38・45		(セット) ①のみ SJ8 ②のみ SJ8P ③のみ SJ8F	28 40		15	25	35	50	60	70						4.0	6.0	3.0	6.0	MSW8 (8×1.25)	
SJXB A-SJXB LFSJB A-LFSJB	5	(セット) ①のみ SJX2 ②のみ SJX2P ③のみ SJX2F	33		21	31	41	51								0.65	1.6	1.5	2.0	MSW2.5 (25×0.45)	
	6	(セット) ①のみ SJX3 ②のみ SJX3P ③のみ SJX3F	33		21	31	41	51								2.0	2.0	2.2	MSW3 (3×0.5)		
	8	(セット) ①のみ SJX4 ②のみ SJX4P ③のみ SJX4F	41.5		23	33	43	53	63							1.0	2.8		3.0	MSW4 (4×0.7)	
	10	(セット) ①のみ SJX5 ②のみ SJX5P ③のみ SJX5F	41.5		23	33	43	53	63							1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
SJXB-C (パネ&ピン強化タイプ)	10	(セット) ①のみ SJX5 ②のみ SJX5P ③のみ SJX5F	41.5		23	33	43	53	63							1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
	16・20 25	(セット) ①のみ SJX7 ②のみ SJX7P ③のみ SJX7F	51.5		23	33	43	53								2.7					
	10	(セット) ①のみ SJX5 ②のみ SJX5P ③のみ SJX5F	41.5		23	33	43	53	63	77						1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
	13	(セット) ①のみ SJX6 ②のみ SJX6P ③のみ SJX6F	41.5		23	33	43	53	63	77						1.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)	
16・20 25・32	(セット) ①のみ SJX7 ②のみ SJX7P ③のみ SJX7F	51.5		23	33	43	53								2.7						
	MJB A-MJB	6	(セット) ①のみ SJ3 ②のみ SJ3P ③のみ SJ3F	16 21	24	28	33	43	53								0.65	2.0	1.5	2.2	MSW3 (3×0.5)
		8	(セット) ①のみ SJ4 ②のみ SJ4P ③のみ SJ4F	16.5 28.5	20	17	27	37	47	57	67						1.0	2.8		3.0	MSW4 (4×0.7)
		10	(セット) ①のみ SJ5 ②のみ SJ5P ③のみ SJ5F	16.5 29.5	20	17	27	37	47	57	67						1.4	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)
13		(セット) ①のみ SJ6 ②のみ SJ6P ③のみ SJ6F	16.5 29.5	20	17	27	37	47	57	67						1.7	3.6	2.0	3.8	MSW6 (6×1.0)	
16・20 25		(セット) ①のみ SJ7 ②のみ SJ7P ③のみ SJ7F	18.5 25.5 37.5	17	17											2.7					
AJB A-AJB	8	(セット) ①のみ AJ4 ②のみ AJ4P ③のみ AJ4F	28 32	28	34	44	54	64	74	84	94	104				1.4	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)	
	10	(セット) ①のみ AJ5 ②のみ AJ5P ③のみ AJ5F	28 32	26	32	42	52	62	72	82	92	102				1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
	13・16 20	(セット) ①のみ AJ6 ②のみ AJ6P ③のみ AJ6F	28 40	26	24	34	44	54	64	74	84	94				2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)	
	25	(セット) ①のみ AJ7 ②のみ AJ7P ③のみ AJ7F	28 40	26	24	34	44	54	64	74	84	94				3.0	3.0				
AHJB-C (パネ&ピン強化タイプ)	10	(セット) ①のみ AJ5 ②のみ AJ5P ③のみ AJ5F	28 32	26	32	42	52	62	72	82	92					1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
	13・16 20	(セット) ①のみ AJ6 ②のみ AJ6P ③のみ AJ6F	28 40	26	24	34	44	54	64	74	84					2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)	
	25	(セット) ①のみ AJ7 ②のみ AJ7P ③のみ AJ7F	28 40	26	24	34	44	54	64	74	84					3.0	3.0				
	SJVB (パネ強化タイプ) PJVB (パネ強化タイプ) A-SJVB (パネ強化タイプ) A-PJVB (パネ強化タイプ)	8	(セット) ①のみ VJ4 ②のみ VJ4P ③のみ VJ4F	16.5 28.5	25	23	35	45	55	65	75						1.0	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)
10		(セット) ①のみ VJ5 ②のみ VJ5P ③のみ VJ5F	16.5 29.5	26	22	33	43	53	63	73						1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
13		(セット) ①のみ VJ6 ②のみ VJ6P ③のみ VJ6F	16.5 29.5	26	22	33	43	53	63	73						1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)	
16・20 25		(セット) ①のみ VJ7 ②のみ VJ7P ③のみ VJ7F	18.5 25.5 37.5	26	29	27	37	47	57	67						2.7					

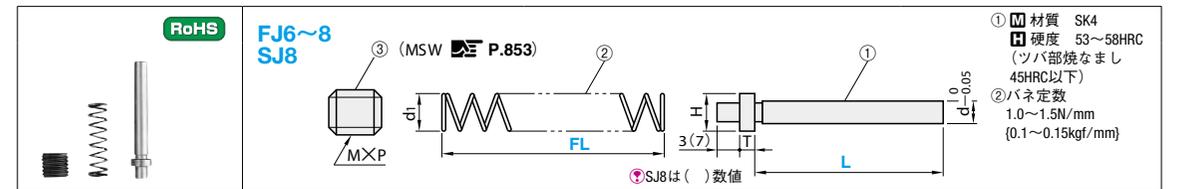

参照パンチブランク Type	パンチ径 φD	型式	ピン全長 ①L	②FL(スプリング長) 適用パンチ長										d	H	T	d1	③ MSW (M×P)		
				50L	60L	70L	80L	90L	100L	110L	120L	130L								
SJVB-C (パネ強化タイプ)	10	(セット) ①のみ VJ5 ②のみ VJ5P ③のみ VJ5F	29.5		21	32	42	52	62	72	82					1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	13	(セット) ①のみ VJ6 ②のみ VJ6P ③のみ VJ6F	29.5		21	32	42	52	62	72	82					1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	16・20 25・32	(セット) ①のみ VJ7 ②のみ VJ7P ③のみ VJ7F	25.5 37.5		28			26	36	46	56	66	76			2.7				
SJXVB (パネ強化タイプ) A-SJXVB (パネ強化タイプ) LFSJVB (パネ強化タイプ) A-LFSJVB (パネ強化タイプ)	8	(セット) ①のみ VJX4 ②のみ VJX4P ③のみ VJX4F	41.5			32	42	52	62							1.0	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)
	10	(セット) ①のみ VJX5 ②のみ VJX5P ③のみ VJX5F	41.5			31	41	51	61							1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	13	(セット) ①のみ VJX6 ②のみ VJX6P ③のみ VJX6F	41.5			31	41	51	61							1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	16・20 25	(セット) ①のみ VJX7 ②のみ VJX7P ③のみ VJX7F	51.5			33	43	53								2.7				
SJXVB-C (パネ強化タイプ)	10	(セット) ①のみ VJX5 ②のみ VJX5P ③のみ VJX5F	29.5							52	62					1.4	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	13	(セット) ①のみ VJX6 ②のみ VJX6P ③のみ VJX6F	29.5							52	62	72				1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	16・20 25・32	(セット) ①のみ VJX7 ②のみ VJX7P ③のみ VJX7F	51.5							42	52	62				2.7				
SJFB (ピン大径タイプ)	8	(セット) ①のみ FJ4 ②のみ FJ4P ③のみ FJ4F	29	27	37	47	57	67	77							2.7	3.6	2.0	3.8	MSW5 (5×0.8)
	10	(セット) ①のみ FJ5 ②のみ FJ5P ③のみ FJ5F	30	27	37	47	57	67	77							4.0	6.0	3.0	6.0	MSW8 (8×1.25)
	13	(セット) ①のみ FJ6 ②のみ FJ6P ③のみ FJ6F	30	15	25	35	45	55	65							6.0	8.0		8.0	MSW10 (10×1.5)
	16 20 25	(セット) ①のみ FJ7 ②のみ FJ7P ③のみ FJ7F	26 38	20	15	30	40	50	60											
	20 25	(セット) ①のみ FJ8 ②のみ FJ8P ③のみ FJ8F	26 38	15	25	35	45	55												
AJVB A-AJVB (パネ&ピン強化タイプ)	8	(セット) ①のみ AVJ4 ②のみ AVJ4P ③のみ AVJ4F	26 30	26	32	43	53	63	73							1.4	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)
	10	(セット) ①のみ AVJ5 ②のみ AVJ5P ③のみ AVJ5F	26 30	26	33	43	53	63	73							1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	13・16 20	(セット) ①のみ AVJ6 ②のみ AVJ6P ③のみ AVJ6F	26 38	27	27	37	47	57	67							2.7	3.6		4.3	MSW5 (5×0.8)
	25	(セット) ①のみ AVJ7 ②のみ AVJ7P ③のみ AVJ7F	26 38	27	24	37	47	57	67							3.0	3.0			
LFAJVB (パネ&ピン強化タイプ) A-LFAJVB (パネ&ピン強化タイプ)	8	(セット) ①のみ AJX4 ②のみ AJX4P ③のみ AJX4F	44			28	44	54	64	74	84	94				1.4	2.8		3.2	MSW4 (4×0.7)
	10	(セット) ①のみ AJX5 ②のみ AJX5P ③のみ AJX5F	44			32	42	52	62	72	82	92				1.7	3.6	2.0	4.3	MSW5 (5×0.8)
	13	(セット) ①のみ AJX6 ②のみ AJX6P ③のみ AJX6F	44																	