


追加工価格も数量スライド適用 P.43

追加工価格も数量スライド適用 P.43

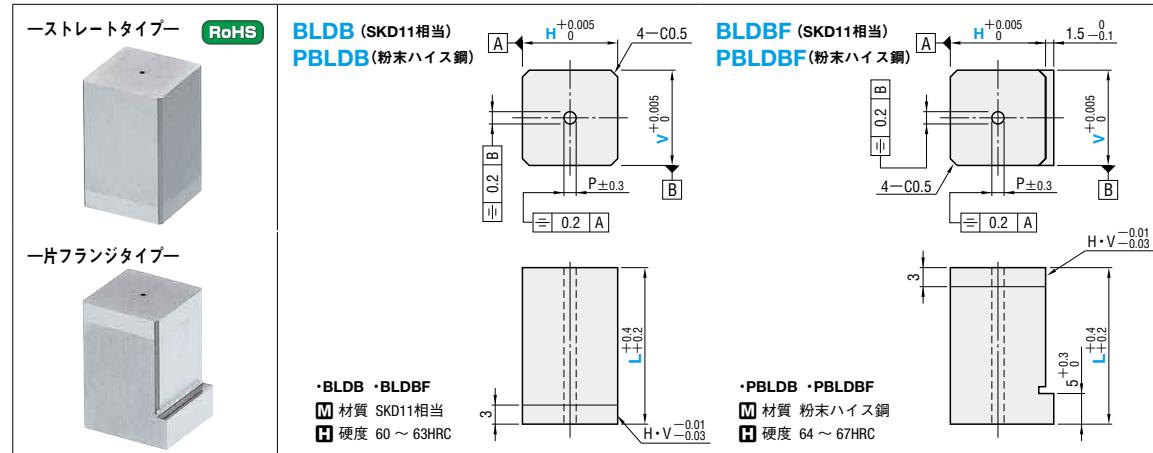

型式	H	V	6	8	10	13	16	20	25	L	P
ストレートタイプ			6	○	○	○	○	○	○	16	
BLDB			8		○	○	○	○	○	20	
PBLDB			10			○	○	○	○	22	
片フランジタイプ			13				○	○	○	25	
BLDBF			16				○	○	○	30	
PBLDBF			20					○	○	35	
			25						○		0.8

Order 注文例 型式 V H - L Delivery 出荷日 3 日目出荷

PBLDB 08 06 - 16

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9 10~29 30~49 50~100 101~	
値引率	5% 10% 15%	お見積り

■基準単価

型式	H	V	6	8	10	13	16	20	25	
BLDB			6	1,790	1,790	1,790	2,730	3,070	3,500	3,670
			8	-	1,870	1,870	2,810	3,070	3,580	3,670
			10	-	-	1,870	2,810	3,070	3,580	3,670
			13	-	-	-	2,980	3,240	3,840	3,920
			16	-	-	-	-	3,240	3,840	3,920
			20	-	-	-	-	-	4,010	4,090
			25	-	-	-	-	-	-	4,090

■基準単価

型式	H	V	6	8	10	13	16	20	25	
PBLDB			6	2,810	2,810	2,810	3,960	4,400	4,660	4,930
			8	-	2,900	2,900	4,050	4,400	4,840	4,930
			10	-	-	2,900	4,050	4,400	4,840	4,930
			13	-	-	-	4,310	4,660	5,190	5,280
			16	-	-	-	-	4,660	5,190	5,280
			20	-	-	-	-	-	5,370	5,460
			25	-	-	-	-	-	-	5,460


■基準単価

型式	H	V	6	8	10	13	16	20	25	
BLDBF			6	2,130	2,130	2,130	3,240	3,670	4,180	4,440
			8	-	2,210	2,210	3,410	3,670	4,270	4,440
			10	-	-	2,210	3,410	3,670	4,270	4,440
			13	-	-	-	3,580	3,920	4,610	4,690
			16	-	-	-	-	3,920	4,610	4,690
			20	-	-	-	-	-	4,780	4,950
			25	-	-	-	-	-	-	4,950

■基準単価

型式	H	V	6	8	10	13	16	20	25	
PBLDBF			6	3,340	3,340	3,340	4,750	5,280	5,630	5,900
			8	-	3,520	3,520	4,840	5,280	5,810	5,900
			10	-	-	3,520	4,840	5,280	5,810	5,900
			13	-	-	-	5,190	5,630	6,250	6,340
			16	-	-	-	-	5,630	6,250	6,340
			20	-	-	-	-	-	6,430	6,520
			25	-	-	-	-	-	-	6,520

追加工価格も数量スライド適用 P.43

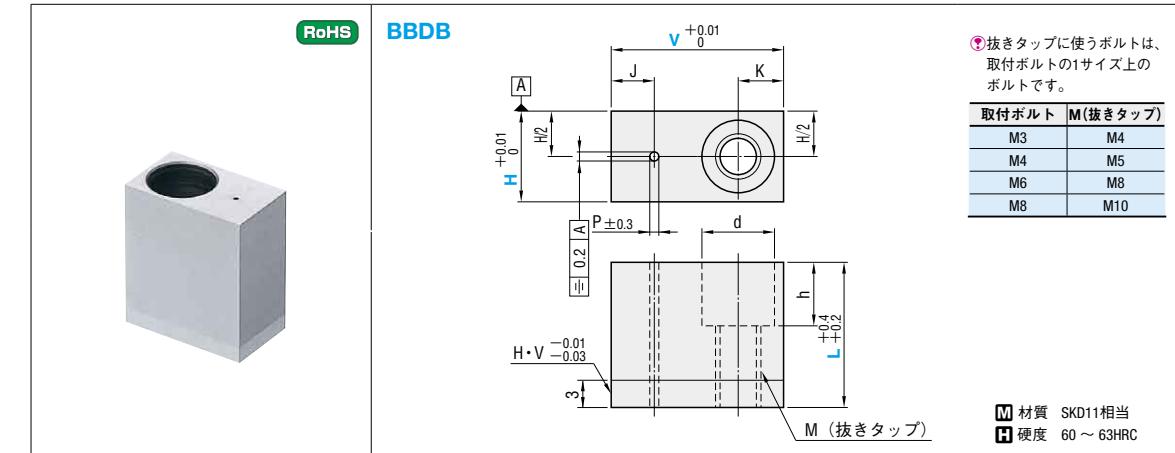

K	取付ボルト			J	型式	V	H	L	P	¥基準単価 1~9本
	d	h	サイズ							
4	6	7.5	M3	3	BBDB	13	8	16	0.8	2,630
				4		16				2,750
				5		18				2,750
				6.5		20				2,940
5	8	8.5	M4	4		18	10	20	0.8	2,940
				5		20				3,110
				6.5		22				3,110
				8		25				3,230
6.5	11	10.5	M6	5	BBDB	22	13	22	0.8	3,230
				6.5		25				3,420
				8		28				3,420
				10		32				3,600
8	14	12.5	M8	10.5	BBDB	16	20	30	0.8	3,420
				12.5		32				3,420
				15		40				3,600
				17.5		45				3,600

Order 注文例 型式 V H - L Delivery 出荷日 3 日目出荷

BBDB 25 13 - 20

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9 10~29 30~49 50~100 101~	
値引率	5% 10% 15%	お見積り

Alterations 追加工 BBDB 25 13 - LC18.0 - LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加工	LC	全長変更 10 < LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合は0.01mm単位指定可)	200
	LKC	全長公差変更 L +0.4 -0.2	400
フランジ部追加工	LKZ	全長公差変更 L +0.4 -0.2	600
	HC	フランジ幅変更 0 < HC < 1.5 指定0.1mm単位	200
その他	TC	フランジ厚変更 2 < TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合は0.01mm単位指定可)	200
	TKC	フランジ厚公差変更 T +0.3 -0.2	200
全長追加工	TKM	フランジ厚公差変更 T +0.3 -0.2	200
	VHM	外形公差変更 H-V +0.005 -0.005	400
その他	NDC	導入部無し	0
	NHC	スタートホール(P)無し	-100