

END RETAINER SETS FOR NC PROCESS - USE FOR HEAVY LOAD PUNCH -
NC加工用エンドリテーナセット
-厚板打ち抜きパンチ用-

2日目納短縮




END RETAINER SETS FOR MANUAL PROCESS - USE FOR HEAVY LOAD PUNCH -
刃合わせ加工用エンドリテーナセット
-厚板打ち抜きパンチ用-

2日目納短縮



①パンチをリテーナにセットして納入します。(+100円) 詳細 **P.769**

丸パンチ用		変形パンチ用		一丸用		一変形用		RoHS		
型式	リテーナ No.	構成部品	型式	リテーナ No.	構成部品	①	②	③	④	⑤
AP-AP	AA1	○ ○ ○ ○ ○	AP-FP	AF1	○ ○ ○ ○ ○					
APAR	AA2	○ ○ ○ ○ ○	APFR	AF2	○ ○ ○ ○ ○					
BPC	-	○ ○ ○ ○ ○	BPC	-	○ ○ ○ ○ ○					
AP-AN	AA3	○ ○ ○ ○ ○	AP-FN	AF3	○ ○ ○ ○ ○					

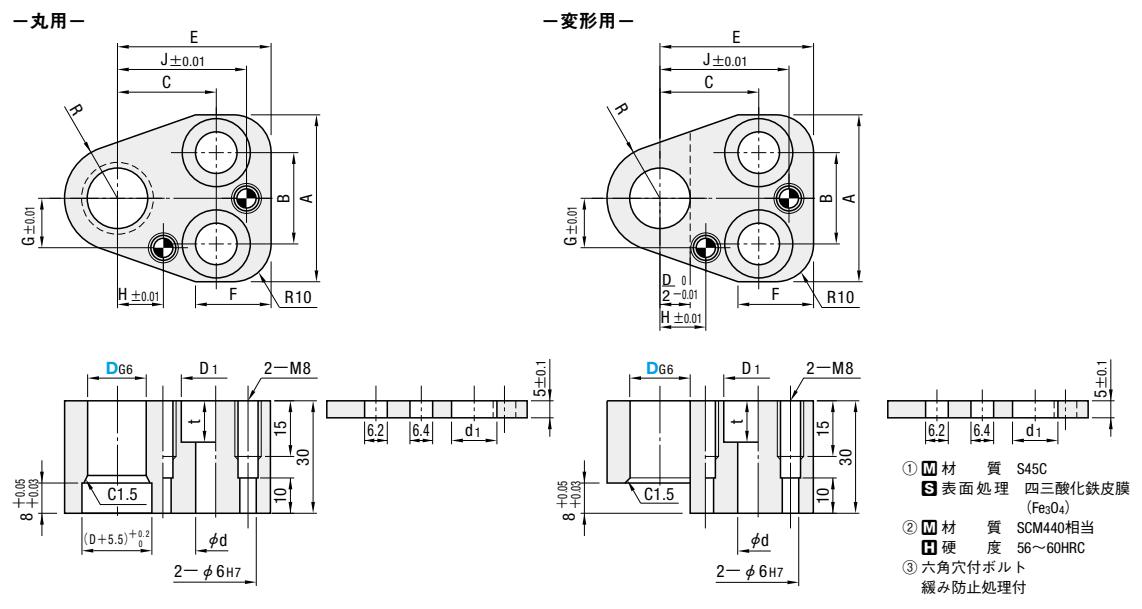

型式	D	D _{G6}	A	B	C	E	F	G	H	J	R	D ₁	d	d ₁	t	付属品
																(3)(4)(5)
一丸用 -	一変形用 -															
AP-AP (①②③④⑤)	AP-FP (①②③④⑤)	10 +0.005	37	20	21	35		10	9	29	9.5	14	9	10	10	③M8-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8
APAR (①③④⑤)	APFR (①③④⑤)	13 +0.006	43	26	23	38		13	11	32	12					
BPC (②)	BPC (②)	16 +0.020	44	24	26	40		12	34	14						③M10-40
AP-AN (①)	AP-FN (①)	20 +0.007	48	28	27	42		16	14	36	17	17	11	12	14	④MSTM6-30 ⑤MSW8
		25	50	30	30	46		18	17	39	19.5					

Order 注文例	型式	Price 価格	■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.39
	AP-AP 10		数量区分 標準対応 個別対応 大口 数量 1~9セット 10~29セット 30~49セット 50~100セット 101セット~ 引率 5% 10% 15% お見積り
■基準単価			
丸用 变形用 丸・変形共通			
D AP-AN APAR AP-AP AP-FN APFR AP-FP BPC ① ①③④⑤ ①②③④⑤ ① ①③④⑤ ①②③④⑤ ②			
10 1,380 1,450 1,940 1,670 1,740 2,230 500 13 1,450 1,530 2,020 1,740 1,820 2,310 500 16 1,520 1,600 2,090 1,800 1,880 2,370 500 20 1,590 1,670 2,240 1,870 1,950 2,520 580 25 1,720 1,810 2,380 2,000 2,090 2,660 580			

Delivery 出荷日	2 日目出荷	ご注文締切	正午迄	DE P.40
		ストーク T 当日出荷 400円/1本	ストーク A 翌日出荷 200円/1本	PM 6:00迄
①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円				


END RETAINER SETS FOR MANUAL PROCESS - USE FOR HEAVY LOAD PUNCH -
刃合わせ加工用エンドリテーナセット
-厚板打ち抜きパンチ用-

2日目納短縮



①パンチをリテーナにセットして納入します。(+100円) 詳細 **P.769**

丸パンチ用		変形パンチ用		一丸用		一変形用		RoHS		
型式	リテーナ No.	構成部品	型式	リテーナ No.	構成部品	①	②	③	④	⑤
FP-AP	FA1	○ ○ ○ ○ ○	FP-FP	FF1	○ ○ ○ ○ ○					
FPAR	FA2	○ ○ ○ ○ ○	FPFR	FF2	○ ○ ○ ○ ○					
BPC	-	○ ○ ○ ○ ○	BPC	-	○ ○ ○ ○ ○					
FP-AN	FA3	○ ○ ○ ○ ○	FP-FN	FF3	○ ○ ○ ○ ○					

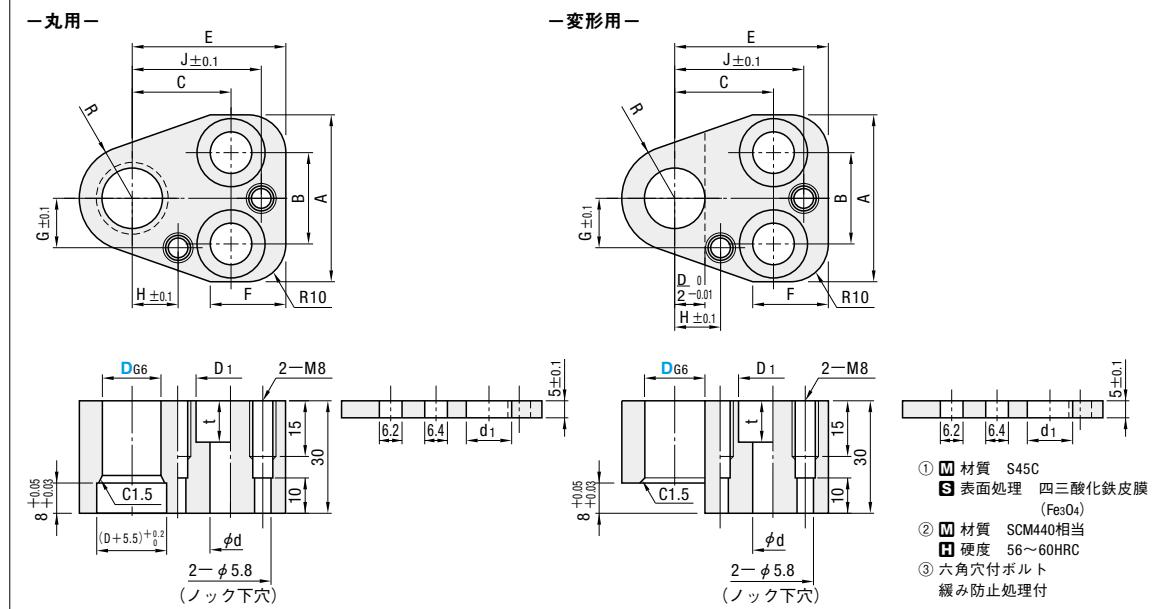

型式	D	D _{G6}	A	B	C	E	F	G	H	J	R	D ₁	d	d ₁	t	付属品
																(3)(4)(5)
一丸用 -	一変形用 -															
FP-AP (①②③④⑤)	FP-FP (①②③④⑤)	10 +0.005	37	20	21	35		10	9	29	9.5	14	9	10	10	③M8-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8
FPAR (①③④⑤)	FPFR (①③④⑥)	13 +0.006	43	26	23	38		13	11	32	12					
BPC (②)	BPC (②)	16 +0.020	44	24	26	40		12	34	14						③M10-40
FP-AN (①)	FP-FN (①)	20 +0.007	48	28	27	42		16	14	36	17	17	11	12	14	④MSTM6-30 ⑤MSW8
		25	50	30	30	46		18	17	39	19.5					

Order 注文例	型式	Price 価格	■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.39
	FP-AP 10		数量区分 標準対応 個別対応 大口 数量 1~9セット 10~29セット 30~49セット 50~100セット 101セット~ 引率 5% 10% 15% お見積り
■基準単価			
丸用 变形用 丸・変形共通			
D FP-AN FPAR FP-AP FP-FN FPFR FP-FP BPC ① ①③④⑤ ①②③④⑤ ① ①③④⑤ ①②③④⑤ ②			
10 1,110 1,210 1,810 1,500 1,560 2,130 500 13 1,200 1,280 1,890 1,550 1,630 2,190 500 16 1,270 1,350 1,990 1,620 1,720 2,280 500 20 1,330 1,430 2,130 1,700 1,780 2,430 580 25 1,490 1,580 2,290 1,840 1,940 2,590 580			

リ
テ
ナ