


BUSHINGS FOR ADJUSTING PUNCH HOLE
パンチ穴位置調整用ブシュ


URETHANE STRIPPER UNITS
ウレタン落下防止ユニット

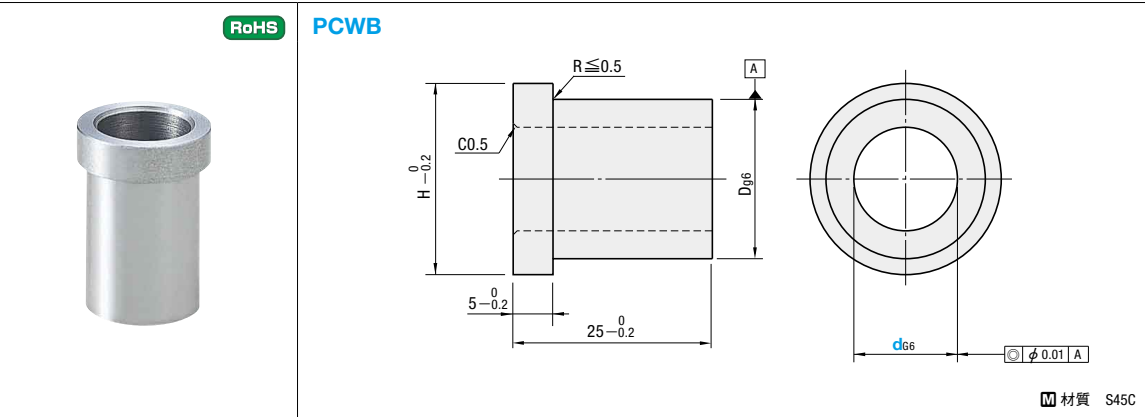

D	H	型式		¥基準単価 1~9本
		Type	d	
16	19	PCWB	10	900
20	24		13	900
25	29		16	940
30	34		20	980
			25	1,000

Order 注文例
型式
PCWB 16

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price





価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数量	1~9	10~19	20~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例
下図のように集りリテーナ取付時、パンチ穴位置の微調整を行いたい場合に使用します。これによりパンチ及びリテーナの再製作コストを省けます。

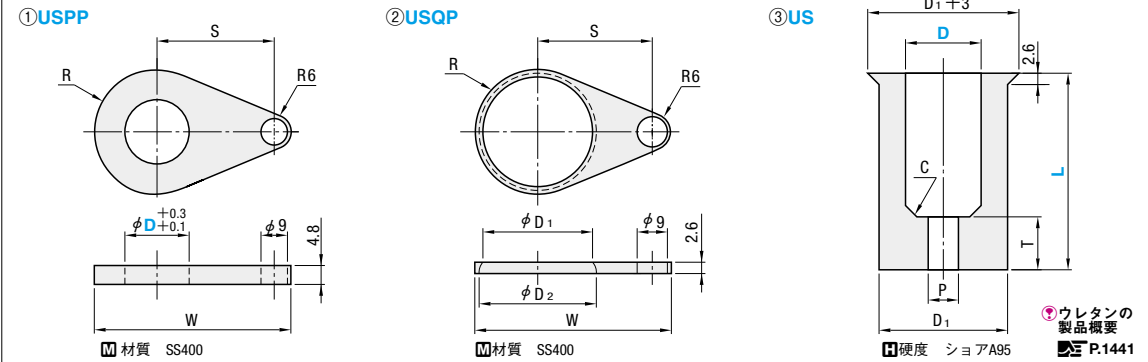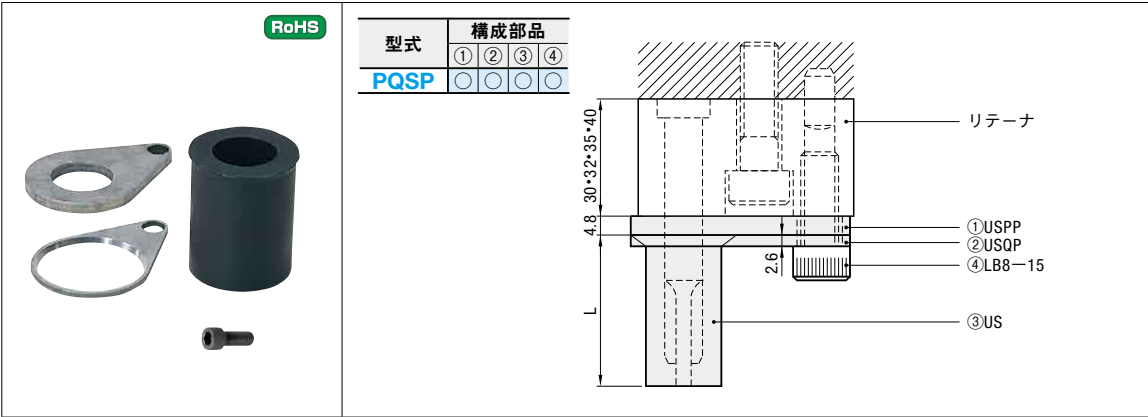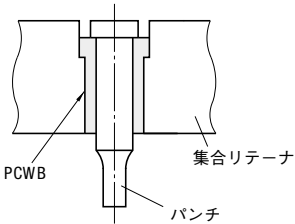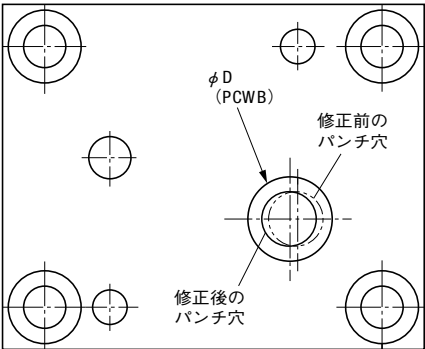

■PQSP (①USPP・②USQP・③US・④LB8-15)


型式 Type	D	L																¥基準単価 1~19セット
		10	13	16	20	25	32	38	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
PQSP (①②③④)	10	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54	57	59	62	64	1,300
	13	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54	57	59	62	64	1,350
	16	37	39	42	44	47	49	52	54	57	59	62	64	67	69	72	74	1,460
	20	48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75	77	79	82	84	1,740
	25	48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75	77	79	82	84	2,360
	32	48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75	77	79	82	84	2,810
	38	49	51	54	56	59	61	64	66	69	71	74	76	79	81	84	86	3,600

■①USPP

型式	¥基準単価 1~19本
10	720
13	
16	
20	980
25	
32	
38	1,200

Order 注文例
型式
PQSP 13 - L
USPP 20

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.39
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price

価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数量	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

◆表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	D ₁	D ₂	①USPP・②USQP			③US					
			S	R	W	D	D ₁	P	T	C	
10	19	21	29	12	47	10	<div><div></div><div>-0.2</div><div>-0.4</div></div>	18	3.5	6	2.0
13	24	26	32	14.5	52.5	13		23			
16	29	31	34	17	57	16		28	4.0		
20	34	36	36	19.5	61.5	20		33			
25	41	43	39	23	68	25		40		7	
32	51	53	42	28	76	32	<div><div></div><div>-0.3</div><div>-0.5</div></div>	50	5.0		
38	61	63	46	33	85	38		60			

■③US

P.799
P.845

■PQSP 適用リテーナ

・HDP-AP	・HDPAR	...	P.772
・HDP-FP	・HDPFR	...	P.772
・HAP-AP	・HAPAR	...	P.773
・HAP-FP	・HAPFR	...	P.773
・DP-AP	・DPAR	...	P.777
・DP-FP	・DPFR	...	P.777
・CP-AP	・CPAR	...	P.778
・CP-FP	・CPFR	...	P.778
・AP-AP	・APAR	...	P.779
・AP-FP	・APFR	...	P.779
・FP-AP	・FPAR	...	P.780
・FP-FP	・FPFR	...	P.780
・CLN-P	P.825
・CBN-P	P.826
・SLC-EA	・SLC-FA	...	P.787
・SLC-SEA	・SLC-SFA	...	P.787