


BALL-LOCK JECTOR PUNCHES - LIGHT LOAD -
ボールロックジェクタパンチ
-ライト級・エコノミータイプ-

2日目納短縮

A+3
早割

追加工価格も数量スライド適用 P.43

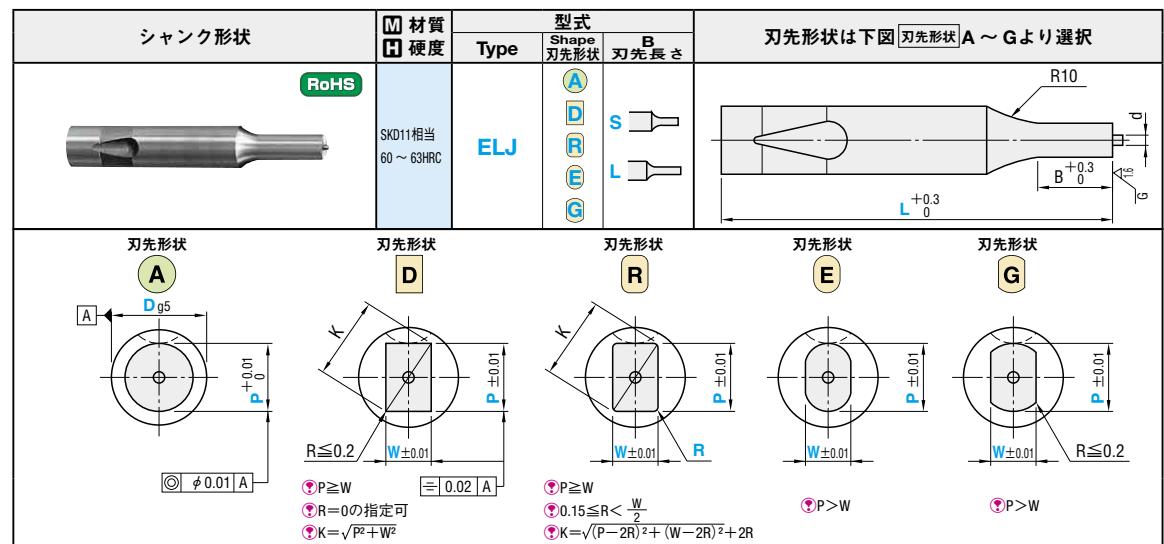

型式		L	指定0.01mm単位				B	d (穴径)	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39					
Type	D		(A) min. P max.	D P·Kmax.	R P·Wmin.	R			(A) min. P max.	D P·Kmax.	R P·Wmin.	R		
S	10		3.00 ~ 9.97	9.90	3.00		13	1.5	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00			
A	ELJAS	13	6.00 ~ 12.97	12.90	6.00	0.15 ~ W 2未満	18	1.8	6.00 ~ 12.97	12.90	6.00			
D	ELJDS	16	10.00 ~ 15.97	15.90	6.00		19	2.8	10.00 ~ 15.97	15.90	6.00			
R	ELJRS	20	13.00 ~ 19.97	19.90	6.00				13.00 ~ 19.97	19.90	6.00			
E	ELJES	25	18.00 ~ 24.97	24.90	6.00				18.00 ~ 24.97	24.90	6.00			
G	ELJGS	32	22.00 ~ 31.97	31.90	6.00				22.00 ~ 31.97	31.90	6.00			
L		10	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00				3.00 ~ 9.97	9.90	3.00			
A	ELJAL	13	6.00 ~ 12.97	12.90	6.00				6.00 ~ 12.97	12.90	6.00			
D	ELJDL	16	10.00 ~ 15.97	15.90	6.00				10.00 ~ 15.97	15.90	6.00			
R	ELJRL	20	13.00 ~ 19.97	19.90	6.00				13.00 ~ 19.97	19.90	6.00			
E	ELJEL	25	18.00 ~ 24.97	24.90	6.00				18.00 ~ 24.97	24.90	6.00			
G	ELJGL	32	22.00 ~ 31.97	31.90	6.00				22.00 ~ 31.97	31.90	6.00			

Order
注文例
ELJEL 25 - 80 - P21.00 - W12.40

Delivery
出荷日
2 日目出荷
ご注文切
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストーク A 翌日出荷 300円/明渡 PM 6:00迄 P.40

●A
ストーク A 3本以上で1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
追加工P·PRCはストークA早割適用不可
D32のみ3日目出荷となります。

Alterations
追加工
ELJEL 25 - 80 - P21.00 - W12.40


Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/1Code
刃先追加工	PC WC	刃先径変更 PC \geq P·Cmin 指定0.01mm単位 (P·C共用の場合 0.001mm単位指定可)	D PC·WCmin	200
	BC	刃先長変更 2 \leq BC $<$ B 指定0.1mm単位		200
	PKC	刃先公差変更 P \pm 0.01 \leftrightarrow +0.005 刃先公差変更 P·W \pm 0.01 \leftrightarrow +0.01		400
	SC	刃先ラップ仕上げ P寸法公差・指定単位は変わりません。 刃先D形状コーナー R=0指定不可	(A)のみ 800	1,200

BALL-LOCK JECTOR PUNCHES - HEAVY LOAD -
ボールロックジェクタパンチ
-ヘビー級・エコノミータイプ-

2日目納短縮

A+3
早割

追加工価格も数量スライド適用 P.43

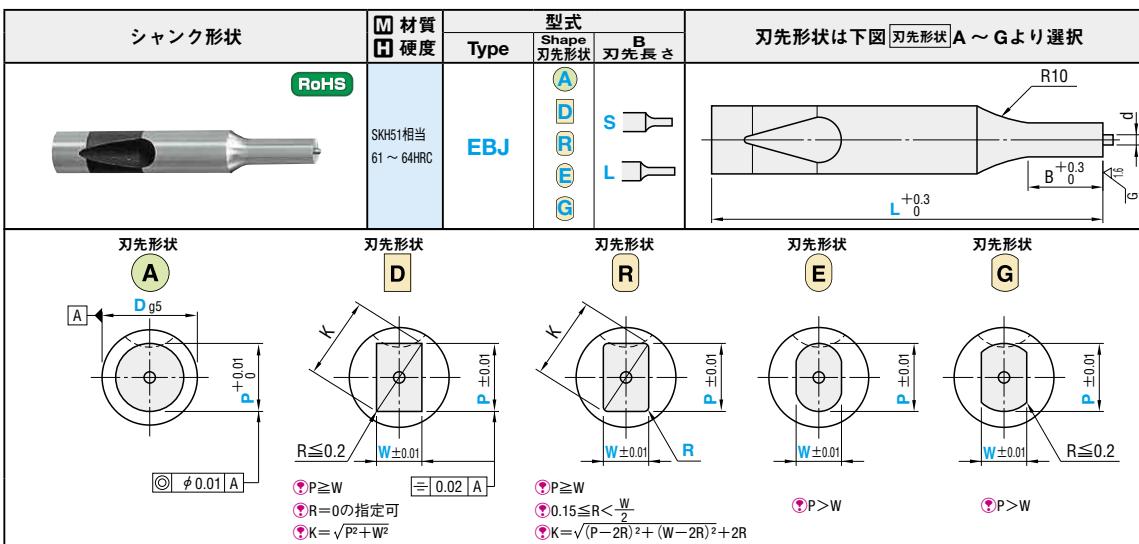

型式		L	指定0.01mm単位				B	d (穴径)	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39					
Type	D		(A) min. P max.	D P·Kmax.	R P·Wmin.	R			(A) min. P max.	D P·Kmax.	R P·Wmin.	R		
S	10		3.00 ~ 9.97	9.90	3.00		13	1.5	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00			
A	EBJAS	13	6.00 ~ 12.97	12.90	6.00	0.15 ~ W 2未満	18	1.8	6.00 ~ 12.97	12.90	6.00			
D	EBJDS	16	10.00 ~ 15.97	15.90	6.00		19	2.8	10.00 ~ 15.97	15.90	6.00			
R	EBJRS	20	13.00 ~ 19.97	19.90	6.00				13.00 ~ 19.97	19.90	6.00			
E	EBJES	25	18.00 ~ 24.97	24.90	6.00				18.00 ~ 24.97	24.90	6.00			
G	EBJGS	32	22.00 ~ 31.97	31.90	6.00				22.00 ~ 31.97	31.90	6.00			
L		10	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00				3.00 ~ 9.97	9.90	3.00			
A	EBJAL	13	6.00 ~ 12.97	12.90	6.00				6.00 ~ 12.97	12.90	6.00			
D	EBJDL	16	10.00 ~ 15.97	15.90	6.00				10.00 ~ 15.97	15.90	6.00			
R	EBJRL	20	13.00 ~ 19.97	19.90	6.00				13.00 ~ 19.97	19.90	6.00			
E	EBJEL	25	18.00 ~ 24.97	24.90	6.00				18.00 ~ 24.97	24.90	6.00			
G	EBJGL	32	22.00 ~ 31.97	31.90	6.00				22.00 ~ 31.97	31.90	6.00			

Order
注文例
EBJAS 13 - 71 - P12.56

Delivery
出荷日
2 日目出荷
ご注文切
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストーク A 翌日出荷 800円/明渡 PM 6:00迄 P.40

●A
ストーク A 3本以上で1明細行当たり一律2,160円
ご注文の際には、「ストークA」とご指定ください。
追加工P·PRCは「早割30」をご利用できません。

Alterations
追加工
EBJAS 13 - LC78.5 - P12.56

Alterations	Code	(A)	D R E G	¥/1Code
刃先追加工	PRC	刃先端面R加工 0.3 \leq PRC \leq 1 指定0.1mm単位 (P·C共用の場合 0.001mm単位指定可)		400
	PCC	刃先側端面C面取り加工 0.3 \leq PCC \leq 1 指定0.1mm単位 (P·d=0.5)/2 P·C共用不可		200
全長追加工	LC	全長変更 L-(B-2) \leq LC<L 指定0.1mm単位 (L·C共用の場合0.01mm単位指定可) 刃先長さBは(L-LC)分短くなります。		200
	LKC	全長公差変更 L $+0.3 \leftrightarrow +0.05$		400
その他	KC		270° 90° 180° ボルト位置変更 指定1°単位	200
	SC	刃先ラップ仕上げ P $+0.01 \leftrightarrow +0.005$ 刃先公差変更 P·W \pm 0.01 \leftrightarrow +0.01		1,200 (A)のみ 800

ボルトロックパンチ
ダイリーデー