

BALL-LOCK PUNCH BLANKS -ECONOMY-
ボールロックパンチブランク
-エコノミータイプ-


2日目納短縮

A+3
早割

追加工価格も数量スライド適用 P.43

適用L寸	適用	型式	M材質	硬度
63・71・74・80・90	ライト級	ELPB	SKD11相当	
	ライト級ジェクタ	ELJB	60~63HRC	
71・80・90・100	ヘビー級	EBPB	SKH51相当	
	ヘビー級ジェクタ	EBJB	61~64HRC	

RoHS

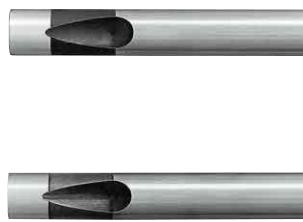


ELPB

ELJB

EBPB

EBJB

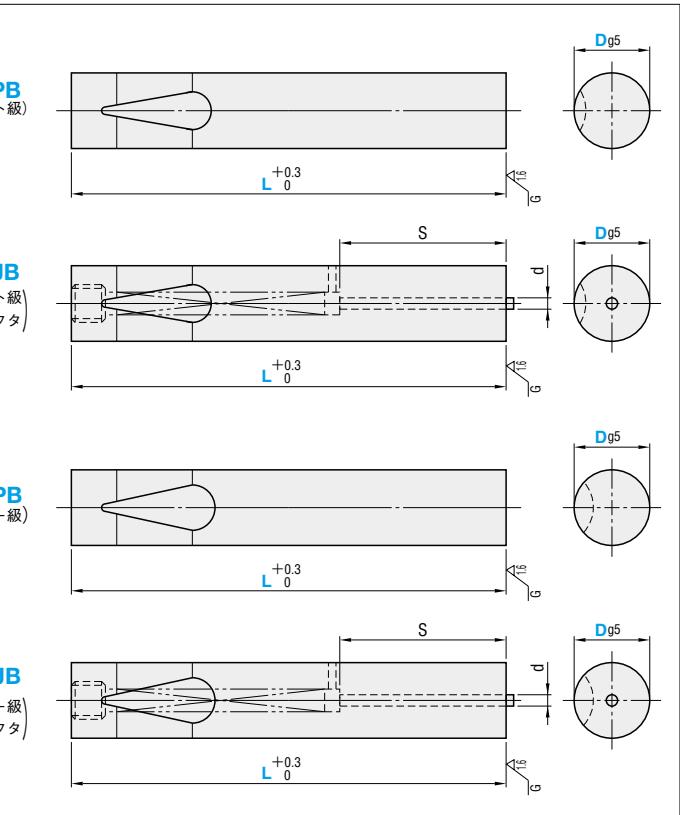

型式 Type	D	L		d (穴径) (孔径)	S
		ライト級	ヘビー級		
(ライト級) ELPB	10			1.5	
(ライト級・ジェクタ) ELJB	13			1.8	28
(ヘビー級) EBPB	16	63 71 74 80 90	71 80 90 100		
(ヘビー級・ジェクタ) EBJB	20				
	25				
	32			2.8	36



Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.39
数量区分 標準対応 個別対応 大口
数量 1~9 10~29 30~99 100~200 201~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

■基準単価 (表示数量超えはWOSにてご確認ください)。

D	(ライト級)	(ライト級ジェクタ)	(ヘビー級)	(ヘビー級ジェクタ)
10	400	1,210	560	1,620
13	430	1,370	850	1,780
16	560	1,530	970	2,190
20	680	1,990	1,460	2,950
25	850	2,590	2,350	4,020
32	1,940	3,320	3,410	5,770



Price
価格

ご注文締切

ストーク T (当日出荷) 1,000円/1本
ストーク A早割 (翌日出荷) 300円/1明細行
PM 3:00迄 P.40

ストーク A (翌日出荷) 500円/1本
PM 6:00迄

ストークA早割は1明細行当たり一律300円

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Price
価格

型式 - L(LC) - (LKC)
ELPB 16 - LC72.5 - LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加工	LC	全長変更 指定0.1mm単位 ライト級 50≤LC<90 ヘビー級 60≤LC<100 寸法は(L-LC)分短くなります。	200
	LKC	全長公差変更 L+0.3 ⇄ +0.05	400

BALL-LOCK PUNCH BLANKS
ボールロックパンチブランク
-スパナ溝付タイプ-



2日目納短縮

A+3
早割

追加工価格も数量スライド適用 P.43

適用L寸	適用	型式	M材質	硬度
63・71・74・80・90	ライト級	KLPB	SKD11相当	
	ライト級ジェクタ	KLJB	60~63HRC	
71・80・90・100	ヘビー級	KBPB	SKH51相当	
	ヘビー級ジェクタ	KBJB	61~64HRC	

RoHS

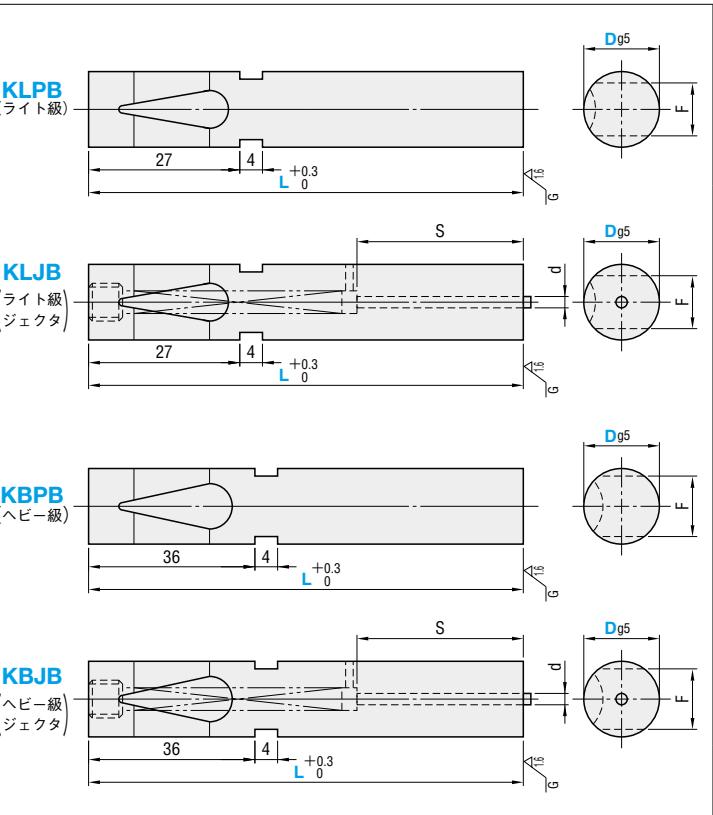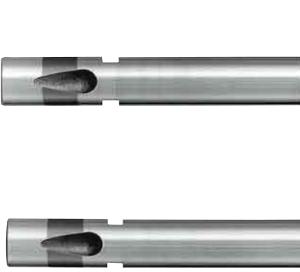

型式 Type	D	L		F	d (穴径) (孔径)	S
		ライト級	ヘビー級			
(ライト級) KLPB	10			8	1.5	
(ライト級・ジェクタ) KLJB	13			10	1.8	
(ヘビー級) KBPB	16	63 71 74 80 90	71 80 90 100	13		
(ヘビー級・ジェクタ) KBJB	20			17	2.8	36
	25			22		
	32			29		



Price
価格

ご注文締切

ストーク T (翌日出荷) 300円/1明細行
PM 3:00迄 P.40

ストーク A (翌日出荷) 500円/1本
PM 6:00迄

ストークA早割は1明細行当たり一律300円

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Price
価格

型式 - L(LC) - (LKC)
KLPB 16 - LC72.5 - LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長追加工	LC	全長変更 指定0.1mm単位 ライト級 50≤LC<90 ヘビー級 60≤LC<100 寸法は(L-LC)分短くなります。	200
	LKC	全長公差変更 L+0.3 ⇄ +0.05	400

ボールロックパンチ
ダイレクト