


ADJUST PINS アジャストピン

PRESSURE PINS プレッシャーピン


追加工価格も数量スライド適用 P.43

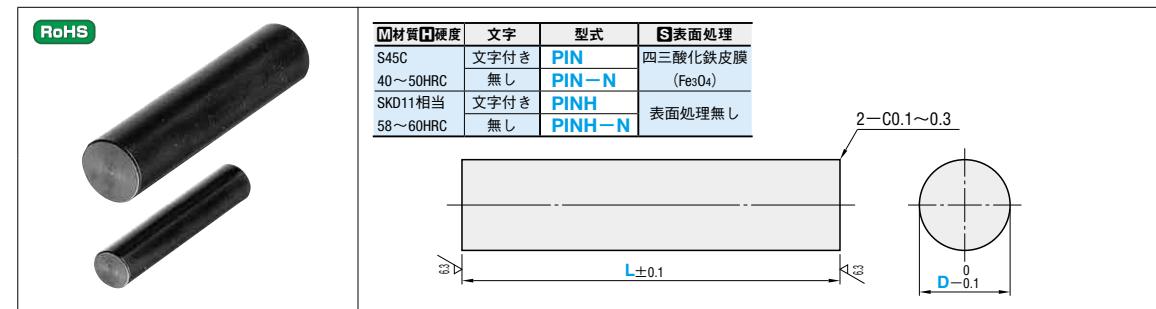

型式		L 指定0.1mm単位		(PIN・PINHのみ) CHR(文字)			
Type	D			例 使用例			
(文字付き) PIN	3			側面に識別用のマーキングをします。 文字種類 文字数 •アルファベット 1~8文字 •数字 (L<30.0の場合) (文字数1~3文字)			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
高硬度タイプ (文字付き) PINH	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	22						
	25						
	27						
	30						

型式		L		CHR	
		PIN 10	—	60.5	— 53218A
		PINH-N8	—	156.2	
3	日目出荷	3	日目出荷	ご注文締切	
		ストーク A	翌日出荷	500円/1本	PM 6:00迄 P.40
		③3本以上で1明細行当たり一律1,350円			
		■数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P.39			
		数量区分	標準対応	個別対応大口	
		数量	1~9 20~49 50~99 100~200 201~	値引率	
		基準単価	5% 10% 15% お見積り		
		③表示数量超えはWOSにてご確認ください。			

D	PIN				PIN-N				PINH				PINH-N				
	¥基準単価 1~19本		¥基準単価 1~19本		¥基準単価 1~19本		¥基準単価 1~19本		¥基準単価 1~19本		¥基準単価 1~19本		¥基準単価 1~19本		¥基準単価 1~19本		
3	L10.0 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L200.1 ~250.0													
4	—	—	—	—	210	260	310	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	270	310	370	470	250	290	360	450	540	640	750	890	480	570	680	830	
6	280	330	400	490	260	310	380	480	570	670	790	940	500	600	720	870	
7	300	360	440	540	270	330	410	510	610	710	850	1,010	540	650	780	940	
8	320	390	470	580	300	370	450	560	670	780	920	1,090	600	710	860	1,030	
9	370	450	540	670	340	420	510	650	710	850	1,010	1,200	650	780	940	1,130	
10	420	500	600	740	400	480	580	730	820	970	1,150	1,370	750	900	1,080	1,300	
11	460	550	670	830	430	520	640	800	860	1,010	1,200	1,430	790	940	1,130	1,360	
12	490	590	710	890	460	560	680	860	900	1,060	1,260	1,510	840	1,000	1,200	1,440	
13	520	630	750	940	490	590	720	910	1,020	1,210	1,430	1,710	950	1,140	1,370	1,640	
14	560	670	820	1,030	530	650	790	990	1,250	1,490	1,780	2,120	1,190	1,430	1,710	2,050	
15	600	720	860	1,080	560	680	840	1,050	1,280	1,530	1,820	2,180	1,220	1,460	1,760	2,110	
16	630	750	900	1,120	590	720	860	1,090	1,430	1,700	2,030	2,430	1,360	1,630	1,970	2,370	
18	720	860	1,040	1,290	690	840	1,010	1,260	1,630	1,950	2,330	2,780	1,570	1,880	2,260	2,720	
20	770	930	1,110	1,400	740	900	1,080	1,370	1,770	2,110	2,520	3,010	1,700	2,040	2,450	2,950	
22	1,070	1,280	1,550	1,940	1,030	1,240	1,500	1,890	2,420	2,900	3,470	4,150	2,360	2,830	3,400	4,090	
25	1,220	1,460	1,750	2,190	1,170	1,420	1,710	2,150	2,730	3,260	3,900	4,670	2,660	3,190	3,840	4,610	
27	1,290	1,550	1,860	2,340	1,240	1,510	1,820	2,290	2,920	3,490	4,170	5,000	2,850	3,420	4,100	4,930	
30	1,340	1,610	1,920	2,410	1,290	1,560	1,880	2,370	2,990	3,580	4,280	5,130	2,930	3,520	4,220	5,060	

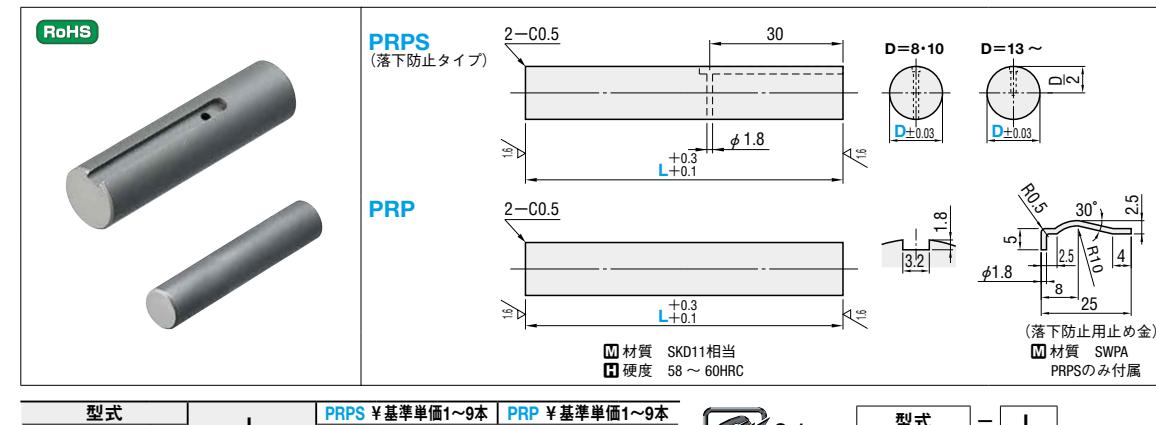

型式		L 指定1mm単位		PRPS ¥基準単価1~9本		PRP ¥基準単価1~9本			
Type	D			L40.0 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0	L20.0 ~100.0	L100.1 ~150.0	L150.1 ~200.0
PRPS (L≥40)	8	20 ~ 150		1,250	1,520	—	710	870	—
	10			1,330	1,620	—	800	980	—
PRP	13			1,350	1,700	1,790	830	1,000	1,080
	16	20 ~ 200		1,400	1,730	1,950	850	1,030	1,250
PRPS (L≥40)	20			1,430	1,750	2,110	920	1,100	1,350
	25			1,540	1,880	2,270	1,070	1,290	1,570
	28			1,690	2,060	2,490	1,220	1,470	1,790

